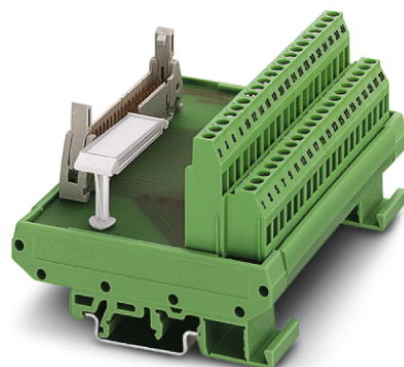


FLKM 64

Obj.č.: 2281102


Vyobrazení ukazuje 20-pólovou variantu


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2281102>

Modul VARIOFACE, se šroubovými svorkami a s konektorem pro plochý kabel, k montáži na NS 32 nebo NS 35/7,5, zásuvka s kolíkovými kontakty, s krátkými nebo dlouhými zámkovými vodičky, počet pólů 64



Údaje

EAN	 4 017918 054557
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,00353 kg
Informace v katalogu	Strana 242 (IF-2007)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
31.03.2006


<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovité napětí U_N	< 50 V AC
	60 V DC
Max. proudová zatížitelnost na jednu větev	1 A
Počet pólů	64

Šířka	168,8 mm
Výška	77 mm
Hloubka	58,5 mm
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Zkušební napětí	500 V (50 Hz, 1 min.)
Montážní poloha	libovolně
Normy/předpisy	IEC 60664
	ČSN EN 50178
	IEC 62103
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II

Parametry připojení přípojka 1

Označení přípojky	Připojení desky plošných spojů
Přípojka podle normy	IEC / EN
Způsob připojení	Šroubové připojení
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Délka odstranění izolace	8 mm
Závit šroubu	M3

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.