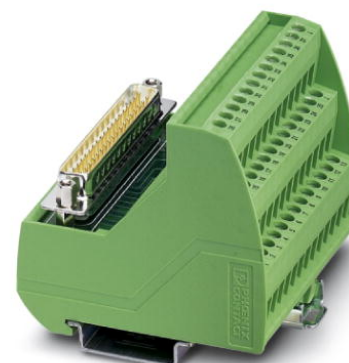


VIP-3/SC/D25SUB/F

Obj.č.: 2315188


Obrázek ukazuje verzi VIP-3/SC/D50SUB/M


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2315188>

Modul VARIOFACE, se šroubovým připojením a zdiřkovým konektorem D-Sub-Miniatur, k montáži na nosné profily NS 35, počet pólů: 25



Údaje

EAN	 4 046356 313346
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,1524 kg
Informace v katalogu	Strana 533 (CAT-7-2013)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
22.11.2007


<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovité napětí U_N	125 V AC/DC
Max. proudová zatížitelnost na jednu větev	2 A
Počet pólů	25
Šířka	57,4 mm

Výška	69 mm
Hloubka	62 mm
ukazatel stavu	ne
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Montážní poloha	libovolně
Normy/předpisy	IEC 60664
	ČSN EN 50178
	IEC 62103
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II
Zatěžovací rázové napětí	1,2 kV

Parametry připojení přípojka 1

Označení přípojky	Připojení desky plošných spojů
Přípojka podle normy	IEC / EN
Způsob připojení	Šroubové připojení
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Délka odstranění izolace	8 mm
Závit šroubu	M 3

Parametry připojení přípojka 2

Označení přípojky	Zástrčková přípojka D-SUB
Počet přípojek	1
Způsob připojení	Zdířkový konektor D-SUB
Počet pólů	25

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

CSA, cULus Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Kabel / vodič		
2302421	CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../...	Stíněný kulatý kabel osazený se dvěma D-Sub konektory s dutinkami, délka kabelu variabilní
2302434	CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../...	Stíněný kulatý kabel osazený se dvěma D-Sub zástrčkami s trny, délka kabelu variabilní
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Stíněný kulatý kabel osazený s D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu variabilní
2302120	CABLE-D25SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 25pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 0,5 m
2302133	CABLE-D25SUB/B/S/100/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 25pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 1 m
2302146	CABLE-D25SUB/B/S/150/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 25pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 1,5 m
2302159	CABLE-D25SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 25pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 2 m
2302162	CABLE-D25SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 25pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 3 m
2302175	CABLE-D25SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 25pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 4 m
2302188	CABLE-D25SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 25pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 6 m
2305635	CABLE-D25SUB/S/S/100/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s oboustrannou 25pólovou D-Sub kolíkovou lištou; délka kabelu 1m
2305648	CABLE-D25SUB/S/S/200/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s oboustrannou 25pólovou D-Sub kolíkovou lištou; délka kabelu 2m
2305651	CABLE-D25SUB/S/S/300/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s oboustrannou 25pólovou D-Sub kolíkovou lištou; délka kabelu 3m
Obecně		
5147777	BLUEMARK X1	Tiskárna s technologií UV k potisku plastových štítků ve formátu UniCard.

Značení

0818111	UC-TM 4	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 4,2 mm, Velikost popisovaného pole: 3,6 x 10,5 mm
0818085	UC-TM 6	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,6 x 10,5 mm
0811862	ZB 22:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 22 mm, Velikost popisovaného pole: 10,5 x 21,8 mm
0809793	ZB 5,08:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,08 mm, Velikost popisovaného pole: 4,98 x 10,5 mm

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.