


VIP-2/SC/D15SUB/F/LED

Obj.č.: 2322207

Obrázek ukazuje 15pólovou variantu se zásuvkovou vložkou

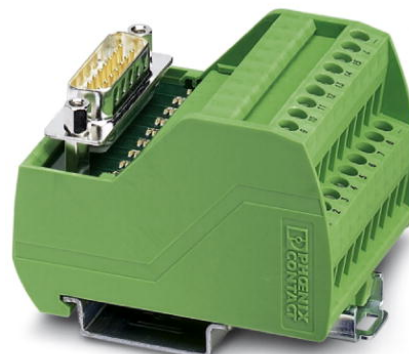


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2322207>

Modul VARIOFACE, se šroubovým připojením a zdiřkovým konektorem D-Sub-Miniatur, k montáži na nosné profily NS 35, s LED, počet pólů: 15



Údaje

EAN	 4 046356 451826
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,1222 kg
Informace v katalogu	Strana 533 (CAT-7-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
10.04.2009



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovité napětí U_N	24 V DC
Max. proudová zatížitelnost na jednu větev	2,5 A
Počet pólů	15
Šířka	50 mm

Výška	65,5 mm
Hloubka	45,1 mm
ukazatel stavu	LED
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Montážní poloha	libovolně
Normy/předpisy	IEC 60664 ČSN EN 50178 IEC 62103
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II

Parametry připojení přípojka 1

Označení přípojky	Připojení desky plošných spojů
Přípojka podle normy	IEC / EN
Způsob připojení	Šroubové připojení
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Délka odstranění izolace	8 mm
Závit šroubu	M3

Parametry připojení přípojka 2

Označení přípojky	Zástrčková přípojka D-SUB
Počet přípojek	1
Způsob připojení	Zdířkový konektor D-SUB
Počet pólů	15

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized

Vyžádané aprobační:


Aprobační z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Kabel / vodič		
2302434	CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../...	Stíněný kulatý kabel osazený se dvěma D-Sub zástrčkami s trny, délka kabelu variabilní
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Stíněný kulatý kabel osazený s D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu variabilní
2302052	CABLE-D15SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 0,5 m
2302065	CABLE-D15SUB/B/S/100/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 1 m
2302078	CABLE-D15SUB/B/S/150/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 1,5 m
2302081	CABLE-D15SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 2 m
2302094	CABLE-D15SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 3 m
2302104	CABLE-D15SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 4 m
2302117	CABLE-D15SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 6 m

Výkres/schéma

Schéma zapojení

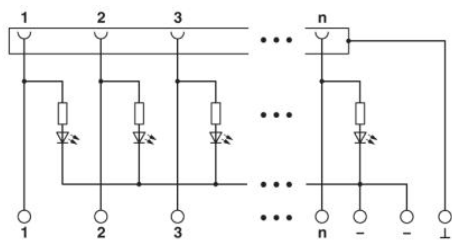

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.