

VS-08-ST-RJ45

Obj.č.: 1688573


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1688573>

Kolíková vložka RJ45, CAT5e, 8pólová, stíněná, technika připojení IDC, pro lanko AWG 26 a tuhé žíly AWG 26 ... 24

Ethernet

Údaje

EAN	 4 017918 622404
Balení	5 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00284 kg
Informace v katalogu	Strana 168 (PC-2007)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Mechanické parametry

Počet pólů	8
Počet zásuvných míst	1
stíněno	ano
Cykly zapojení	≥ 750
Způsob připojení	IDC

Průřez přípoje	0,13 mm ² ... 0,2 mm ² (neohebný)
	0,14 mm ² (flexibilní)
Průřez přípoje AWG	26 ... 24 (neohebný)
	26 (flexibilní)
kabelový vývod	přímo
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 85 °C

Údaje o materiálu

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiál držák kontaktu	Termoplast
Materiál kontakt	Slitina mědi
Materiál povrch kontaktu	Zlato přes nikl

Elektrické parametry

Počet pólů	8
Vlastnosti přenosu (kategorie)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Jmenovitý proud	1,5 A
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	2

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Izolační pouzdro vidlice		
1652295	VS-08-T-G-RJ45/IP20	Pouzdro konektoru RJ45, IP20, pro kolíkovou vložku VS-08-ST-RJ45, se zajištěním Push-Pull pro montážní rám, otočené provedení, pro řízené přepínače Factoryline Modular, pro průměr kabelu 5,0 mm ... 6,5 mm
1688638	VS-08-T-RJ45/IP 20	Pouzdro konektoru RJ45, IP20, pro kolíkovou vložku VS-08-ST-RJ45, se zajištěním Push-Pull k montážnímu rámu, pro průměr kabelu 5,0 mm ... 6,5 mm

1688696	VS-08-T-RJ45/IP67	Pouzdro konektoru RJ45, IP67, pro kolíkovou vložku VS-08-ST-RJ45, se zajištěním Push-Pull k montážnímu rámu, pro průměr kabelu 5,0 mm ... 6,5 mm
---------	-------------------	--

Nářadí


1206696	CRIMPFOX LC	Základní lisovací kleště, s krátkými rukojetmi, bez lisovacích nástavců, s uchycením lokátoru
1207420	CRIMPFOX LC-RJ 45S	Zápustka pro základní lisovací kleště CRIMPFOX LC, pro lisování kolíkové vložky ARIOSUB RJ45 VS-08-ST-RJ45

Odlehčovací vývodka

1689226	VS-08-KS/GN	Odlehčovací vývodka RJ45, pro kolíkovou vložku VS-08-ST-RJ45, průměr kabelu do 6 mm, barva: zelená
1689213	VS-08-KS/GR	Odlehčovací vývodka RJ45, pro kolíkovou vložku VS-08-ST-RJ45, průměr kabelu do 6 mm, barva: šedá

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

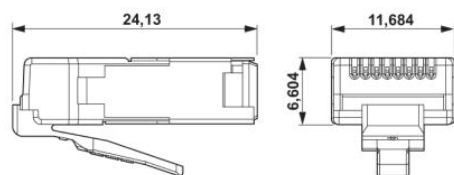

Kolíková vložka RJ45

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.