

## VIP-2/SC/HD15SUB/M

Obj.č.: 2322326


Obrázek ukazuje 3patrovou, 44pólovou variantu


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2322326>

Modul VARIOFACE, se šroubovým připojením a kolíkovou lištou D-Sub-Miniatur s vysokou hustotou, k montáži na nosné profily NS 35, počet pólů: 15, šířka: 57 mm



### Údaje

|                      |   |
|----------------------|---|
| EAN                  | <br>4 046356 451253 |
| Balení               | 1 ks  |
| Celní tarif          | 85369010  |
| Váha brutto v kusech | 0,1003 kg   |
| Informace v katalogu | Strana 539 (CAT-7-2013)   |

### Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
16.03.2009


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

### Technické údaje

#### Obecná data

|  |             |
|--|-------------|
| Jmenovité napětí $U_N$                     | 125 V AC/DC |
| Max. proudová zatížitelnost na jednu větev | 1 A         |
| Počet pólů                                 | 15          |
| Šířka                                      | 44,9 mm     |

|   |                  |
|---|------------------|
| Výška                                   | 65,5 mm          |
| Hloubka                                 | 45,1 mm          |
| ukazatel stavu                          | ne               |
| Teplota prostředí (provoz)              | -20 °C ... 50 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Montážní poloha                         | libovolně        |

#### Parametry připojení přípojka 1

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Označení přípojky            | Připojení desky plošných spojů |
| Přípojka podle normy         | IEC / EN                       |
| Způsob připojení             | Šroubové připojení             |
| Počet pólů                   | 15                             |
| Min. průřez vodiče, tuhý     | 0,2 mm <sup>2</sup>            |
| Max. průřez vodiče, tuhý     | 4 mm <sup>2</sup>              |
| Min. průřez vodiče, ohebný   | 0,2 mm <sup>2</sup>            |
| Max. průřez vodiče, ohebný   | 2,5 mm <sup>2</sup>            |
| Průřez vodiče AWG/kcmil min. | 24                             |
| Průřez vodiče AWG/kcmil max. | 12                             |
| Délka odstranění izolace     | 8 mm                           |
| Závit šroubu                 | M3                             |

#### Parametry připojení přípojka 2

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Označení přípojky | Zástrčková přípojka D-SUB       |
| Počet přípojek    | 1                               |
| Způsob připojení  | high density D-SUB lišta s trny |
| Počet pólů        | 15                              |

#### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace


cULus Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


## Výkres/schéma

### Schéma zapojení

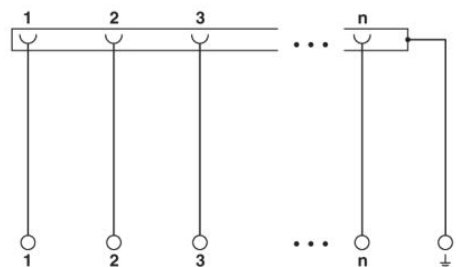

univerzální schéma zapojení

### Schématický výkres

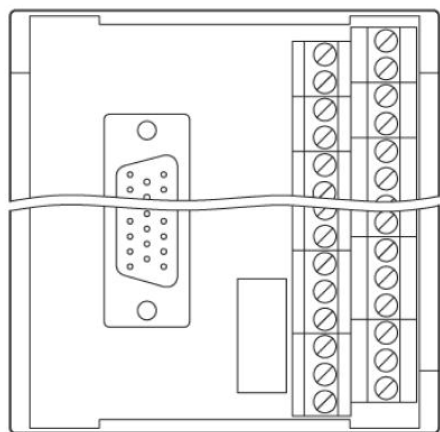

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.