


VIP-2/SC/D15SUB/M


Obj.č.: 2315120


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2315120>

Modul VARIOFACE, se šroubovým připojením a kolíkovou lištou D-Sub-Miniatur, k montáži na nosné profily NS 35, počet pólů: 15

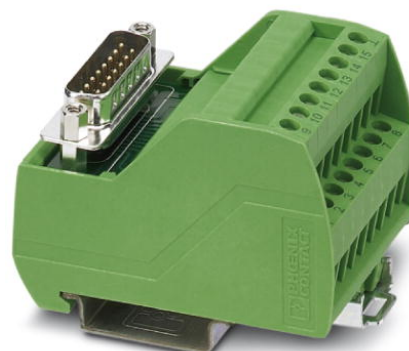

Údaje

| | |
|----------------------|---|
| EAN |  4 046356 312912 |
| Balení | 1 ks |
| Celní tarif | 85369010 |
| Váha brutto v kusech | 0,1091 kg |
| Informace v katalogu | Strana 532 (CAT-7-2013) |

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
22.11.2007



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

| | |
|--|-------------|
| Jmenovité napětí U_N | 125 V AC/DC |
| Max. proudová zatížitelnost na jednu větev | 2 A |
| Počet pólů | 15 |
| Šířka | 45 mm |

| | |
|---|------------------|
| Výška | 65,5 mm |
| Hloubka | 45,1 mm |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Montážní poloha | libovolně |
| Normy/předpisy | IEC 60664 |
| | ČSN EN 50178 |
| | IEC 62103 |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Kategorie přepětí | II |
| Zatěžovací rázové napětí | 1,2 kV |

Parametry připojení přípojka 1

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Označení přípojky | Připojení desky plošných spojů |
| Přípojka podle normy | IEC / EN |
| Způsob připojení | Šroubové připojení |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm ² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 4 mm ² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm ² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm ² |
| Průřez vodiče AWG/kcmil min. | 24 |
| Průřez vodiče AWG/kcmil max. | 12 |
| Délka odstranění izolace | 8 mm |
| Závit šroubu | M 3 |

Parametry připojení přípojka 2

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Označení přípojky | Zástrčková přípojka D-SUB |
| Počet přípojek | 1 |
| Způsob připojení | Lišta s trny D-SUB |
| Počet pólů | 15 |

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

CSA, cULus Recognized

Vyžádané aprobační:

Aprobační z:


Příslušenství

| Informace | Popis | Popis výrobku |
|----------------------|-----------------------------------|--|
| Kabel / vodič | | |
| 2302421 | CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... | Stíněný kulatý kabel osazený se dvěma D-Sub konektory s dutinkami, délka kabelu variabilní |
| 2302340 | CABLE D-SUB-S/.../.../... | Stíněný kulatý kabel osazený s D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu variabilní |
| 2305444 | CABLE-D15SUB/B/B/100/ KONFEK/S | Osazený, stíněný kulatý kabel, s oboustranným 15pólovým D-Sub konektorem s dutinkami; délka kabelu 1m |
| 2305457 | CABLE-D15SUB/B/B/200/ KONFEK/S | Osazený, stíněný kulatý kabel, s oboustranným 15pólovým D-Sub konektorem s dutinkami; délka kabelu 2m |
| 2305460 | CABLE-D15SUB/B/B/300/ KONFEK/S | Osazený, stíněný kulatý kabel, s oboustranným 15pólovým D-Sub konektorem s dutinkami; délka kabelu 3m |
| 2302052 | CABLE-D15SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S | Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 0,5 m |
| 2302065 | CABLE-D15SUB/B/S/100/ KONFEK/S | Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 1 m |
| 2302078 | CABLE-D15SUB/B/S/150/ KONFEK/S | Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 1,5 m |
| 2302081 | CABLE-D15SUB/B/S/200/ KONFEK/S | Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 2 m |
| 2302094 | CABLE-D15SUB/B/S/300/ KONFEK/S | Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 3 m |
| 2302104 | CABLE-D15SUB/B/S/400/ KONFEK/S | Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 4 m |
| 2302117 | CABLE-D15SUB/B/S/600/ KONFEK/S | Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 6 m |
| Obecně | | |
| 5147777 | BLUEMARK X1 | Tiskárna s technologií UV k potisku plastových štítků ve formátu UniCard. |
| Značení | | |
| 0818111 | UC-TM 4 | Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 4,2 mm, Velikost popisovaného pole: 3,6 x 10,5 mm |

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 0818085 | UC-TM 6 | Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,6 x 10,5 mm |
| 0811862 | ZB 22:UNBEDRUCKT | Označovací štítek, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 22 mm, Velikost popisovaného pole: 10,5 x 21,8 mm |
| 0809793 | ZB 5,08:UNBEDRUCKT | Označovací štítek, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,08 mm, Velikost popisovaného pole: 4,98 x 10,5 mm |

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

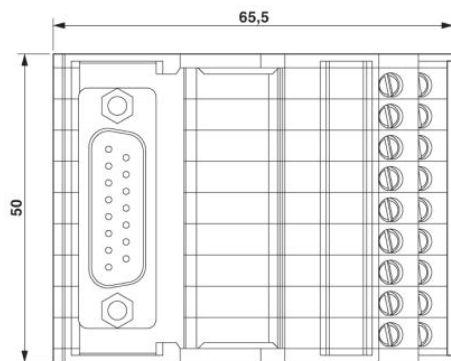

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.