

VS-ASI-FC-SEAL-HP

Obj.č.: 1400374


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1400374>

Koncové těsnění pro ploché vedení AS-Interface, použitelné z obou stran, krytí IP67



Údaje

EAN	 4 046356 495080
Balení	1 ks
Celní tarif	39269097
Váha brutto v kusech	0,0083 kg

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
18.02.2009



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Mechanické parametry

Barva	černá
utahovací moment čepičková matice	2,00 Nm
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 70 °C

Údaje o materiálu

Materiálem	PA
Materiál těsnění	NBR
Druh ochrany	IP67

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

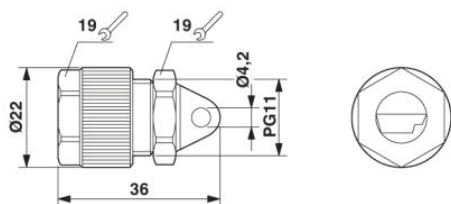

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.