

# FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC


Obj.č.: 2302748

Obrázek ukazuje variantu FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2302748>

Čelní adaptér VARIOFACE, pro Allen Bradley ControlLogix a Honeywell PlantScape, vstupní karta IB 32. Čelní adaptéry se zasunou do vysokých krytů 1756-TBE (nejsou součástí dodávky).

## Údaje

EAN	 4 017918 910471
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,0627 kg
Informace v katalogu	Strana 424 (CAT-7-2013)

## Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
12.07.2006


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecná data

Jmenovité napětí $U_N$	< 50 V AC
	60 V DC
Připojitelné kanály	32
Zásuvkový konektor druhu připojení	IDC / FLK - lišta s trny (2,54 mm)

Počet zásuvkových konektorů	1
Počet pólů zásuvkových konektorů	50
Počet pólů	50
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Montážní poloha	libovolně
Maximální přípustný proud	1 A (na trasu)
Normy/předpisy	IEC 60664
	ČSN EN 50178
	IEC 62103
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II

#### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized


Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

#### Výkres/schéma

Schéma zapojení

Schéma připojení FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC

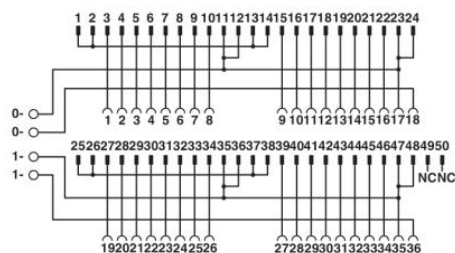

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.