

VS-15-BU-DSUB-CD-MG

Obj.č.: 1688926


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1688926>

Držák kontaktu D-SUB, velikost Shell 2, pro 15 signálových kontaktů, druh kontaktu zásuvka, pro lisovací dutinkové kontakty, přímý, připevnění pomocí závitu 4-40 UNC, pro montážní rám VS-15-...

Údaje

EAN	 4 017918 823078
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00753 kg
Informace v katalogu	Strana 212 (CAT-2-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.03.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Mechanické parametry

Počet pólů	15
rozložení konektoru	D-SUB 15
Cykly zapojení	≥ 500
Způsob připojení	Lisovaný spoj
Teplota prostředí (provoz)	-55 °C ... 125 °C

Údaje o materiálu

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
------------------------------	----

Materiál pouzdra	Ocel žlutá chromovaná
Materiál držák kontaktu	Polyester GF

Elektrické parametry

Zatěžovací napětí (III/3)	125 V
Jmenovitý proud	5 A

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Kontakty		
1688997	VS-BU-CD-1,0/14,4/0,2	Lisovací dutinkový kontakt, pro kontaktní vložky D-SUB se standardní těsností kontaktu, zásuvka, průřez přípoje AWG 28 ... 24, svinutý, pozlacený
1688984	VS-BU-CD-1,0/14,4/0,5	Lisovací dutinkový kontakt, pro kontaktní vložky D-SUB se standardní těsností kontaktu, zásuvka, průřez přípoje AWG 24 ... 20, svinutý, pozlacený

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

D-SUB držák kontaktu

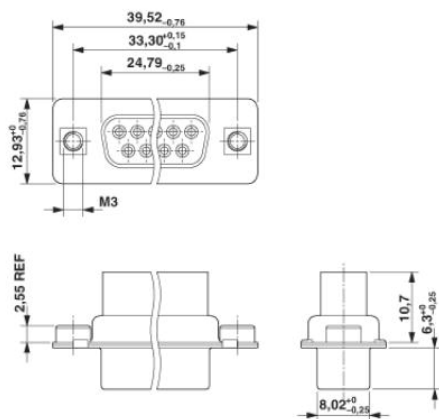

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.