


FLKM 50-PA-AB/1756/EXTC

Obj.č.: 2302735


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2302735>

Čelní adaptér VARIOFACE, pro Allen Bradley ControlLogix a Honeywell PlantScape, max. připojitelných 1 x 32 kanálů. Čelní adaptéry se zasunou do vysokých krytů 1756-TBE (nejsou součástí dodávky).

Údaje	
EAN	 4 017918 910488
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,0395 kg
Informace v katalogu	Strana 424 (CAT-7-2013)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
12.07.2006


<http://www.download.phoenixcontact.com>
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data	
Jmenovité napětí U_N	< 50 V AC
	60 V DC
Připojitelné kanály	32
Zásuvkový konektor druhu připojení	IDC / FLK - lišta s trny (2,54 mm)

Počet zásuvkových konektorů	1
Počet pólů zásuvkových konektorů	50
Počet pólů	50
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Montážní poloha	libovolně
Maximální přípustný proud	1 A (na trasu) 8 A (na přípojku, napájení přes samostatný zdroj napětí)
Normy/předpisy	IEC 60664 ČSN EN 50178 IEC 62103
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized


Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Schéma zapojení

Schéma připojení FLKM 50-PA-AB/1756/EXTC

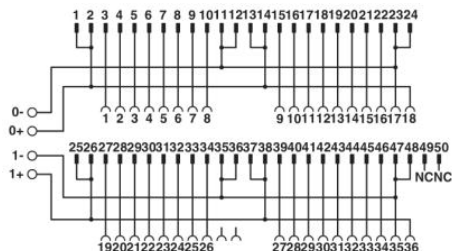

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.