

VS-SI-FP-2DSUB9-GC-BU/ST


Obj.č.: 1657708

Obrázek ukazuje variantu produktu VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1657708>

Čelní deska pro zařízení k přenosu dat s kontaktními vložkami, plast,
2x D-SUB 9, zásuvka/kolík

Údaje

EAN	 4 046356 118347
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,0427 kg
Informace v katalogu	Strana 619 (CAT-4-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
25.04.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Mechanické parametry

Počet zásuvných míst	2
Barva	šedá
Teplota prostředí (provoz)	-10 °C ... 60 °C

Údaje o materiálu

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
------------------------------	----

Materiál pouzdra	PBT
Druh ochrany	IP20

Elektrické parametry

Zatěžovací napětí (III/3)	125 V
Jmenovitý proud	3 A

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Obecně		
1656660	VS-SI-BZ	Označovací štítek, plast, matrice s 20 štítky

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

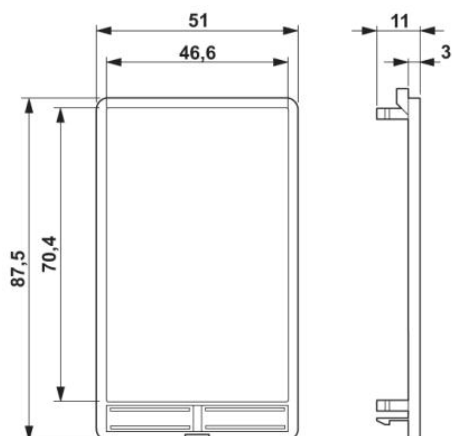

Čelní deska k zařízení k přenosu dat

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.