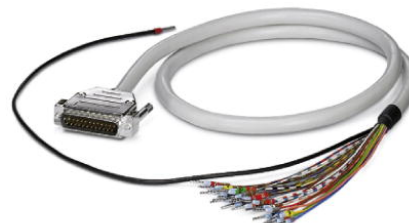


# CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/2,0M


Obj.č.: 2926467

Obrázek ukazuje 25pólovou variantu


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2926467>

Stíněný kabel s 15pólovou lištou s trny D-SUB a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 15 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínicí opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 2 m

## Údaje

EAN	 4 046356 546980
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	0,2371 kg
Informace v katalogu	Strana 516 (CAT-7-2013)

## Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
09.02.2010


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecná data

Jmenovité napětí $U_N$	125 V AC/DC
proudová zatížitelnost na větev max.	2 A
Max. odpor vedení	$\leq 0,09 \Omega/m$
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C

Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Délka kabelu	2 m
Dílčí žíla, průřez	0,25 mm <sup>2</sup>
AWG	24
Vnější průměr	9 mm
Stínění	ano
	Opletení z pozinkovaných měděných drátů, pokrytí asi 85 %
Cykly zapojení	> 200

#### Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

---

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.