

NÁVOD K OBSLUZE

FKtechnics®

CONRAD
partner

Síťový zdroj se zásuvkou zapalovače

230/12V 5A „MOBICOOL Y50“


Obj. č.: 85 34 44




Tento síťový napájecí adaptér se zásuvkou automobilového cigaretového zapalovače je vhodný k napájení termoelektrických chladících boxů s napájecím stejnosměrným napětím 12 V (například chladících boxů značky „MOBICOOL“) s maximálním příkonem 60 W. Tento přístroj není vhodný pro chladící boxy, které jsou vybaveny kompresory.

CONRAD
ELEKTRONIKA. TECHNIKA. TRADICE.


Správné použití síťového napájecího adaptéru

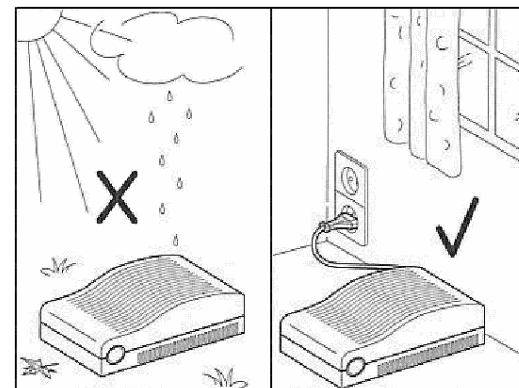

Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření a vlhkosti (dešti).

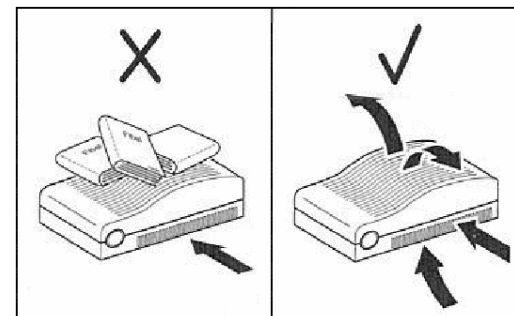


Nikdy nezakrývejte větrací otvory (mřížky) přístroje.
Přístroj používejte pouze v rovné poloze.

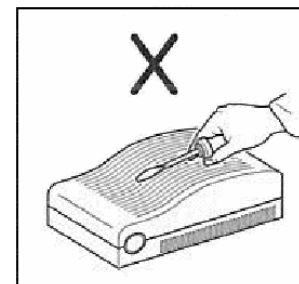

Nikdy přístroj sami neopravujte. Veškeré opravy svěřte odborníkům.
Náhradu za poškozené kabely si vyžádejte u výrobce (svého prodejce)
nebo v autorizovaném servisu.

Zapojení síťového napájecího adaptéru

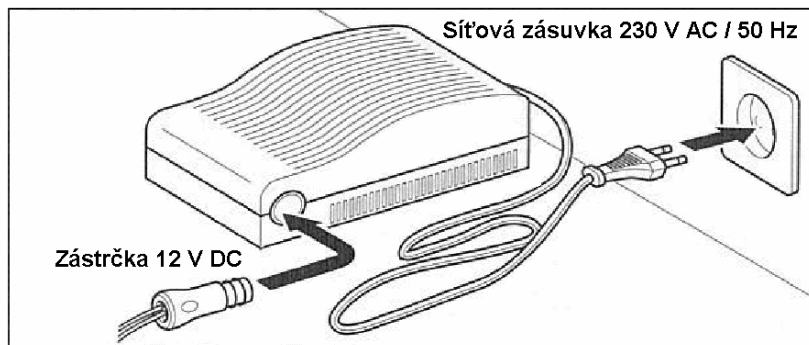

- Elektrické přístroje nejsou žádná hračka a nepatří do rukou malých dětí!
- Dříve než tento přístroj začnete používat, zkontrolujte, zda nedošlo k poškození síťového kabelu.
- Nepoužívejte tento síťový napájecí zdroj v blízkosti topných těles (radiátorů) a nevystavujte jej příliš vysokým teplotám.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí:	220 až 240 V AC / 50 Hz
Odběr proudu:	0,6 A
Výstupní napětí:	12 V DC
Max. výstupní proud:	6 A
Maximální výkon:	60 W
Rozměry (d x š x v):	170 x 115 x 65 mm
Hmotnost:	0,5 kg

FKtechnics®

CONRAD
partner

**Tento návod k použití je publikace firmy Conrad Electronic.
Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku!
Změny vyhrazeny!**

01/2007