

# PT-IQ-PTB-P

Obj.č.: 2800989


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2800989>

Náhradní zástrčka pro řadič pro elektrické napájení PLUGTRAB PT-IQ

## Údaje

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| EAN                  | 4 046356 665971        |
| Poznámka             | Na zakázku             |
| Balení               | 1 ks                   |
| Celní tarif          | 85363010               |
| Váha brutto v kusech | 0,0824 kg              |
| Informace v katalogu | Strana 72 (CAT-6-2013) |

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
11.05.2011



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecně

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Materiál pouzdra                        | PA 6.6           |
| Třída hořlavosti podle UL 94            | V0               |
| Barva                                   | černá            |
| Teplota prostředí (provoz)              | -40 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Typ konstrukce                          | Zástrčka         |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Druh ochrany    | IP20    |
| Šířka           | 17,7 mm |
| Výška           | 46,6 mm |
| Hloubka         | 45 mm   |
| Dělicí jednotka | 1 HM    |

**Ochranný obvod**

|                                  |                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Jmenovité napětí $U_N$           | 24 V DC                                                                           |
| Rozsah provozního napětí         | 20 V DC ... 30 V DC                                                               |
| Jmenovitý proud $I_N$            | 130 mA (při 24 V DC, v závislosti na počtu připojených modulů přepětíové ochrany) |
|                                  | max. 160 mA (při 20 V DC)                                                         |
| Požadované předjištění maximální | 500 mA (F)                                                                        |

**Certifikáty/Osvědčení**

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


**Příslušenství**

| Informace      | Popis                     | Popis výrobku                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Značení</b> |                           |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0811228        | X-PEN 0,35                | Popisovač bez inkoustové bombičky, pro manuální popis označovacích štítků, popis extrémně odolný vůči otěru, tloušťka čáry 0,35 mm                                                                                                  |
| 0814717        | ZBF 15:SO/CMS             | Označovací štítek, plochý, bílá                                                                                                                                                                                                     |
| 0808671        | ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN    | Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, popsané, podélně potištěné: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 491-500, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, Velikost popisovaného pole: 5,15 x 5,15 mm |
| 0810821        | ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN   | Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, popsané, podélně potištěné: pořadová čísla 2-20, 22-40, atd. až 82-100, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, Velikost popisovaného pole: 5,15 x 5,15 mm |
| 0810863        | ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN | Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, popsané, podélně potištěné: lichá čísla 1-19, 21-39, atd. až 81-99, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, Velikost popisovaného pole: 5,15 x 5,15 mm     |

|         |                         |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0808697 | ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN   | Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, popsané, příčně potištěné: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 91-100, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, Velikost popisovaného pole: 5,15 x 5,15 mm |
| 0808668 | ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT | Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, Velikost popisovaného pole: 5,15 x 5,15 mm                           |
| 0808707 | ZBF 5:SO/CMS            | Označovací štítek, plochý, bílá, pro šířku svorek: 5 mm                                                                                                                                                                           |
| 0808642 | ZBF 5:UNBEDRUCKT        | Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, Velikost popisovaného pole: 5,1 x 5,2 mm                             |
| 0800763 | ZBN 18:SO/CMS           | Označovací štítek, bílá, pro šířku svorek: 18 mm                                                                                                                                                                                  |
| 2809128 | ZBN 18:UNBEDRUCKT       | Označovací štítek, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 18 mm, Velikost popisovaného pole: 18 x 5 mm                                       |

### Výkres/schéma

#### Schéma zapojení

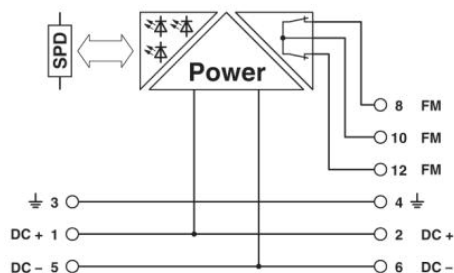

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.