

Hodiny s integrovanou kamerou

HD 720P, 4218, 1208 x 720 px

TECHNAXX®

Obj. č. 100 01 46



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup kamery s integrovanou kamerou Technaxx.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.


Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!




Vlastnosti

- Elegantní hodiny s vestavěnou videokamerou pro montáž na stěnu nebo s opěrou pro umístění na stůl.
- Malá, posuvná CMOS kamera ukrytá v ciferníku.
- Detekce pohybu pomocí PIR čidla / funkce manuálního nahrávání (až 5 hodin).
- Funkce Snapshot – pořízení snímků.
- Audio záznam pomocí mikrofonu ukrytého na zadní straně.
- Video rozlišení HD 1280 x 720 30 FPS (snímků za sekundu)
- Video se ukládá na Micro-SD kartu (až 32 GB).
- Vestavěná lithium-polymerová baterie 100 mAh.
- LED indikátor stavu baterie.
- Klasický design s kovovým vzhledem, Ø 22 cm / 500 g, snadné ovládání.

Pohled zepředu

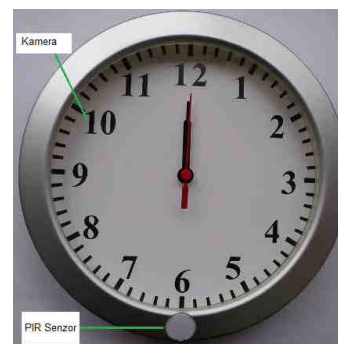

Pohled na zadní část

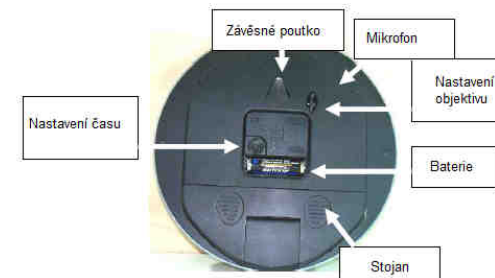

Zadní kryt / Opěrka

1. Oběma palci lehce zatlačte na zadní kryt, dokud se kryt nevyklopí.
2. Stojan vyklopte. Nyní je možné hodiny umístit na stůl.
3. V případě, že na kryt dál zatlačíte, dojde k jeho úplnému odejmutí.




Odstranění krytu

Na krytu se nachází zámek. Pro odstranění (nebo nasazení) musí být kryt přesně usazen do své původní pozice.



Pohled na zadní část s odstraněným krytem

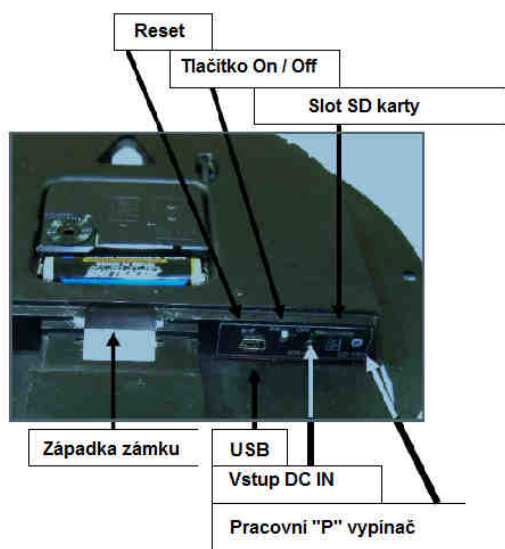

Uvedení do provozu

(1a) Nabíjení akumulátoru: Hodiny připojte pomocí přiloženého USB kabelu do počítače nebo použijte síťový adaptér. Během nabíjení se rozsvítí červená kontrolka a bliká modrá kontrolka. Jakmile je baterie plně nabitá, modrá kontrolka zhasne.

(1b) Externí zdroj napájení: Hodiny mají vstup DC pro připojení napájecího zdroje. Během napájení je možné pořizovat videozáznamy / snímky. Pro napájení použijte výhradně dodávaný síťový adaptér.

(2) Zapnutí: Spínač přepněte do pozice „On“ (zapnuto).

(3) Nastavení objektivu: Na zadní straně hodin najdete malé kolečko pro nastavení úhlu objektivu. Kolečkem otáčejte opatrně, aby nedošlo k jeho poškození.

Otáčení kolečka směrem nahoru: Kamera zabírá prostor více dolů.

Otáčení kolečka směrem dolů: Kamera zabírá prostor více nahoru.

Před pořizováním záznamů musí být Micro-SD karta vložena do slotu pro paměťovou kartu!

(4) Nahrávání prostřednictvím PIR senzoru: Krátce stiskněte tlačítko „P“. Žlutá kontrolka zabliká 6x. Kamera se tím uvede do pohotovostního režimu Stand-by. Při zaznamenání pohybu pomocí PIR senzoru, kamera začne automaticky nahrávat.

(5) Manuální nahrávání: Stiskněte a přidržte tlačítko „P“ po dobu 2 sekund. Červená kontrolka zabliká 4 krát a modrá kontrolka se rozsvítí. Modrá kontrolka zhasne a poté se spustí nahrávání (jedná se o nepřetržitě nahrávání, nezávisle na funkci PIR senzoru). Pro ukončení nahrávání a uložení videa stiskněte krátce tlačítko „P“.

(6) Vypnutí: Během nahrávání krátce stiskněte tlačítko „P“. Kamera ukončí nahrávání a uloží video. Přepněte vypínač do polohy „OFF“ (vypnuto).

(7) Připojení k počítači: Krátce stiskněte tlačítko „P“ a přepínač umístěte do polohy „OFF“. Tím dojde k vypnutí kamery. Připojte hodiny do počítače dodávaným USB kabelem. Na monitoru počítače se zobrazí „Vyměnitelný disk“. Otevřete složku vyměnitelného disku. Pro odpojení kamery od počítače klikněte na lištu v pravém dolním rohu na ikonu vyměnitelného disku. Poté je možné disk bezpečně odpojit. Vyčkejte na odpovídající oznámení. Pokud nelze vyměnitelný disk otevřít, ujistěte se, že je v hodinách vložena Micro-SD karta. Pokud počítač nerozpozná připojené zařízení, ověřte připojení USB kabelu mezi hodinami a počítačem.

Poznámka: V případě, že kontrolka svítí i po odpojení hodin od počítače, stiskněte tlačítko RESET na zadní straně, dokud kontrolka nezhasne.

(8) Nastavení času: V souboru „time.TXT“ nastavíte čas a datum. Název a přípona souboru nesmí být změněny (*.TXT). Soubor uložte na vyměnitelný disk a poté bezpečně odpojte.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do hodin s kamerou. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčajte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Hodiny s kamerou nevyžadují žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro hodin.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Objektiv	CMOS s 0,3 Mpx
Rozlišení videa	HD 1280 x 720 s 30 FPS
Formát videa	AVI (Doporučený přehrávač: Storm player, KMPlayer, Mplayer a další aplikace s podporou multi format video)
Ukládání videa	Micro-SD karta (až 32 GB)
PIR Senzor	3 – 8 m a úhel dosahu 70°
Akumulátor	Vestavěný 1000 mAh lithium-polymerový akumulátor, provoz v režimu Stand-by až 25 dní (cca 600 hodin)
Doba nabíjení	Přibližně 5 hodin
Doba záznamu	Až 5 hodin nepřetržitého záznamu (při plném nabití)
Přepisování záznamů	Pokud dojde k zaplnění kapacity paměťové karty plná, budou nejstarší data automaticky přehrávána. Pro uložení požadovaných dat je nezbytné vytvořit nový soubor.
Zdroj nabíjení	DC 5 V / 1 A napájecí zdroj* (*není součástí dodávky)
Samostatné AA baterie*	*pro provoz hodin (nejsou součástí dodávky)
Podporované systémy	Windows ME/Vista/XP/2003/2000/98, Mac OS, Linux
Provozní teplota	Pokožová teplota
Provozní vlhkost	Přístroj není chráněn proti vodě a není tak vhodný pro použití ve vlhkém prostředí
Osvětlení	Zvolte vhodné umístění s dostatečným osvětlením. Nevystavujte zařízení přímého dopadu slunečních paprsků. V opačném může dojít k poškození objektivu.
Bezpečnostní pokyny	Jedná se o elektronický produkt. Zabraňte mechanickému poškození výrobku. Neumísťujte zařízení v blízkosti silného magnetického pole.
Rozměry / Hmotnost	Ø 22 cm, 4 cm / 500 g
Rozsah dodávky	Nástěnné hodiny s integrovanou kamerou HD720P, USB + DC kabel, opěrka, návod k obsluze

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

REU/2/2015