

HDMI/kompozitní konvertor

SPEAKA
PROFESSIONAL



Obj. č.: 100 01 79

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup HDMI konvertoru.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!


Účel použití

Tento výrobek slouží ke konverzi HDMI kompatibilního AV signálu na analogový AV signál. Napájení je realizováno z USB portu přiloženého napájecího adaptéru. Tento konvertor umožňuje, aby nová zařízení s HDMI výstupem (např. herní konzole nebo rekordéry) šlo provozovat na starších AV zařízeních s kompozitním vstupem (CRT televizory, projektoři). Pomocí tlačítka lze zvolit kódování (PAL nebo NTSC).

Rozsah dodávky

- HDMI/kompozitní konvertor
- USB napájecí kabel a adaptér
- AV kabel
- 4x gumová nožička
- Návod k použití

Popis a ovládací prvky

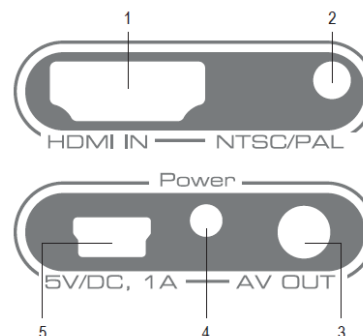

- 1 Vstup **HDMI IN**
- 2 Tlačítko **NTSC/PAL**
- 3 Výstup **AV OUT**
- 4 Stavová napájecí LED
- 5 Input **5V/DC, 1A**

Připojení a uvedení do provozu

- V případě nutnosti lze zespoda konvertoru přilepit gumové nožičky, které zajistí, že výrobek neskouzne z podložky, na které jej umístíte.
- Přečtěte si návod k obsluze každého z připojených zařízení. Spotřebiče vypněte a odpojte jejich el. zástrčky od elektrické zásuvky.
- Připojte k HDMI vstupu (1) konvertoru odpovídající výstup multimediálního přehrávače (např. BlueRay přehrávače nebo herní konzole).



Použijte vhodný HDMI kabel o max. délce 10 metrů, jinak riskujete rušení signálu nebo jeho úplnou ztrátu.

Při výběru HDMI kabelu berte prosím na vědomí, že je několik typů HDMI kabelů. Máte-li pochybnosti, kontaktujte odborníka pro další informace.

- Propojte CINCH zdířky AV výstupu pomocí vhodného kabelu s odpovídajícími vstupy TV, videorekordéru, zesilovače, apod.
- Propojte mini USB zdířku (5) na konvertoru pomocí přiloženého USB napájecího kabelu s USB portem přiloženého USB napájecího adaptéru nebo jiného USB portu o parametrech 5 V/DC, 1 A.
- Připojte zástrčku USB adaptéru do elektrické zásuvky. Rozsvítí se červená stavová LED napájení (4).
- Pomocí tlačítka (2) lze zvolit formát výstupního videosignálu „PAL“ nebo „NTSC“. V Evropě je obvykle používán „PAL“.
- Zapněte všechna zařízení připojená ke konvertoru.

Řešení problémů

Problém

Stavová LED se nerozsvítí

Řešení

Zkontrolujte propojení mezi napájecím adaptérem a konvertorem.

Na výstupním zařízení je obraz rozmazaný nebo není žádný.

Ujistěte se, že jsou vstupní a výstupní zařízení zapnutá a správně připojená ke konvertoru.

Zkontrolujte propojovací kabely, zdali nejsou poškozené a v případě nutnosti je vyměňte.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do HDMI konvertoru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!



Technické údaje

a) HDMI / AV konvertor

Provozní napětí	5 V/DC
Spotřeba	max. 300 mA
Vstup	1x HDMI (max. 1920 x 1080, 60 Hz)
Výstup	1x kompozitní video signál,CINCH zdířky,přepínatelný PAL a NTSC, 1x stereozvukový signál (line úroveň), 2 CINCH zdířky
Provozní podmínky	-5 až +45 °C, 0 – 90% RH (nekondenzující)
Délka kabelu	45 cm (AV kabel)
Rozměry (Š x V x H)	68 x 16 x 51 mm
Hmotnost	cca 55 g

b) Napájecí adaptér

Vstupní napětí/proud	100 – 240 V/AC, 50/60 Hz, max. 0,2 A
Výstupní napětí/proud	5 V/DC, 1 A



Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/1/2019