



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Zahradní zásuvka s časovačem



Obj. č.: 116 85 83



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup zahradní zásuvky Renkforce s časovačem. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Rozsah dodávky

Zahradní zásuvka
2 x šroub
2 x hmoždinka
2 x podložka
Návod k obsluze


Účel použití

Výrobek je vybaven dvěma zásuvkami, které lze zapínat a vypínat pomocí mechanického časovače. Umožňuje to připojení 2 elektrických spotřebičů, jako např. filtru a čerpadla v jezírku, fontán, zahradních světel, atd., které lze kdykoliv zapnout a vypnout. Nejkratší doba sepnutí mechanického časovače je 15 minut. Zásuvky je možné aktivovat i trvale. Celková spotřeba všech připojených spotřebičů nesmí přesáhnout 3680 W.

Výrobek je odolný proti stříkající vodě a je vhodný pro venkovní použití – IP44.

Popis a ovládací prvky

1. Chronometr (ukazuje, že výrobek je napájen proudem).
2. Ukazatel **ON/OFF** (signalizuje, zda jsou zásuvky aktivní (ON), nebo vypnuty (OFF)).
3. Symbol šipky (ukazuje na aktuální čas).
4. Posuvný přepínač (slouží pro výběr trvalého nebo časovaného provozu).

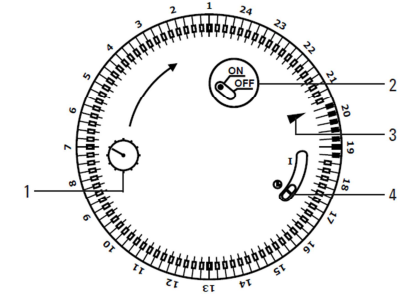

Místo instalace

- Nikdy neinstalujte výrobek na místech, kde se mohou vytvářet louže, jako např. v prohloubeních nebo v jámách.
- Namísto toho instalujte výrobek na pevném a rovném povrchu, z něhož může dešťová voda stékat, aniž by se dostala dovnitř výrobku.

Obsluha

- Zapojte zástrčku napájecího kabelu do vhodné zásuvky elektrického proudu. Malý chronometr (1) na časovači se začne otáčet. Jedna otáčka o 360° se rovná jedné minutě.
- Synchronizujte časovač s aktuálním časem.
 - Počkejte na celou hodinu nebo na čas 15, 30, nebo 45 minut po celé hodině.
 - Otáčejte vnějším kroužkem časovače ve směru hodinových ručiček, až dokud nebude špička šipky (3) ukazovat na aktuální čas.
 - Šipka na obrázku ukazuje na čas 20:15 hod.

→ Pokud se výrobek odpojí od napájení, musí se časovač znovu synchronizovat.

- Použijte 96 malých páček pro nastavení času, kdy se mají připojena zařízení zapnout.
 - Stiskněte páčky směrem ven, aby se nastavil čas, kdy se mají připojena zařízení zapnout. Použijte k tomu například špičku pera nebo malý šroubovák. Postupujte opatrně a nepoužívejte sílu, protože páčky by se mohly samozřejmě vylomit.
 - Pokud nastavíte páčky stejným způsobem, jak ukazuje obrázek, připojena zařízení se zapnou v 18:45 hod. a vypnou se v 20:30 hod.
 - Pokud například stisknete směrem ven každou druhou páčku, připojena zařízení se budou zapínat a vypínat v intervalu 15 minut.
- Pokud chcete, aby se připojené spotřebiče aktivovaly časovačem, musí se posuvný přepínač (4) nastavit do dolní polohy (O).
- Pokud chcete, aby se připojené spotřebiče aktivovaly trvale, musí se posuvný přepínač (4) nastavit do horní polohy (I).
- Pokud se zásuvky aktivovaly (buď časovačem, nebo trvale), ukazatel ON/OFF (2) bude v poloze **ON**.
- K zásuvkám připojte vypnuté spotřebiče. Kable vedte přes k tomu určené výřezy. Když zavíráte kryt pláště, dejte pozor, aby se kabely nezasekly.
- Zapněte připojené spotřebiče.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do zahradní zásuvky. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím a otřesům.

Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. Nikdy se nedotýkejte poškozeného napájecího kabelu. Nejdříve vypněte proud v zásuvce, do které je kabel připojený (tj. vypněte příslušný jistič, nebo odšroubujte příslušnou pojistku), aby byla zásuvka zcela odpojena od proudu. Poté opatrně vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky. Nikdy nepoužívejte výrobek, který má poškozený napájecí kabel.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro zásuvky.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Jmenovité napětí:	230 V AC, 50 Hz
Připojen zátěž (proud):	Max. 3680 W (16 A)
Typ ochrany:	IP44
Typ kabelu:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Nejkratší spínací čas:	15 min.
Provozní podmínky:	Teplota: -25 °C až +40 °C Relativní vlhkost: < 90%
Skladovací podmínky:	Teplota: -25 °C až +40 °C Relativní vlhkost: < 90%
Délka kabelu:	5 m
Rozměry (Š x V x H):	200 x 215 x 200 mm
Hmotnost:	4 kg

Záruka

Na zahradní 2 zásuvku Renkforce s časovačem poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebením, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/62016