

Digitální budík E0202LNS



Obj. č. 120 80 73

Vážený zákazníku,

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a nákup digitálního budíku E0202LNS.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze.


Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Tento výrobek slouží k přehlednému sdělení informací o čase, datu, s možností budíku a navíc zobrazením pokojové teploty. Hodiny mají dvojitý budík a teplota zobrazená na displeji může být ve °C nebo °F. Lze nastavit různá časová pásma a změna času ze zimního na letní je rovněž jednoduchá.

Popis a ovládací prvky

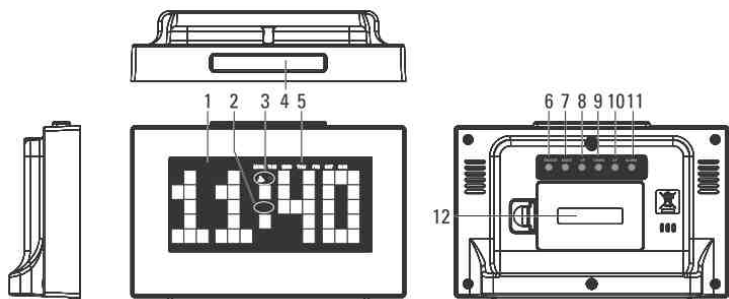

Přední strana

- (1) Čas
- (2) Symbol funkce Snooze **ZZ**
- (3) Symbol budíku 1 a 2
- (4) Tlačítko **SNOOZE/LIGHT** (funkce snooze a osvětlení)
- (5) Zobrazení dne v týdnu

Zadní strana

- (6) Tlačítko **SNOOZE** (funkce snooze)
- (7) Tlačítko **MODE** (nastavení)
- (8) Tlačítko **UP**
- (9) Tlačítko **DOWN**
- (10) Tlačítko **C/F** (Celsius/Fahrenheit)
- (11) Tlačítko **ALARM** (budík)
- (12) Kryt přihrádky baterií

Uvedení do provozu

a) Vložení/výměna baterií/akumulátorů

1. Otevřete kryt bateriového pouzdra (12) na zadní straně stolních hodin.
2. Vložte 3x baterie AAA 1,5 V, dbejte přítom na správnou polaritu (plus/+ a minus/ -), ta je uvedena uvnitř přihrádky.
3. Uzavřete zpět kryt bateriového pouzdra.

Pokud začne displej blednout nebo pokud začne displej špatně zobrazovat, jsou baterie slabé a je třeba je vyměnit dle popisu výše. Abyste zajistili co nejdelší provozuschopnost hodin, použijte alkalické baterie.



Můžete použít i akumulátor 1,2 V, ale z důvodu menšího napětí (1,5 V u alkalických baterií) a nižší kapacity bude doba provozu kratší. Pokud chcete přesto použít akumulátory, je důležité použít speciální akumulátory s nízkým samovybíjením efektem. Doporučujeme používat kvalitní alkalické baterie, které zaručují dlouhodobý a bezpečný provoz.

b) Umístění hodin

- Postavte hodiny pouze na stabilní, neklouzavý a dostatečně velký podklad.
- Při umístění hodin na nábytek je vhodné použít podklad, aby nemohl být nábytek znehodnocen např. povrchovými otlaky nebo škrábanci.
- Hodiny umístíte takovým způsobem, aby nespadly.

Nastavení

a) Nastavení času a data

1. Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko **MODE** (7) dokud nezačne blikat symbol časového pásma.
2. Stisknutím tlačítka **UP** (8) nebo **DOWN** (9) změníte nastavení časového pásma. Pro potvrzení nastavení stiskněte **MODE** tlačítko. Bliká symbol hodin.
3. Stisknutím tlačítka **UP** (8) nebo **DOWN** (9) změníte nastavení hodin. Pro potvrzení nastavení stiskněte **MODE** tlačítko. Bliká symbol minut.
4. Stisknutím tlačítka **UP** (8) nebo **DOWN** (9) změníte nastavení minut. Pro potvrzení nastavení stiskněte **MODE** tlačítko. Bliká symbol roku.
5. Stisknutím tlačítka **UP** (8) nebo **DOWN** (9) změníte nastavení roku. Pro potvrzení nastavení stiskněte **MODE** tlačítko. Bliká symbol měsíce.
6. Stisknutím tlačítka **UP** (8) nebo **DOWN** (9) změníte nastavení měsíce. Pro potvrzení nastavení stiskněte **MODE** tlačítko. Bliká symbol dne.
7. Stisknutím tlačítka **UP** (8) nebo **DOWN** (9) změníte nastavení dne. Pro potvrzení nastavení stiskněte **MODE** tlačítko. Digitální hodiny se vrátí do normálního nastavení.



Zobrazení roku je také možné ve výše popsaném režimu nastavení.

b) Nastavení času a data

1. Stiskněte tlačítko **ALARM** (11) pro změnu nastavení alarmu 1.
2. Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko **ALARM** (11) dokud nezačne blikat symbol hodin.
3. Stisknutím tlačítka **UP** (8) nebo **DOWN** (9) změníte nastavení hodin. Pro potvrzení nastavení stiskněte **ALARM** tlačítko. Bliká symbol minut.
4. Stisknutím tlačítka **UP** (8) nebo **DOWN** (9) změníte nastavení minut. Pro potvrzení nastavení stiskněte **ALARM** tlačítko. Bliká symbol opakovaného budíku.
5. Stisknutím tlačítka **UP** (8) nebo **DOWN** (9) změníte nastavení opakovaného budíku. Pro potvrzení nastavení stiskněte **ALARM** tlačítko. Nyní opustíte režim nastavení.
6. Stiskněte dvakrát tlačítko **ALARM** (11) pro přechod na nastavení alarmu 2.
7. Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko **ALARM** (11) dokud nezačne blikat symbol hodin.
8. Stisknutím tlačítka **UP** (8) nebo **DOWN** (9) změníte nastavení hodin. Pro potvrzení nastavení stiskněte **ALARM** tlačítko. Bliká symbol minut.
9. Stisknutím tlačítka **UP** (8) nebo **DOWN** (9) změníte nastavení minut. Pro potvrzení nastavení stiskněte **ALARM** tlačítko. Bliká symbol opakovaného budíku.
10. Stisknutím tlačítka **UP** (8) nebo **DOWN** (9) změníte nastavení opakovaného budíku. Pro potvrzení nastavení stiskněte **ALARM** tlačítko. Nyní opustíte režim nastavení.



Můžete si vybrat mezi každodenním opakováním budíku (**EVERY DAY**), každodenní opakování vyjma neděle (**EX SUN**) nebo s vyloučením celého víkendu (**EX SAT SUN**). Nastavený budík se pak opakuje buď denně nebo zůstává potichu v neděli. Sobota a neděle jsou bez buzení v případě třetího možného nastavení.

Obsluha

a) Podsvícení displeje

1. Stiskněte **SNOOZE/LIGHT** tlačítko (4) nebo **SNOOZE** tlačítko (6) a dojde k rozsvícení displeje na cca 10 sekund.

b) Změna zobrazení

Můžete ručně provést změnu zobrazení času, data a teploty na displeji. Normální zobrazení je čas.

1. Stiskněte 1x **SNOOZE/LIGHT** tlačítko (4) nebo **SNOOZE** tlačítko (6) a dojde k zobrazení aktuálního měsíce a dne na displeji.
2. Stiskněte 2x **SNOOZE/LIGHT** tlačítko (4) nebo **SNOOZE** tlačítko (6) a dojde k zobrazení teploty na displeji.
3. Stiskněte 3x **SNOOZE/LIGHT** tlačítko (4) nebo **SNOOZE** tlačítko (6) a dojde k návratu do režimu zobrazení času na displeji.



Pokud není po dobu 10 sekund stisknuté žádné tlačítko, digitální budík se vrátí do zobrazení času.

Tyto digitální hodiny s budíkem mají automaticky měnící se zobrazení na displeji. Aktuální čas, datum a teplota jsou zobrazeny na několik sekund jedno po druhém na displeji.

1. Stiskněte 1x krátce **MODE** tlačítko (7) pro zapnutí automatické změny zobrazení na displeji. Digitální hodiny vydají zvukové znamení na důkaz právě provedené úspěšné změny.
2. Čas je na displeji zobrazen cca 4 sekundy, následován datem a nakonec zobrazením teploty a tak stále dokola.
3. Stiskněte 1x krátce **MODE** tlačítko (7) pro přepnutí do režimu ručního zobrazení. Digitální hodiny vydají zvukové znamení na důkaz právě provedené úspěšné změny.

c) Změna 12/24 hodinového režimu zobrazení času

Možnost 1

1. Stiskněte **UP** tlačítko (8) když je na displeji zobrazen aktuální čas, pro změnu mezi 12 a 24-hodinovým režimem zobrazení času.

Možnost 2



 
1. Stiskněte tlačítko **ALARM** (11) pro vstup do režimu budíku.
2. Stiskněte tlačítko **UP** je-li na displeji zobrazen čas budíku pro změnu mezi 12 a 24-hodinovým režimem zobrazení času.

d) Výběr jednotek zobrazené naměřené teploty

1. Stiskněte tlačítko **C/F** (10) v okamžiku zobrazení teploty na displeji, pro změnu jednotky naměřené a zobrazené teploty. Možná je změna mezi stupni Celsia (°C) nebo Fahrenheita (°F).

e) Výběr jednotek zobrazené naměřené teploty

Oba budíky lze aktivovat a deaktivovat jestliže nebyl spuštěn zvuk budíku.

1. Stiskněte jednou tlačítko **ALARM** (11) pro vstup do režimu nastavení alarmu 1. Dvojitě stisknutí je přepnutí do režimu nastavení alarmu 2. Budíky lze v obou případech aktivovat/deaktivovat stejným způsobem.
2. Stiskněte 1x **MODE** tlačítko (7) pro aktivaci pouze alarmu 1. Na displeji je zobrazen symbol 
3. Stiskněte 2x **MODE** tlačítko (7) pro aktivaci pouze alarmu 2. Na displeji je zobrazen symbol 
4. Stiskněte 3x **MODE** tlačítko (7) pro aktivaci alarmu 1 a 2. Na displeji je zobrazen symbol 
5. Stiskněte 4x **MODE** tlačítko (7) pro deaktivaci alarmu 1 a 2. Oba symboly z displeje zmizí a oba budíky jsou deaktivovány.

Pokud je spuštěn crescendo signál budíku pro budík, lze buzení ukončit nebo aktivovat funkci snooze.

1. Stiskněte tlačítko **SNOOZE/LIGHT** (4) nebo **SNOOZE** tlačítko (6) pro zapnutí funkce snooze. Signál budíku je přerušen na 5 minut a pak se znovu rozezní.
2. Pro ukončení budíku stiskněte jakékoliv jiné tlačítko.
3. Stisknutím tlačítka **MODE** (7) ukončíte snooze funkci.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do digitálního budíku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Budík nevyžaduje kromě výměny baterií žádnou speciální údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro budíku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. **Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Technické údaje

Napájení	4,5 V/DC (3x baterie AAA 1,5 V)
Životnost baterií	cca 4 měsíce
Rozsah měření teploty.....	-10 až +60°C
Provozní podmínky	0 až +50°C, 20 – 90% RH
Skladovací podmínky.....	0 až +50°C, 20 – 90% RH
Rozměry hodin.....	140 x 90 x 37 mm
Hmotnost	154 g (bez baterií)

Záruka

Na digitální budík E0202LNS poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/2/2015