



**CZ** NÁVOD K OBSLUZE

## Bluetooth headset BH802



**Obj. č.: 121 44 97**



**Obj. č.: 121 44 98**



### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bluetooth headsetu BH 802.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Účel použití


Tento výrobek slouží pro bezdrátový přenos řeči z mobilních telefonů a jiných zařízení vybavených Bluetooth® připojením. Přenos je možný na vzdálenost až 10 metrů na volném prostranství. Výrobek je vybaven vestavěným akumulátorem, který udrží zařízení v pohotovosti až 72 hodin.

### Rozsah dodávky

- Bluetooth® headset
- Nabíjecí USB kabel
- Návod k použití

### Popis a ovládací prvky

- 1 Tlačítko pro volání
- 2 LED
- 3 Mikrofon
- 4 Sluchátko
- 5 Nabíjecí zdička

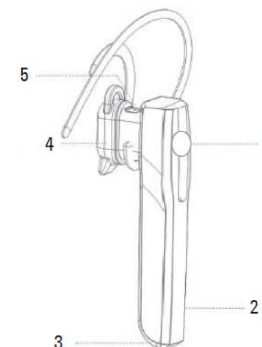

### Nabíjení headsetu

Nabíjení trvá cca 3 hodiny. Vestavěný akumulátor musí být před prvním použitím nabíjen cca 3 hodiny. Při nabíjení akumulátoru postupujte následujícím způsobem:

- Připojte kulatou zástrčku, která je součástí přiloženého nabíjecího kabelu do nabíjecí zdičky (5). Připojte druhý konec nabíjecího kabelu (USB zástrčka typu A) do USB portu Vašeho počítače nebo do USB nabíječky.
- V průběhu nabíjení svítí LED (2) modře.
- Jakmile je akumulátor plně nabitý, LED zhasne. Odpojte USB nabíjecí kabel od obou zařízení.
  
- Plně nabitý akumulátor má dostatek energie pro přibližně 3 hodinový telefonický hovor a 72 hodin trvající režim pohotovosti. Konkrétní doby závisí na Bluetooth® připojení, nastavení, okolní teplotě a způsobu použití.

### Obsluha

- ➔ Headset a mobilní zařízení musí být provozováno ve vzájemném 10 metrovém přenosovém dosahu. Uvědomte si prosím, že nábytek, zdi nebo elektronická zařízení mohou způsobit rušení mezi headsetem a Vaším mobilním zařízením.

#### a) LED kontrolky

##### Stav headsetu

- Pohotovostní provoz po spárování
- Příchodí hovor
- Vybitý akumulátor
  
- Nabíjecí režim: Akumulátor se nabíjí
- Nabíjecí režim: Akumulátor je plně nabitý

##### LED kontrolka

- Modrá LED blikající 1x za 7 sekund
- Modrá LED blikající 1x za 2 sekundy
- Modrá LED blikající 3x za 10 sekund a akustický (pípání) signál.
- Modrá LED svítí
- Modrá LED zhasne

#### b) Zapnutí/vypnutí

- Před párováním musí být headset vypnutý.
- Stiskněte a podržte na 7 sekund stisknuté tlačítko pro volání (1) dokud se nerozsvítí trvale modrá LED a nezazní akustický signál. Headset je nyní v režimu párování.
- Aktivujte funkci Bluetooth® na Vašem mobilním zařízení (např. smartphone) a začněte vyhledávat okolní Bluetooth® zařízení (pro více informací nastudujte návod k obsluze Vašeho mobilního zařízení).

- Ze seznamu nalezených zařízení vyberte „BH802“.
- Některé mobilní telefony vyžadují pro úspěšné spárování oddělené připojení. Pro více informací si přečtete návod k obsluze Vašeho mobilního zařízení.
- Je-li spárování úspěšné, headset se přepne do režimu pohotovosti a modrá LED blíká 1x za 7 sekund. Je-li připojen k mobilnímu telefonu, objeví se jeho název v nabídce spárovaných Bluetooth® zařízení.
- ➔ Pokud nelze headset spárovat, zkontrolujte, zdali je akumulátor nabitý a/nebo zdali již není headset zapnutý a spárováný. Dále zkontrolujte, zdali je aktivována funkce Bluetooth® na Vašem mobilním zařízení a zdali se nachází headset v dosahu bezdrátového přenosu (max. 10 metrů od mobilního zařízení).
- ➔ Pokud nelze spojení delší dobu navázat, headset vypne párovací funkci. Před použitím musí být headset restartován.
- ➔ U některých mobilních zařízení je třeba po restartování headsetu provést opětovné spárování.

### c) Funkce volání

- Uskutečnění hovoru: Váš mobilní telefon použijte obvyklým způsobem. Zvuk bude automaticky přenášen do headsetu, jsou-li headset a mobilní telefon spárovány.
- Přijetí hovoru: Stiskněte tlačítko pro volání (1) nebo příslušné tlačítko na Vašem mobilním telefonu a přijměte příchozí hovor.
- Ukončení hovoru: Stiskněte tlačítko pro volání (1) nebo příslušné tlačítko na Vašem mobilním telefonu.
- Odmítnutí hovoru: Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko pro volání (1) na 2 sekundy dokud headset nepípne na znamení odmítnutí příchozího hovoru.
- Hlasový vstup: Tím, že řeknete jméno volaného do mikrofonu, můžete uskutečnit přímý telefonát. Na Vašem mobilním telefonu musí být tato funkce nastavena a musí v něm být zaznamenány všechny hlasové akce. Aktivujte funkci hlasového rozpoznávání na Vašem mobilním telefonu a stiskněte tlačítko pro volání (1) v okamžiku, kdy nepřijímáte žádný příchozí hovor. Headset pípne. Řekněte nahlas a jasně jméno osoby, které chcete zavolat.
- Opakované vytočení: Pokud Váš mobilní telefon podporuje funkci opakovaného vytáčení s tímto zařízením, stiskněte 2x tlačítko pro volání. Headset pípne.
- Nastavení hlasitosti: Pro zvýšení/snížení hlasitosti sluchátka použijte ovladač hlasitosti na Vašem mobilním telefonu.
- Přepínání mezi mobilním telefonem a headsetem: Během hovoru, stiskněte a podržte stisknuté tlačítko pro volání po dobu 2 sekund, dokud headset nepípne. Hovor byl přepnut z headsetu na mobilní telefon (a zpět, pokud postup zopakujete).

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do bluetooth headsetu. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro headsetu.

## Technické údaje

Napájení/spotřeba proudu:	5 V/DC, max. 52 mA
Integrovaný akumulátor:	3,7V/DC LiPoI akumulátor (65 mAh)
Nabíjecí přípojka:	Nízkonapěťová zástrčka
Verze Bluetooth®	3.0 + 2.1
Profil Bluetooth®	HFP 1.5, HSP 1.1
Doba volání:	až 3 hodiny
Doba pohotovosti:	až 72 hodin
Dosah Bluetooth® vysílání:	až 10 metů
Impedance:	32 Ω
Provozní podmínky:	-10 až +50 °C, 0 – 85% RH
Skladovací podmínky:	-10 až +50 °C, 0 – 90% RH
Délka USB nabíjecího kabelu:	cca. 17 cm
Rozměry (Š x V x H):	59 x 14 x 22 mm
Hmotnost:	cca. 7 g

## Záruka

Na tento výrobek poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, běžného opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

**Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.**

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/05/2016