



CZ NÁVOD K OBSLUZE

USB nabíječka SUC-4900/4

BASETech

Obj. č.: 136 75 82



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup USB nabíječky BaseTech..


Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Tato USB nabíječka má 4 USB výstupy určené pro vhodná zařízení (např. chytré telefony, tablety, apod.). Nabíječku napájejte pouze prostřednictvím el. zásuvky o napětí 100 – 240 V/AC. Celkový odběr proudu může být až 4,9 A. Výrobek je chráněn proti přetížení.

Připojení

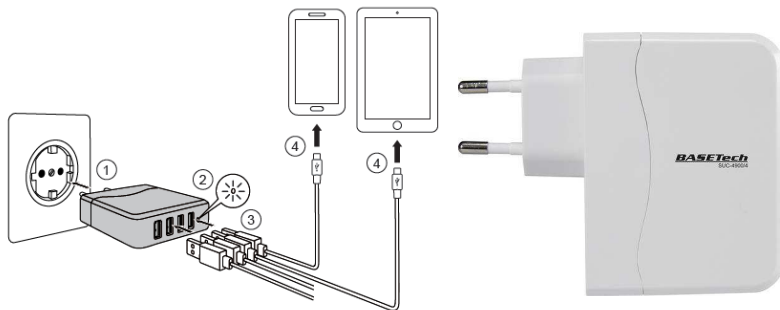

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do USB nabíječky. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro nabíječky.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Provozní parametry	100 – 240 V/AC, 50/60 Hz, max. 0,8 A
Nabíjecí výstupy	4x (USB porty typu A)
Výstupní napětí.....	5 V/DC
Výstupní proud (celkem).....	max. 4,9 A (max. 2,4 A na port)
Max. výkon.....	24,5 W
Třída ochrany	II
Proudová ochrana	ano
Tepelná ochrana.....	ano
Přepětíová ochrana.....	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Okolní podmínky.....	Teplota: 0 °C až +40 °C, relativní vzdušná vlhkost 10% až 90%, nekondenzující.
Vhodné podmínky k používání	Pouze suché, uzavřené, vnitřní prostory
Rozměry (Š x V x D).....	58 x 29 x 75 mm
Hmotnost	115 g

Záruka

Na tuto nabíječku poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, běžného opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost ConradElectronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti ConradElectronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright ConradElectronic Česká republika, s. r. o.

KOV/04/2017