



CZ NÁVOD K OBSLUZE

HDMI streaming videa renkCast 2 (AirPlay, Miracast, DLNA)



Obj. č. 140 26 32



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup modulu pro streamování videa.

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst.



Rozsah dodávky

Modul renkCast 2

Micro – USB kabel určený pro napájení modulu (kabel zahrnuje integrovanou WiFi anténu)

Návod k obsluze


Účel použití

Modul renkCast 2 slouží pro zpracování a přenos multimediálních souborů jako jsou snímky, video nebo audio soubory v TV. Přesto je díky modulu možné i zobrazení PDF souborů nebo běžných textových dokumentů. Zařízení podporuje použití aplikace EZ Cast App.

Tento modul je navíc vybaven integrovaným TV webovým prohlížečem, který umožňuje komfortní internetové rozhraní po připojení do sítě WiFi (802.11ac s frekvencí 2,4/5 GHz). Zařízení podporuje nejmodernější bezdrátové technologie Miracast, DLNA nebo AirPlay. Pomocí aplikace EZ Channel Tool můžete ukládat a upravovat nejrůznější televizní cloud kanály.

Popis a ovládací prvky

Připojení modulu k TV

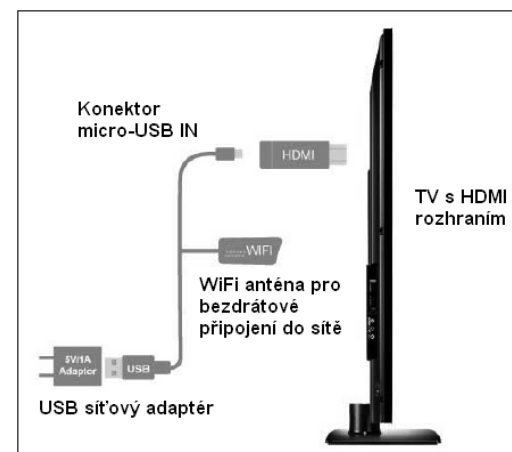

USB konektor pro připojení ke zdroji napájení
(TV / síťový USB AC adaptér)



WiFi anténa



modul renkCast 2

Poznámka: Síťový adaptér není součástí dodávky. Použití síťového adaptéru je nezbytné pouze v případě, že příslušný televizor není vybaven USB portem se standardním napájecím napětím 5 V a proudem 1 A.

Modul renkCast 2 připojte do volného HDMI portu TV. Následně bude nezbytné použití vhodné vstupní HDMI konfigurace pro přenos audio / video signálu. Nezbytné nastavení provedete v nabídce „Source“. Pro využití všech funkcí a plného výkonu připojte modul do bezdrátové sítě WiFi. Úspěšné připojení modulu do sítě pak bude indikováno na obrazovce TV.


Instalace aplikace EZ Cast

Android a iOS – aplikaci vyhledejte v App Store nebo Google Play pod názvem „EZCast“. Aplikace plně podporuje systémy verze iOS 8 a Android 4.2 a novější verze.

Windows, Mac OS – aplikaci nainstalujte po stažení z portálu www.iezcast.com. Plná kompatibilita aplikace je zaručena pro systémy Windows 7/8.1, Mac OS10.9 a novější verze.

Uvedení do provozu

1. V PC, tabletu, smartphone nebo laptopu otevřete konfigurační nástroje „Settings“.
2. Připojte se do bezdrátové sítě s názvem **SSID EZLAN_XXXXXX**.
3. Spustíte nainstalovanou aplikaci **EZCast** na používaném zařízení.
4. Po spuštění nabízí aplikace základní funkce.

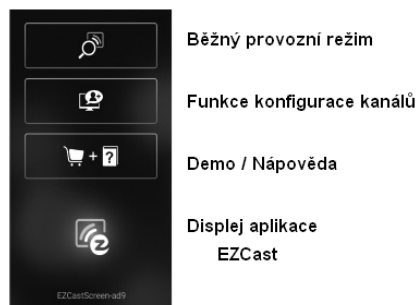

Speciální funkce aplikace EZCast

- Aplikace slouží pro zpracování a přenos multimediálních dat prostřednictvím bezdrátové sítě WiFi. Některé funkce, zejména video přenos v cloudu nebo funkce webového prohlížeče, vyžadují vysokorychlostní a stabilní internetové připojení.
- V nabídce Settings můžete provádět konfiguraci internetového připojení k routeru (WiFi). Modul renkCast 2 můžete do sítě připojit i za pomoci ethernetového / LAN připojení.
- Pro použití funkce sdílení multimediálních souborů je nezbytné připojení ke konkrétnímu EZ kanálu (EZ Channel).
- Technologie EZMirror (Miracast) odpojuje aktuální síťové WiFi připojení. Připojte proto znovu svůj smartphone / tablet k WiFi nebo mobilní síti operátora (například 3G nebo 4G).

Hlavní funkce aplikace EZCast

- Photo
- Video
- Music
- Dokument (PDF / textové soubory)
- Web (funkce webového prohlížeče)
- Cloud Video (funkce on-line video služeb)
- Cloud Storage (ukládání multimediálních souborů do cloudu)
- Comment (hodnocení aplikace)
- Update (aktualizace software)
- Radio (poslech velkého množství rozhlasových stanic prostřednictvím integrovaného přijímače)
- Help (menu nápovědy)
- EZChannel (ukládání a editace Cloud TV kanálů)

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do HDMI modulu. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Před čištěním modul vždy odpojte od zdroje napájení a TV. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro modulu.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení	USB port TV nebo síťový adaptér s výstupem 5 V DC 1 A
WiFi	802.11ac 2,4/5 GHz
Krytí	IP 20
Podporované operační systém	iOS 8, Android 4.2 a novější Windows 7/8.1, Mac OS 10.9 a novější
Podmínky provozu	provozní teplota -20 až +50 °C, 10 – 90 % relativní vlhkosti teplota uskladnění -30 až +60 °C, 10 – 90 % relativní vlhkosti
Rozměry	130 x 80 x 28 mm
Hmotnost	80 g

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

REI/9/2016