

Stojánek Smart Home

IP HMIP-DS55

Obj. č. 140 65 58



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup stojánu Smart Home Homematic.

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!


Účel použití

Zařízení slouží jako stojánek pro určité komponenty systému Homematic IP a je vhodný pro univerzální použití komponentů napájených bateriemi a s rozměry 55 x 55 mm (například nástěnný termostat Homematic IP nebo nástěnný dálkový ovladač Homematic IP). Uvedené komponenty můžete snadno vložit do stojánu bez použití jakéhokoli nářadí. Vzhledem k protiskluzové základně je možné umístění stojánu na libovolném avšak stabilním a suchém povrchu.

Do stojánu a jeho spodní části se vkládají 2 baterie (AA). Dochází tak ke zdvojnásobení provozní doby použitého komponentu.

Popis a ovládací prvky

- A Napájecí šachty a úchyty
- B Protiskluzová základna
- C Příkladka pro baterie

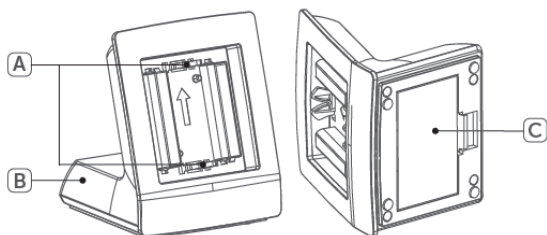

Uvedení do provozu

- Otevřete přihrádku pro baterie, která je umístěna ve spodní části základny stojánu.
- Do přihrádky vložte 2 baterie 1,5 V typu AA. Dbejte přitom vložení baterií do správné polohy a polarity. Všímněte si proto příslušných symbolů na bateriích a také v bateriovém prostoru.
- Do stojánu vložte kompatibilní zařízení s rozměry 55 x 55 mm (například nástěnný termostat).
- Ujistěte se, že nápis „TOP“ a šipky na zadní straně vkládaného zařízení směřují nahoru a že komponent správně dolehne do úchyty ve stojánu.



Při použití příslušného komponentu systému Homematic IP postupujte podle návodu použitého zařízení!

Údržba a čištění

Stojánek nevyžaduje vyjma výměny baterií žádnou zvláštní údržbu. Veškeré pak opravy svěďte výhradně autorizovanému servisu. Povrch stojánu můžete čistit pouze pomocí suchého a čistého hadříku s jemným vlákem. V případě silnějšího znečištění můžete hadřík pouze mírně navlhčit. Nikdy pro čištění nepoužívejte žádná rozpouštědla, chemikálie ani prostředky pro drnutí.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Označení modelu	HMIP-DS55
Přihrádka pro baterie	možnost vložení 2 ks baterií 1,5 V typ AA
Ochrana	IP 20
Podmínky provozu	teplota 0 až +50 °C
Rozměry	90 x 79 x 67 mm
Hmotnost	145 g (včetně vložených baterií)

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

REI/8/2016