



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Bezdrátový zvonek (přijímač) BELL-230 RX



Obj. č.: 141 83 73

Vážení zákazníci,


děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového přijímače zvonku m-e 220 RX. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis a ovládací prvky

- 2 = Bell – 230 RX (přijímač)
- 7 = LED kontrolka stavu baterií
- 8 = Posuvný přepínač zapnutí a vypnutí zvuku
- 9 = Ovladač nastavení hlasitosti melodie
- 10 = Tlačítko MODE
- 11 = Kryt schránky baterií
- 14 = Výstup reproduktory / světelný kroužek
- 18 = Otvor pro zavěšení
- 19 = Tlačítko párování
- 20 = Přepínač pro výběr barvy

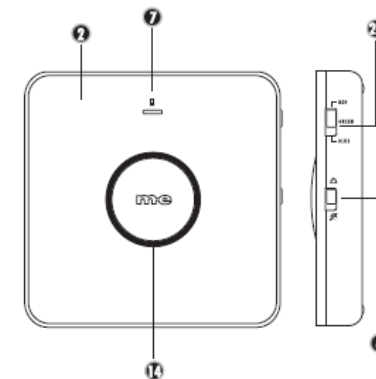


Baterie

1. Přijímač je napájen 4 bateriemi typu AA 1,5 V. Používejte alkalické baterie.
2. Otevřete kryt schránky na zadní straně přijímače.
3. Vložte do schránky baterie a vraťte na místo kryt schránky. Při vkládání baterie věnujte pozornost jejich správné polaritě.



Po výměně baterií ve vysílaci se musí na všech přijímačích znovu nastavit kód.

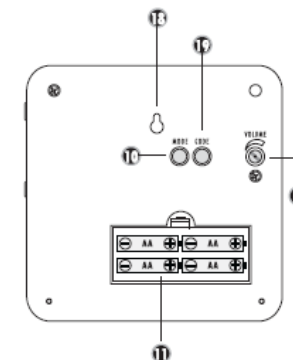

Dosah přenosu

Provozní dosah je v závislosti na podmínkách a v přímé viditelnosti 100 až 200 m, takže teoreticky můžete přijímač zvonku umístit kdekoliv v domě, dílně, v kanceláři nebo na zahradě. Dosah signálu se nicméně v praxi snižuje, pokud prochází pře větší počet zdí, nebo stropů. Provozní dosah snižují také kovové a plastové rámy dveří.

Instalace

Přijímač lze používat jako přenosné zařízení nebo ho můžete zavěsit na stěnu.

K zavěšení slouží otvor (18) na zadní straně výrobku.

1. Vyvrtejte do stěny na vhodném místě otvor.
2. Vložte do vyvrtného otvoru jednu z příložených hmoždinek a zašroubujte do ní příložený šroubek. Hlavičku šroubu nechte asi 2 – 3 mm vyčnívat z hmoždinky.
3. Zavěste přijímač přes otvor na šroub.

Uvedení do provozu

Bezdrátový zvonek je vybavena automatickým digitálním kódováním signálu párování a nevyžaduje žádná další nastavení propojení s tlačítkem zvonku.

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte tento návod k obsluze, abyste se nedopustili žádné chyby.

Propojení přijímače a vysílače

Vysílač

Po zapnutí vysílač automaticky reaguje na jeden z 256 možných kódů.



S jedním přijímačem (zvonkem) lze párovat maximálně 4 vysílače (tlačítka).

Přijímač

- Po vložení baterií do schránky (11) uslyšíte 2 pípnutí.
- Stiskněte tlačítko zvonku u dveří, na které má přijímač reagovat.
- Přijímač přehraje nastavenou melodii (pro výběr melodie viz níže „Obsluha přijímače zvonku“).

Další vysílače (celkem 4) lze s přijímačem propojit následujícím způsobem:

- Stiskněte tlačítko párování (19) na přijímači, dokud neuslyšíte 1 pípnutí.
- Nyní se musí během 10 sekund stisknout příslušné tlačítko zvonku u dveří.
Pokud se tlačítko do 10 sekund nestiskne, přijímač automaticky ukončí režim párování a ozvou se 2 pípnutí.
- Pro párování dalších vysílačů opakujte kroky 4 a 5.



Pokud se přijímač propojí se 4 vysílači, paměť se zaplní a ozvou se 4 pípnutí.



V zřídka případech se může stát, že přijímač nereaguje na vysílač očekávaným způsobem. V takovém případě postupujte níže uvedeným způsobem a obnovte na přijímači tovární nastavení.

Resetování továrního nastavení

- Odstraňte z přijímače všechny baterie.
- Stiskněte a podržte tlačítko kódování na přijímači.
- Baterie vložte znovu so přijímače (stále přítom držte tlačítko párování).
- Pokud se ozvou 3 pípnutí, tlačítko uvolněte. Přijímač je nyní resetován na tovární nastavení a z jeho paměti jste odstranili všechny dříve naprogramované vysílače.

Obsluha přijímače zvonku

Výběr melodie

Pro každý vysílač můžete nastavit samostatnou vyzváněcí melodii.

Můžete také nastavit různé melodie pro přední a zadní vchodové dveře.

Stiskněte tlačítko „S“, aby se přehrála další melodie. Celkem si můžete vybrat z 8 různých dostupných melodií. Podívejte se do návodu k obsluze vysílače, abyste zjistili, kde najdete tlačítko „S“.

Tlačítko MODE (10)

Stisknutím tlačítka MODE (10) na zadní straně přijímače vyberete, jakým způsobem má přijímač reagovat na stisknutí tlačítka zvonku u dveří.

Nastavujete jednu z následujících funkcí:

- Chime melody only: Přehrává se jen melodie.
- Light only: Při stisknutí tlačítka zvonku u dveří bude blikat jen modré LED světlo.
- Chime melody and light: Při stisknutí tlačítka zvonku u dveří se bude přehrávat melodie a současně bude blikat modré LED světlo.

Nastavení hlasitosti přehrávané melodie

Hlasitost přehrávané melodie můžete nastavit otočným ovladačem „Volume“ (9) v rozsahu od 70 dB/0,3 m do 80 dB/0,3 m. Pro zvýšení hlasitosti použijte šroubovák a otáčejte ovladačem ve směru hodinových ručiček. Pokud chcete hlasitost snížit, otáčejte ovladačem proti směru hodinových ručiček.

Změna barvy světelného kroužku

Posuvný přepínač (20) vám umožňuje změnit barvu světelného prstence. Můžete si vybrat jednu z třech dostupných barev: červenou, zelenou a modrou. Pro změnu barvy stačí posunout přepínač na požadovanou barvu.

Zapnutí a vypnutí přehrávané melodie

Přehrávání melodie můžete vypnout přepínačem (8) na zadní straně přijímače, aby vás zvonek nerušil během odpočinku nebo spánku.

Indikátor slabých baterií

Pokud začne blikat červená LED kontrolka (7), musí se vyměnit baterie.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do bezdrátového přijímače. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.

- Nepoužívejte výrobek v nemocnicích a jiných lékařských zařízeních. I když vyzařuje jen poměrně slabé rádiové signály, mohly by na podobných místech způsobit selhání systémů, které jsou důležité pro zachování života. To samé platí i v jiných oblastech.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení: 4x baterie AA 1,5 V
Spotřeba proudu: 100 mA (v zapnutém stavu) a 0,3 mA (v pohotovostním režimu)
Provozní dosah: Až 200 m – za vhodných podmínek a v přímé viditelnosti
Provozní teplota: 0 °C až +40 °C
Počet typů zvonění: 8 volitelných typů melodie
Počet digitálních kanálů: Celkem 256 digitálních kódů
S přijímačem lze propojit až 4 vysílače.

Záruka

Na bezdrátový přijímač zvonku m-e BELL 230 RX poskytujeme **záruku 24 měsíců**. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, běžného opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.



Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/03/2017