



(CZ) NÁVOD K OBSLUZE

Odpuzovač kun, krys a myší M234

Obj. č.: 141 85 15



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto odpuzovače zvířat. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Tento výrobek produkuje velmi silné ultrazvukové sinusoidní signály, které jsou kunám velmi nepříjemné a snaží se před ním uprchnout. Tyto signály nejsou pro člověka slyšitelné. Proto je tento odpuzovač vhodný na ochranu domácností před těmito nežádoucími živočichy. Vlastní zařízení je vodotěsné s ochranou **IP65** a lze je instalovat venku. Přiložený napájecí adaptér lze připojit do elektrické zásuvky na suchém místě.


Rozsah dodávky

- Odpuzovač
- Napájecí adaptér
- Návod k obsluze



Pokyny k montáži

Hlavní jednotka odpuzovače emituje radiálně ultrazvukový zvukový signál prostřednictvím reproduktoru viz obrázků níže. Zařízení je vodotěsné a proto jej lze namontovat venku pod krov, kudy kuny vstupují do nemovitosti a na venkovní stěny, aby docházelo k jejich odstranění, dříve než proniknou do nemovitosti. Napájecí adaptér je připojen k odpuzovači 2 m kabelem. Adaptér musí být připojen do elektrické zásuvky v suché místnosti.

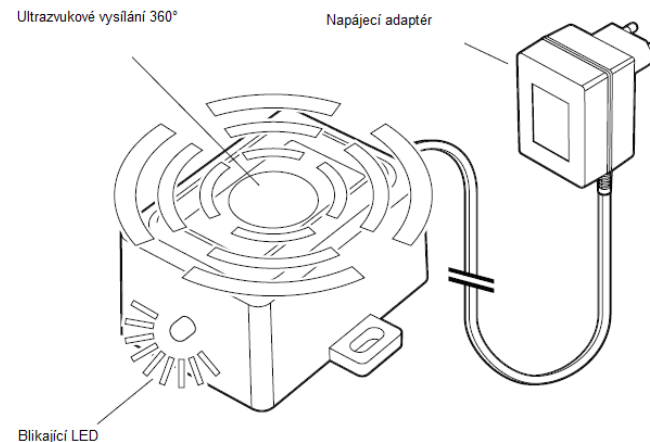

Důležité!

Ultrazvukový signál se šíří jako světlo, za překážkami se tvoří „stíny“ a ultrazvukové vlnění se zde nešíří. Ultrazvukové vlnění se tedy šíří na místech s přímou viditelností na odpuzovač, tzn., že není vhodný pro aplikaci na hnízda, praskliny nebo za trámy. Kromě toho je ultrazvukové vlnění pro zvířata velmi nepříjemné, nepůsobí jim však bolest. Je-li to možné, vyhledají si raději jiné útočiště. Přesto není naprosto zaručeno, že zvířata vždy opustí chráněnou nemovitost.

Připojení a uvedení do provozu

Zařízení postavte na pevnou vodorovnou podložku nebo připevněte na stěnu pomocí montážních otvorů na zadní straně výrobku.



Ujistěte se, že podklad pro instalaci je hladký a pevný, i v případě připevnění na stěně.

V případě, že výrobek připevňujete na stěnu, dbejte zvýšené opatrnosti, abyste při vrtání otvorů nepoškodili kabely nebo plynové či vodovodní trubky, které mohou vést ve stěně.

Ujistěte se, že je odpuzovač zvířat připevněn správně a bezpečně, aby nedošlo ke zranění osob v důsledku jeho pádu.

Odpuzovač umístěte přímo proti oblasti, kterou chcete chránit. Zařízení by mělo stát na volném prostranství, je-li to možné. Neumísťujte jej za záclony, nábytek nebo jiné pevné předměty, dochází tím k výraznému snížení dosahu.

- Připojte napájecí konektor síťového adaptéru do nízkonapětové zdířky odpuzovače.
- Zasuňte síťový adaptér do elektrické zásuvky.
- Provoz zařízení je indikován blikající LED.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do odpuzovače. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro odpuzovače.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Provozní napětí	100 – 240 V/AC, 50 – 60 Hz
Spotřeba	0,6 W ± 25%
Frekvenční rozsah	22,5 – 28 kHz (střídavé a trvalé vysílání)
Vhodné prostředí	Vnitřní/vnější (kromě adaptéru)
Rozsah působení	až 100 m ² (volné prostranství)
Hlasitost	až 120 dB ± 20%
Indikátor provozu	Blikají LED s frekvencí 1x za 2,5 s
Rozměry (Š x V x H)	70 x 50 x 40 mm (bez připevňovacích klipů)
Krytí	IP65 (pouze odpuzovač)
Rozměry adaptéru (V x Š x H)	60 x 44 x 38 mm (bez vidlice)

Záruka

Na tento odpuzovač poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/10/2016