

SCART/HDMI konvertor

SPEAKA
PROFESSIONAL

Obj. č.: 142 05 46



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup SCART/HDMI konvertoru.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!


Účel použití

Tento výrobek slouží ke konverzi analogového SCART signálu na HDMI kompatibilní AV signál. Napájení je realizováno z příloženého napájecího adaptéru. Tento konvertor umožňuje, aby stará zařízení s analogovým SCART výstupem šla provozovat na novějších AV zařízeních s HDMI vstupem (televizory, projektory). Oddělený audio výstup slouží k připojení sluchátek nebo zesilovače.

Rozsah dodávky

- SCART/HDMI konvertor
- Napájecí adaptér
- Návod k použití

Popis a ovládací prvky

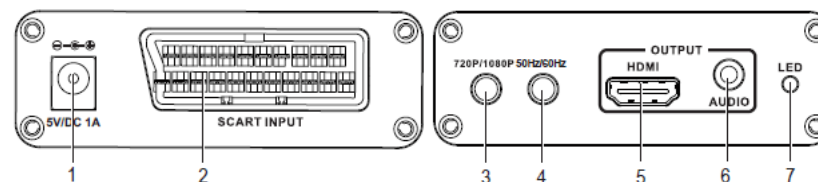

- | | | | | | |
|---|---------------------|---|----------------------|---|---------------------|
| 1 | 5V/DC 1A zdička | 4 | 50 Hz/60 Hz přepínač | 6 | 3,5mm Audio výstup |
| 2 | SCART vstup | 5 | HDMI výstup | 7 | LED provozní kontr. |
| 3 | 720P/1080P přepínač | | | | |

Připojení a uvedení do provozu



V případě, že je některý z připojovaných spotřebičů v provozu, může dojít k poškození konvertoru nebo spotřebiče v důsledku jiskření při připojování nízkonapětové zástrčky od napájecího adaptéru.

Gumové nožičky mohou zanechat stopy na citlivých površích.

- Přečtěte si návod k obsluze každého z připojených zařízení. Spotřebiče vypněte a odpojte jejich elektrické zástrčky od el. zásuvky.
- Připojte pomocí vhodného SCART kabelu vaše analogové přehrávací zařízení, např. DVD přehrávač, do SCART vstupu (2).
- Propojte pomocí vhodného HDMI kabelu HDMI výstup (5) konvertoru s odpovídajícím HDMI vstupem TV nebo monitoru.
- Připojte nízkonapětovou zástrčku od příloženého napájecího adaptéru do 5 V/DC 1A (1) zdičky.
- Napájecí adaptér připojte do elektrické zásuvky. Provozní LED kontrolka (7) se rozsvítí.
- Zapněte všechna zařízení připojená ke konvertoru. Je-li to nutné, zvolte na televizoru nebo monitoru správný vstup video signálu.
- Pomocí tlačítka 720P/1080P (3) na konvertoru zvolte požadované rozlišení výstupního HDMI videosignálu (1080P, 720P, SVGA, XGA, SXGA).
- Pomocí tlačítka 50 Hz/60Hz (4) zvolte obnovovací frekvenci 720P nebo 1080P výstupního HDMI videosignálu.
- Chcete-li, můžete k 3,5 mm Audio výstupu (6) připojit sluchátka nebo zesilovač.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do HDMI konvertoru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vřazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

a) SCART/HDMI konvertor

Vstupní napětí/proud.....5V/DC, 1 A
Příkon.....max. 3 W
Vstup.....1x SCART
Výstup.....1x HDMI video výstup, 3,5mm audio výstup
Formát SCART vstup. signálu.....PAL / NTSC3.58 / SECAM / NTSC4.43 /
.....PAL-M / PAL-N
Rozlišení HDMI výstupu.....1080P 50Hz, 1080P 60Hz, 720P50 Hz,
.....720P60 Hz, 800x600@60 Hz,
.....1024x768@60Hz, 1280x1024@60 Hz.
Provozní podmínky.....0 až +40 °C, 20 – 90% RH (nekondenz)
Skladovací podmínky.....-20 až +60 °C, 20 – 90% RH (nekondenz.)
Rozměry (Š x V x H).....84 x 28 x 73 mm
Hmotnost.....139 g

b) Napájecí adaptér

Vstupní napětí/proud.....100 – 240 V/AC, 50/60 Hz, 0,15 A
Výstupní napětí/proud.....5 V/DC, 1 A

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV1/2019