



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Aktivní přenosný PA systém SOUND PORT 12 VHF-BT

Obj. č.: 142 31 49



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup aktivního přenosného PA systému IBIZA. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Vlastnosti a funkce

- BLUETOOTH
- Vestavěný zesilovač
- Vestavěný USB přehrávač MP3 / WMA
- Vestavěný dvoukanálový přijímač mikrofónů VHF
- Nastavení basů a výšek
- Ovladače VOL a ECHO
- Ovladač Master VOL
- Vstup MIC a LINE
- Vstup pro MP3 a IPOD
- Integrovaný napájecí akumulátor
- Nastavitelné držadlo a kolečka
- Vložka pro držák mikrofónu na horní straně reproduktoru
- Provozní napětí: 220 – 240 V AC; 50/60 Hz

Obsluha systému

Duální napájení: akumulátor a elektrická síť

1. Před prvním použitím systému připojte k zdířce napájení na přístroji konektor napájecího kabelu a druhý konec kabelu zapojte do vhodné zásuvky elektrického proudu. Dejte pozor, aby indikátor nabíjení akumulátoru „CHARGE INDICATOR“ svítil nepřetržitě 10 hodin.
2. Pokud systém delší čas nepoužíváte, nabíjejte akumulátor 1x za 6 měsíců.

POZNÁMKA: Po ukončení provozu systému nezapomínejte přepnout vypínač POWER do polohy OFF, aby se systém vypnul.

Přehrávání hudebních souborů MP3/WMA z USB

1. Přepněte vypínač POWER do polohy ON.
2. Vložte USB disk.
3. Vyberte skladbu a stiskněte ►.

Přehrávání ze vstupů LINE IN

1. Do zdířek LINE IN připojte konektory RCA a stiskněte USB/AUX.
2. TRS konektory mikrofónů připojte k zdířkám MIC1 a MIC2 a zapněte VHF.
3. Upravte nastavení ovladačů MIC VOL, ECHO, MASTER VOL.

Nahrávání hudby

1. Pro aktivaci funkce nahrávání stiskněte tlačítko RECORD.
2. Nastavte úroveň hlasitosti audio vstupu, který chcete nahrávat.
3. Pro zastavení nahrávání stiskněte znovu tlačítko RECORD.

Použití funkce VOX


Aktivuje-li se funkce VOX a někdo promluví do jednoho z mikrofónů, hlasitost přehrávané hudby se sníží. Normální hlasitost hudby se obnoví, když se přestane mluvit do mikrofónu.

Pro aktivaci funkce VOX přepněte přepínač VCV do polohy ON. Pokud chcete funkci vypnout, dejte přepínač do polohy OFF.

Funkce BLUETOOTH

1. Funkci zapnete přepínačem POWER (24) a rozsvítí se LED kontrolka (23).
2. Zapněte Bluetooth zařízení.
3. Stiskněte tlačítko ► (25), dokud LED kontrolka (26) nezačne blikat červeně a modře.
4. Aktivujte funkci Bluetooth na svém zařízení, které chcete připojit.
5. V seznamu nalezených zařízení vyberte BLUETOOTH.
6. Nyní je vše připraveno k přehrávání hudby.

Popis a ovládací prvky na zadním panelu PORT 12/15 VHF-BT

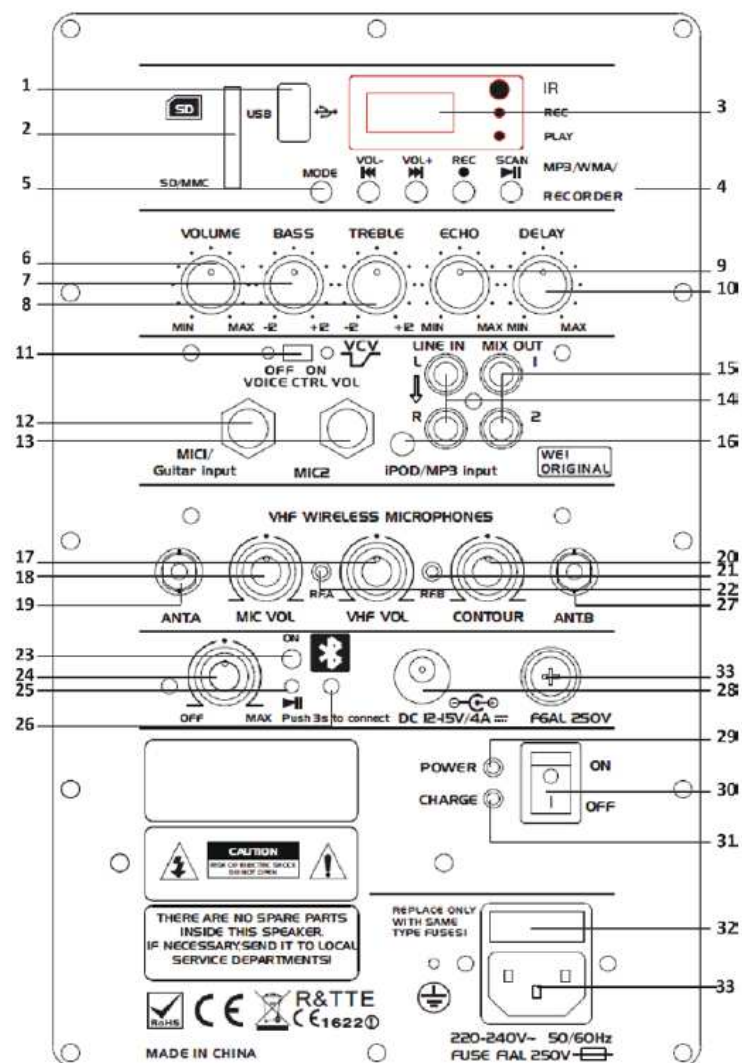

1. Vstup USB
2. Slot SD karty
3. Displej MP3
4. Ovladače MP3
5. Přepínač pro výběr vstupu
6. Ovladač Master Volume
7. Ovladač basů
8. Ovladač výšek
9. Ovladač ECHO
10. Ovladač zpoždění mikrofonů
11. Přepínač zap. a vyp. funkce VOX
12. Vstup pro připojení MIC 1 nebo kytary
13. Vstup pro připojení MIC 2
14. Vstup LINE IN
15. Výstup na mixpult nebo zesilovač
16. Vstup konektoru MP3/IPOD
17. Ovladač hlasitosti mikrofonů VHF
18. Ovladač hlasitosti připojených mikrofonů
19. Konektor antény A
20. CONTOUR: Ovladač tónu mikrofonu
21. LED indikátor signálu kanálu B
22. LED indikátor signálu kanálu A
23. LED kontrolka funkce Bluetooth
24. ovladač Bluetooth ON/OFF a hlasitost
25. Tlačítko párování
26. Červená a modrá LED párování Bluetooth
27. Konektor antény B
28. Vstup napájecího adaptéru DC
29. LED kontrolka napájení
30. Přepínač zapnutí a vypnutí (ON/OFF)
31. LED kontrolka nabíjení
32. Schránka pojistky
33. Vstup pro napájení ze sítě
34. DC pojistka

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do mobilního reproduktoru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, ořesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro PA reproduktoru.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Provozní napětí:	Ze sítě: 220 – 240 V AC; 50/60 Hz Akumulátor: 12 V, 4,5 Ah (BAT-PORT 4,5 A)
Max. výkon:	700 W
Hladina akustického tlaku:	97 dB
Frekvenční odezva:	40 Hz – 20 kHz
Výkon zesilovače:	Max. 100 W
Rozměry:	398 x 370 x 630 mm

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL10/2017