

Teploměr E0217

BASETech

Obj. č.: 142 68 93



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup teploměru BaseTech..

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!




Účel použití

Tento výrobek slouží k zobrazení teploty na přehledném displeji a je navržen pro provoz pouze na baterie. Nepoužívejte jiné zdroje napájení. Informace o vhodných bateriích naleznete v kapitole „Technické údaje“. Jednotky teploty lze měnit (°C nebo °F) a jsou zaznamenány max. a min. teploty pro každý den.

Rozsah dodávky

- Teploměr
- 1x baterie typu CR2025 (je součástí dodávky)
- Návod k použití

Popis a ovládací prvky

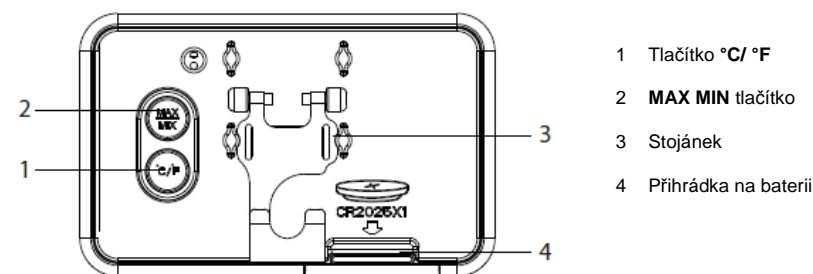

- 1 Tlačítko °C/ °F
- 2 MAX MIN tlačítko
- 3 Stojánek
- 4 Příhrádka na baterii

Symboły na displeji

MIN / MAX	MIN symbol / MAX symbol	Symbol baterie
°C / °F	Jednotka teploty	Symbol námrazy (zobrazí se klesne-li okolní teplota pod 0 °C)
		Symbol teploměru

Umístění a připevnění

Teploměr lze postavit na rovnou podložku nebo zavěsit na stěnu.

Postavení

- Vyklopte stojánek ze zadní strany výrobku a postavte jej na rovný a stabilní povrch.
- Z důvodu ochrany povrchu drahého nábytku před poškrábáním doporučujeme použít vhodnou podložku.

Zavěšení

- Zaklopte stojánek na zadní straně výrobku a zavěste teploměr na hřebík nebo šroubek.
- Nebo připevněte teploměr k magnetickému podkladu pomocí magnetu.

Výměna baterie

- Z výroby je v teploměru vložena knoflíková baterie. Před prvním použitím stačí vytáhnout plastový izolační pásek z přihrádky baterie.
- Baterii vyměňte, jakmile začne výrazně slábnout kontrast displeje nebo se teploměr úplně vypne a to následujícím způsobem:
- Vyměňte přihrádku baterie (4) na spodní straně teploměru (viz popis na zadní straně teploměru).
- Vložte 3 V knoflíkovou baterii typu CR2025, dbejte správné polaritě (plus/+ a mínus/-).
- Zasuňte přihrádku baterie s vloženou baterií zpět do teploměru.

Obsluha

a) Zobrazení teploty

- Po vložení baterie se na displeji na okamžik objeví všechny symboly.
- Zobrazí se aktuální teplota.
- Pro výběr jednotky teploty stiskněte tlačítko °C/ °F (1).
- Pokud naměřená teplota překročí +60 °C, zobrazí se na displeji **HH.H**
- Pokud naměřená teplota klesne pod -20 °C, zobrazí se na displeji **LL.L**

b) Zobrazení a vymazání max./min. hodnot

- Pro zobrazení maximální a minimální naměřené hodnoty teploty stiskněte tlačítko **MAX MIN** (2). První stisknutí = max. hodnota, druhé stisknutí = min. hodnota a třetí stisknutí návrat k aktuální teplotě.
- Společně s hodnotami se na displeji zobrazí **MIN** nebo **MAX** symbol.
- Teploměr se automaticky přepne do režimu zobrazení aktuální teploty po uplynutí 10 sekund.
- Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko **MAX MIN** (2) po dobu 2 sekund pro vymazání maximální a minimální teploty.
- Vyjmutím baterie dojde ke ztrátě všech uložených hodnot z paměti teploměru.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do teploměru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamácejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro teploměru.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Technické údaje

Napájení:	3 V (1x baterie CR2025)
Životnost baterie:	cca 1 rok
Měřicí rozsah:	-20 až +60°C Přesnost +/- 1 °C
Provozní/skladovací podmínky:	-20 až +60°C / 20 – 90 % RH

Záruka

Na teploměr BaseTech poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, běžného opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/5/2017