




CZ NÁVOD K OBSLUZE

Kuchyňský robot KM 3630

CTC CLATRONIC®

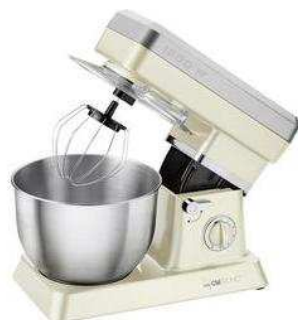

Obj. č.: 143 16 39



Obj. č.: 143 16 42



Obj. č.: 143 16 44

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup kuchyňského robota Clatronic KM 3630. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.


Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Rozsah dodávky

- Hnětací robot
- Ocelová mísa 6,3 l
- Míchací a hnětací háky z hliníku
- Šlehací metla
- Návod k obsluze

Popis a ovládací prvky

1. Kryt mísy při šlehání
2. Sklopné rameno
3. Páčka posun sklopného ramena dolů a nahoru
4. Ovladač
5. Kryt motoru
6. Kryt hnětacího háku
- 7a Hnětací hák
- 7b Šlehací metla
- 7c Míchací hák
8. Šlehací mísa
9. Hnací hřídel

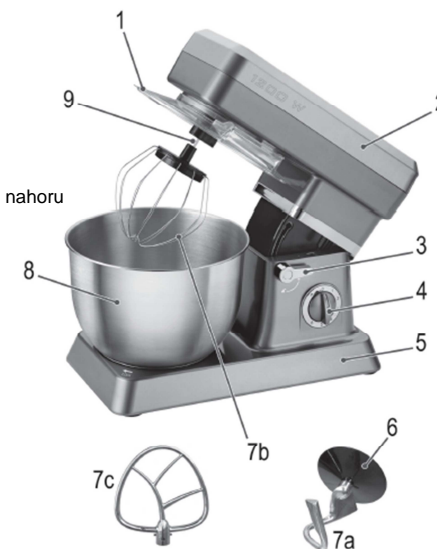

Příprava


- Vyjměte spotřebič a veškeré příslušenství z obalu.
- Aby se odstranila jakákoliv nečistota, vyčistěte před prvním použitím veškeré příslušenství podle níže uvedených pokynů – viz „Čištění“.

Připojení k napájení

- Před připojením spotřebiče k elektrické síti se ubezpečte, že napětí v síti se shoduje s napětím, které je uvedeno na výrobním štítku.

Obsluha

1. **Otevření sklopného ramena:** Stiskněte páčku (3) a manuálně vysuňte rameno do horní polohy.
2. Pokud potřebujete používat kryt proti stříkancům, připojte ho zespodu k posuvnému ramenu. Podržte kryt (1) tak, abyste plnicí otvor měli před sebou. Na spodní straně sklopného ramene jsou vpředu a vzadu dva výřezy, do kterých se zasune kryt. Nakonec pootočte krytem směrem šipky k označení **LOCK**, aby se zajistil.
3. Pokud chcete používat **hnětací hák** (7a) nebo **míchací hák** (7c), nejdříve upevněte kryt hnětacího háku (6). Zabrání se tak tomu, aby se hnací hřídel (9) dostala do kontaktu s těstem. Držte kryt jako míč a vložte hák zespodu do otvoru v krytu. Poté ho potočením o 90 stupňů zajistěte.
4. **Přípevnění příslušenství:** V horní části příslušenství se nachází výřez pro hnací hřídel a závlačky. Nasadte příslušenství na hnací hřídel, zatlačte směrem dolů a současně ho otočte proti směru hodinových ručiček, aby se hnací hřídel a závlačky zajistily.
5. **Šlehací mísa:** Umístěte šlehací mísu do držáku a otočte s ní až na doraz ve směru šipky **LOCK**, aby se zajistila.
6. Vložte do mísy potraviny, které chcete zpracovat.

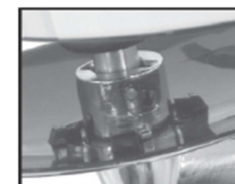

7. Zkontrolujte, zda je ovladač nastaven do polohy „0“.
8. Stiskněte páčku (3), abyste mohli dát rameno do spodní polohy. Musíte přitom na rameno sezhora zatlačit, až zaklapne v té nejnižší poloze.
9. Zapijte spotřebič do síťové zásuvky.
10. Podívejte se na níže uvedenou tabulku a vyberte vhodnou rychlost otáček.

Tabulka pro výběr nástroje a nastavení otáček

Typ těsta	Nástroj	Otáčky	Množství	Max. doba provozu
Těžké těsto (např. chléb)	Hnětací hák	1 – 3	Max. 2,5 kg	30 s při nastavení 1 a 4,5 min. při nastavení 2 - 3
Střední těsto (koláč)	Míchací hák	3 – 4	Max. 3 kg	5 min.
Lehké těsto (vafle, palačinky)	Šlehací metla	4 - 5	Max. 3,5 l	10 min.
Šlehačka	Šlehací metla	6	Min. 200 ml Max. 2 l	10 min.
Bílék	Šlehací metla	6	3 – 10 bílků	10 min.

i POZNÁMKA:

- Doba provozu: při zpracování těžkého těsta nenechávejte přístroj běžet déle než 5 minut a poté ho nechte 10 minut, aby se ochladil.
- Nastavení na **P** (pulzní provoz): Pokud podržíte ovladač v této poloze, aktivujete krátce vyšší nastavení otáček.

Bezpečnost při provozu



Nebezpečí úrazu!

- Když chcete provoz přerušit, vždy nastavte ovladač do polohy „0“.
- Chcete-li vyměnit příslušenství, odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Počkejte, dokud se otáčení nástrojů zcela nezastaví.
- Pokud během provozu aktivujete páčku (3), abyste zvedli sklopné rameno, bezpečnostní pojistka vypne motor.
- Motor se znovu zapne, jakmile dáte rameno do dolní polohy!

Ukončení práce a odstranění šlehací mísy

- Po dokončení práce nastavte ovladač do polohy „0“ a odpojte přístroj od elektrické sítě.
- Páčku (3) zatlačte dolů, aby se rameno dalo zvednout.
- Odstraňte hnětací (šlehací) nástroj.
- Otočte šlehací mísu proti směru hodinových ručiček a odstraňte ji z držáku.
- Vyjměte z mísy těsto a vyčistěte ji podle pokynů, které najdete níže v části „Čištění“.



Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do kuchyňského robota. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Před čištěním vždy odpojte spotřebič od napájení. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro spotřebiče.

Šlehací mísa a hnětací a šlehací nástroje



Tyto nástroje nejsou vhodné pro mytí v myčce. Vlivem tepla a agresivních čisticích prostředků by mohlo dojít k jejich deformaci a k odbarvení.

- Části, které přišly do kontaktu s potravinami, můžete opláchnout vodou.
- Před jejich opětovným použitím nechte všechny části vyschnout.

Řešení problémů

Spotřebič se nezapíná nebo náhle přestane pracovat.

Možná příčina:

Chyba v napájení.

Řešení:

- Zkontrolujte síťovou zásuvku zapojením jiného spotřebiče.
- Pevně připojte zástrčku napájecího kabelu.
- Zkontrolujte síťové pojistky

Možná příčina:

Sklopné rameno není zajištěno v dolní poloze a bezpečnostní pojistka brání spuštění motoru.

Řešení: Současně zatlačte dolů páčku (3) a sklopné rameno, aby zaklaplo na místo.

Možná příčina:

Závada na spotřebiči.

Řešení:

Kontaktujte oddělení služeb zákazníkům nebo jiného odborníka.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Model: KM 3630
Provozní napětí: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba proudu: 1 200 W
Ochranná třída: II
Čistá hmotnost: cca 5 kg



Záruka

Na kuchyňský robot Clatronic KM 3630 poskytujeme **záruku 24 měsíců**.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/12/2016