

Art. Nr. / item nr.: DWM 90

Číslicový měřič úhlu digital angle gauge




AUSTRIA

K jednoduchému a rychlému měření absolutního a relativního úhlu


to measure absolute and relative angles quickly and comfortable



Úhel řezu
cutting angle

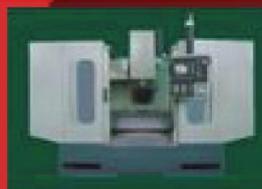

Nastavení stroje
engineering works

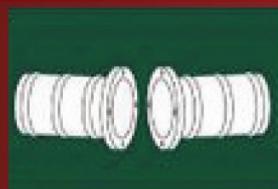

Kontrola sváření
welding check



Montáž
assembly



Význam tlačítek buttons

ON/OFF tlačítko: Při stlačení se přístroj zapne.

Při stlačení 5 s dojde k vypnutí přístroje. Press this button to switch on power, press it for 5sec to switch power off.

0% tlačítko: Toto tlačítko přepíná přístroj mezi úhlem ve stupních a náklonem v %. Select indication mode between angle in degree and percentage of slope.

Kalibrační tlačítko: přepíná mezi absolutním a relativním měřením a nuluje při relativním měření. Selects absolute or relative measurement and sets to zero at relative measurement.


HOLD tlačítko: při stlačení zůstává okamžitá hodnota na displeji. Freezes the indicated value.

Výměna baterie change battery

Přístroj je napájen jednou knoflíkovou baterií 3V CR2030. Uzávěr baterie na zadní straně je možné otevřít mincí proti směru hodinových ručiček.

Baterii vyměňte a opět uzavřete opačným otočením uzávěru .

To change the battery (3V CR2030) loose the back side cap by turning CCW. Change battery and close by turning CW.

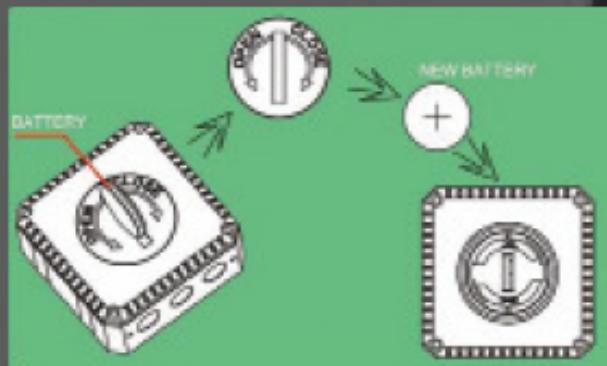

Metody měření measuring methods




2 varianty měření / two measuring methods

Absolutní měření úhlu absolute measurement

Přístroj automaticky ukazuje měřený úhel k nule. (N.N.)
Střelky vpravo a vlevo od displeje ukazují graficky odchylku.


After pressing the ON/OFF button the display will show the absolute angle automatically. Arrows at the sides will additionally show the deviation graphically.

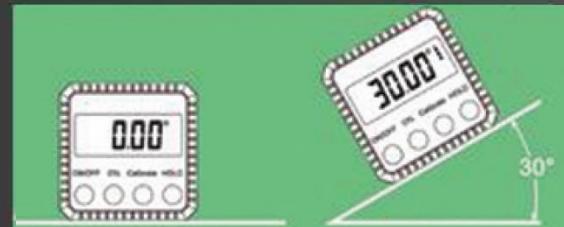

Relativní měření úhlu relative measurement

Po stlačení kalibračního tlačítka, se displej nastaví ve zvolené poloze na nulu. Při změně polohy se ukáže relativní úhel k předchozí poloze. Pokud tlačítko stlačíte déle než 3 s, přepnete přístroj opět do absolutního měření úhlu.

Press calibrate to set the display at the present angle position to zero. If the angle changes now the display shows the angle difference. Press Calibrate for 3sec to switch back to absolute measurement.

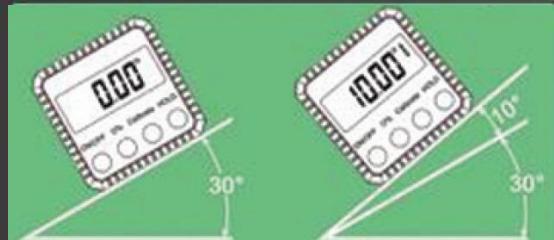

Technická data technical specifications

Rozlišení resolution	0,1°
Přesnost opakovaného měření repeatability	+ - 0,1°
Rozsah měření range	4x90° (0° - 360°)
provozní teplota working temp	-30°C - 65°C
Rel. vlhkost vzduchu relative humidity	40% - 80%
Rozměry size	50x50x25mm (2"x2"x1")

Prvky přístroje special features

Velký LCD displej	large LCD display
Robustní kovový plášť	durable alloy housing
Magnetický podstavec	magnetic base
Automatické vypnutí displeje	autom. battery off saver

Distributor: HOLZMANN MASCHINEN AUSTRIA
info@holzmann-maschinen.at