



(CZ) NÁVOD K OBSLUZE

Gramofon MCR-50 USB



Obj. č. 149 09 78



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup gramofonu Denver.

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.


Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst.

Vlastnosti

- Rychlost přehrávání gramofonových desek: 35, 45 a 78 U/min (velikost desek 17,5 / 25 / 30 cm)
- Podpora přehrávání CD: Audio CD, CD-R, CD-RW, MP3.
- Podpora přehrávání datových formátů v režimu USB: MP3.
- Audio kazety: C60 / C90 (použití kazet formátu C120 se nedoporučuje).
- Výstupní výkon: 2 x 2,5 W.

Před uvedením do provozu

Po obdržení zásilky opatrně vyjměte výrobek z kartónu a odstraňte z něj veškerý obalový materiál. Napájecí AC kabel a stejně tak i FM anténu roztáhněte do maximální délky. Zdvihněte horní kryt u gramofonu. Gramofon je vybaven přepravní ochranou. Použijte proto vhodný předmět (například minci nebo šroubovák) a odstraňte tuto přepravní ochranu z gramofonu (šroubujte proti směru hodinových ručiček). To umožní, aby se páčka s přenoskou mohla „vznášet“.

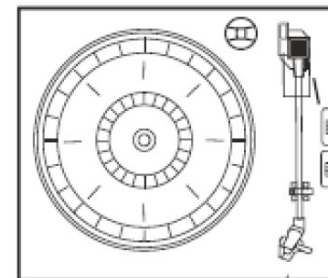

Odstranění přepravní pojistky u raménka s přenoskou.



Odstraňte bílý obdélníkový kryt z přenosky jeho vytažením ve směru šipky. Za provozu gramofonu dbejte na to, aby nemohlo dojít k poškození přenosky. Na takto poškozený gramofon nebo poškození gramofonové desky se nevztahuje záruka výrobce. Odejměte ochranný klip u raménka s přenoskou. Uvolněte držák raménka. Gramofon připojte ke zdroji napájení. Použijte proto pouze řádně instalovanou a uzemněnou elektrickou zásuvku sítě 230 AC / 50 Hz.

Důležité upozornění! Kryt u gramofonu po otevření nezapomeňte vždy znovu uzavřít.


Otevření krytu u gramofonu: Kryt zdvihněte do polohy, dokud držák víka nedolehne do koncové polohy a není řádně zajištěný.

Uzavření krytu u gramofonu: Vytáhněte opěrku krytu směrem dopředu a poté víko opatrně sklopte.

Kryt nikdy nezavírejte za použití extrémního úsilí. V opačném případě by mohlo dojít k jeho poškození (například prasknutí). Kryt jen nepatrně zdvihněte a poté uvolněte opěrku u krytu.

Popis a ovládací prvky


Přední část gramofonu

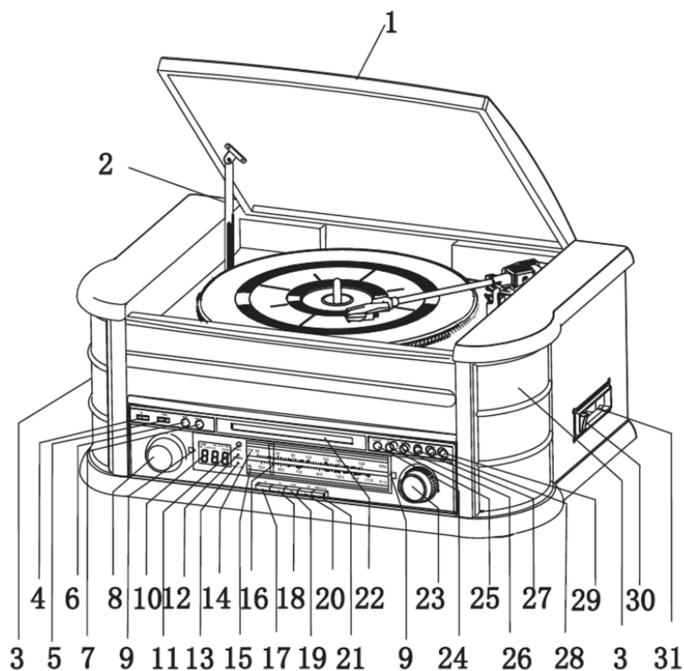

- 1 – Víko (kryt) gramofonu.
- 2 – Opěrka víka.
- 3 – Reproduktor.
- 4 – USB port.
- 5 – Power On/Off.
- 6 – Tlačítko REC pro spuštění záznamu.
- 7 – Přepínač pro výběr provozních funkcí.
- 8 – Ovládání hlasitosti.
- 9 – Podsvícený displej.
- 11 – IR senzor dálkového ovládání.


- 12 – Provozní LED kontrolka.
- 13 – LED indikace pro FM rádio / Záznam.
- 14 – Frekvenční škála při ladění FM stanic.
- 15 – Frekvenční škála při ladění MW stanic.
- 16 – Ukazatel aktuálně naladěné frekvence.
- 17 – Režim MW.
- 18 – Režim FM.
- 19 – Režim CD/USB.
- 20 – Režim přehrávání kazet.
- 21 – PHONO/AUX IN.
- 22 – CD přihrádka.

Dálkový ovladač

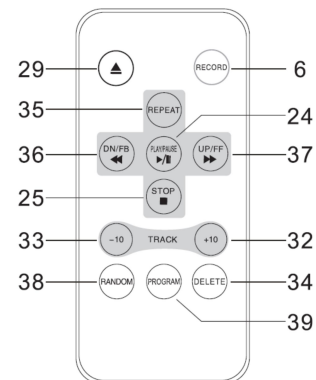

- 23 – Ladění stanic.
- 24 – PLAY/PAUSE ►/II. Přehrávání / Pauza.
- 25 – STOP ■. Ukončení přehrávání.
- 26 – SKIP/FORWARD ►►I.
- 27 – SKIP/BACKWARD I◄◄.
- 28 – Režim přehrávání.
- 29 – OPEN/CLOSE Otevření/uzavření CD přihrádky.
- 30 – Přetáčení kazety směrem dopředu / zpátky.
- 31 – Přihrádka pro audio kazetu.
- 32 – Vyhledávání skladeb +10.
- 33 – Vyhledávání skladeb -10.
- 34 – DELETE Funkce pro odstranění dat.
- 35 – Funkce pro opakované přehrávání.
- 36 – Přejechod na předchozí skladbu ◄◄.
- 37 – Přejechod na další skladbu ►►.
- 38 – Funkce pro náhodného přehrávání.
- 39 – Programování skladeb (Playlist).

Poznámka: Všechna tlačítka na dálkovém ovladači mají shodnou funkci s korespondujícími tlačítky na gramofonu. Dálkový ovladač je možné používat pouze v režimech CD/MP3 a USB. Pro přepnutí do režimu CD/USB stiskněte a přidržte tlačítko PLAY/PAUSE ►II na dálkovém ovladači po dobu přibližně 2 sekund. Odstranit vybraný soubor v režimu USB můžete po stisku a delším přidržení (po dobu 2 sekund) tlačítka DELETE na dálkovém ovladači.

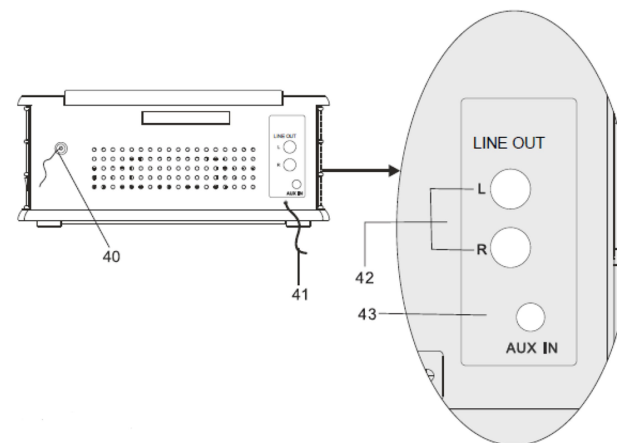


- 40 – FM anténa.
- 41 – Napájecí AC kabel.
- 42 – Vstup LINE IN (R/L).
- 43 – AUX-IN.

Informace o tuneru

Anténa pro příjem AM (MW) stanic, které vysílají na středních vlnách, je instalována uvnitř gramofonu. V případě, že nemáte k dispozici dobrý příjem některé AM stanice, vyzkoušejte změnit pozici celého gramofonu a nasměrovat tak interní AM anténu pro co možná nejlepší příjem vybrané stanice.

Drátovou FM anténu najdete v zadní části gramofonu. FM anténu instalujte do pozice, ve které zajistíte optimální příjem vaší oblíbené stanice. Roztáhněte proto anténu do maximální délky, popřípadě vyzkoušejte změnit její směřování.

Ovládací prvky pro přehrávání gramofonových desek

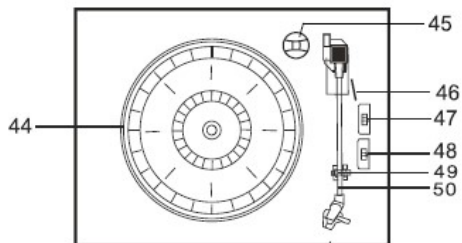

- 44 – Plotna pro gramofonové desky.
- 45 – Adaptér pro přehrávání desek 45 U/min.
- 46 – Páčka pro ovládání raménka s přenoskou.
- 47 – Přepínač pro výběr funkce Auto Stop.
- 48 – Přepínač pro nastavení požadované rychlosti přehrávání (33, 45, 78 U/min).
- 49 – Uchyacení raménka.
- 50 – Raménko s přenoskou.

Zapnutí a vypnutí gramofonu

1. Gramofon zapnete po stisku tlačítka Power On/Off. Na gramofonu se po zapnutí rozsvítí provozní LED kontrolka Power.
2. Stiskněte určité tlačítko pro výběr zdrojového režimu (TUNER, CD/USB, TAPE/AUX, PHONO) a přejděte do vybraného provozního režimu.
3. S použitím ovladače VOLUME nastavte požadovanou hlasitost.
4. Gramofon vypnete dalším stiskem tlačítka Power On/Off. Provozní LED kontrolka přitom zhasne.




Režim FM/AM rádia

Stiskem tlačítka Power On/Off zapněte gramofon. Ujistěte se o tom, že drátová FM anténa je připojena v zadní části gramofonu. Stiskem tlačítka TUNER přejděte do režimu příjmu FM nebo AM stanic. Pomocí otočného ovladače TUNING naladíte vaší oblíbenou rozhlasovou stanici. Po naladění stanice s dostatečně kvalitním signálem se na gramofonu rozsvítí LED kontrolka FM/ST.

Režim CD přehrávače

Stiskem tlačítka Power On/Off zapněte gramofon. Stiskem tlačítka CD/USB přejděte do režimu přehrávání kompaktních disků. Na displeji se přitom zobrazí „- - -“ spolu s indikací „DISC“. Na tomto zařízení můžete přehrávat běžné audio CD, CD-R nebo CD-RW.

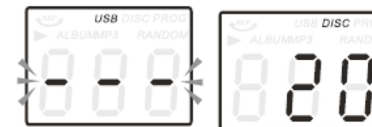


Pro otevření CD přihrádky stiskněte tlačítko OP/CL. Do přihrádky poté opatrně vložte disk. Disk do přihrádky vkládejte vždy potištěnou stranou směrem nahoru (strana se záznamem musí vždy směřovat dolů k laserové čočce). Přihrádku s diskem uzavřete po dalším stisku tlačítka OP/CL. Systém přehrávače spustí přehrávání automaticky první skladbou na disku. V případě, že právě přehrávat hudbu ve formátu MP3, zobrazí se na displeji korespondující informace (viz další obrázek).



Režim TAPE

Stiskem tlačítka Power On/Off zapněte gramofon. Stiskem tlačítka TAPE přejděte do režimu pro přehrávání audio kazet.

Poznámka: Před vložením audio kazety do přehrávače se ujistěte, že páska na kazetě není uvolněná, neboť by tak mohlo dojít k zablokování mechanismu přehrávače, popřípadě zamoštění pásky na kazetě. Do mechaniky na pravém boku gramofonu vložte kazetu (viz další obrázek).

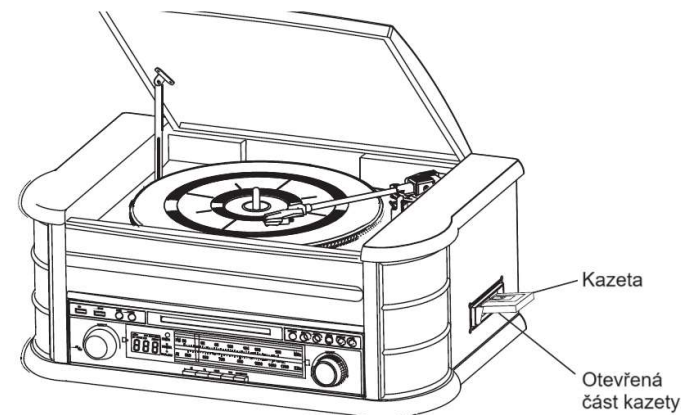

K automatickému spuštění přehrávání kazety dojde po správném vložení kazety do přehrávače. S použitím ovladače VOLUME nastavte požadovanou hlasitost poslechu.



Po přetáčení kazety směrem dopředu stisknete tlačítko ►►/▲. K přetáčení pásky na kazetě dochází po celou dobu, kdy budete držet tlačítko ►►/▲ stisknuté. Jakmile tlačítko uvolníte dojde tím k automatickému obnovení přehrávání hudby v aktuální pozici. Po přehrání celé strany kazety se přehrávání automaticky ukončí. Kazetu poté vysunete po dalším stisku tlačítka ►►/▲. Přehrávání kazety přitom můžete po stisku tohoto tlačítka kdykoliv ukončit. Dalším stiskem tlačítka POWER gramofon vypnete.

Režim PHONO

Na tomto gramofonu můžete přehrávat desky s nastavením 3 různých rychlostí. Přehrávat tak můžete gramofonové desky ve formátu 33, 45 a 78 U/min. Stiskem tlačítka POWER zapnete gramofon. Do režimu přehrávání gramofonových desek stisknete tlačítko PHONO.

Upozornění! Před spuštěním přehrávání se ujistěte o tom, že jste odstranili kryt přenosky a uvolnili západku u raménka, která zajišťuje raménko v jeho držáku.

Přepínač pro nastavení rychlosti přehrávání přesuňte do požadované pozice. Na výběr máte rychlost přehrávání: 33, 45 nebo 78 U/min. Při přehrávání desek s rychlostí 45 U/min umístěte do středu gramofonové točny adaptér 45 U/min. Nyní na točnu umístěte gramofonovou desku. S použitím příslušného prvku vyjměte raménko z jeho opěrky. Přesuňte raménko přenosky k okraji desky. Otočný talíř se přitom začne otáčet automaticky. Raménko s přenoskou nyní opatrně spusťte na gramofonovou desku. Po dolehnutí přenosky na gramofonovou desku se spustí její přehrávání. Požadovanou úroveň hlasitosti nastavíte pomocí otočného ovladače VOLUME. Po přehrání celé strany se raménko s přenoskou automaticky přesune zpět k opěrce a dojde tím k ukončení režimu PHONO. Gramofon nyní můžete stiskem tlačítka POWER vypnout. Provozní LED kontrolka přitom zhasne.



Poznámka: Točnou u gramofonu manuálně nikdy ani neotáčejte. Gramofon za provozu nepřenášejte ani jej nevystavujte vibracím. Předtím, než budete gramofon přemísťovat jinak, nejprve jej vypnete a raménko s přenoskou zajistíte v opěrce. V opačném případě by mohlo dojít k nevratnému poškození systému gramofonu.

Režim AUX IN

Na tomto systému můžete přehrávat hudbu z externího audio zdroje. Vybrané zařízení (například MP3 přehrávač) tak připojte do gramofonu a portu AUX IN s použitím vhodného audio kabelu. Do režimu přehrávání poté přejdete stiskem tlačítka PHONO/AUX IN. Spusťte přehrávání na připojeném audio zdroji.

Režim USB

Tento systém podporuje přehrávání hudby, uložené na kompatibilním paměťovém USB disku.



Do tohoto režimu přejdete po stisku tlačítka CD/USB a tlačítka pro výběr funkcí. Na displeji se přitom zobrazí indikace „--“ a „USB“. Do USB portu nyní připojte USB disk. Přehrávání a navigace mezi skladbami probíhá v režimu „USB“ obdobně jako při přehrávání kompaktních disků.

Poznámka: Pro přechod do režimu CD / USB přejdete po stisku a dalším přidržení (po dobu 2 sekund) tlačítka PLAY/PAUSE ►/II na dálkovém ovladači.

Přehrávání MP3 skladeb (režim CD/USB)

Pro spuštění přehrávání vybrané skladby stisknete tlačítko PLAY/PAUSE ►/II. Dalším stiskem tohoto tlačítka během poslechu skladby zajistíte pozastavení přehrávání (režim pauzy). Opětovným stiskem tlačítka pak přehrávání znovu obnovíte.

Během přehrávání se na displeji gramofonu zobrazuje číslo aktuálně přehrávané skladby a alba. Přehrávání hudby můžete kdykoliv během poslechu ukončit stiskem tlačítka STOP ■.

Navigace mezi skladbami v režimu přehrávání CD/USB

Opakovaným stiskem tlačítka ►► I nebo I ◀◀ na gramofonu nebo na dálkovém ovladači přejděte na požadovanou skladbu. Pro přechod na určitou pozici v rámci aktuálně přehrávané skladby stiskněte a přidržte tlačítko ►► I nebo I ◀◀. Po uvolnění tlačítka se obnoví přehrávání ve vybrané pozici. Pro rychlejší přechod o 10 skladeb vpřed / vzad použijte funkci tlačítek TRACK -10 nebo TRACK +10.

Funkce pro nahrávání

Nahrávání z CD na USB disk

Do USB portu na gramofonu připojte USB disk a poté stisknete tlačítko CD/USB. Do CD přihrádky nyní vložte kompaktní disk a spusťte jeho přehrávání se skladbou, kterou hodláte zaznamenat na USB disk. Pro spuštění záznamu stisknete 2x tlačítko RECORD. Při přehrávání celého obsahu disku dojde k záznamu všech skladeb.

Poznámka: K selhání procesu záznamu dojde v případě, že během nahrávání stisknete tlačítko STOP.

Nahrávání z MP3 CD disků na USB disk

Do USB portu na gramofonu připojte USB disk a poté stisknete tlačítko CD/USB. Do CD přihrádky vložte MP3 disk a spusťte jeho přehrávání s vybranou skladbou. Nyní 2x stisknete tlačítko RECORD. Tím dojde ke spuštění nahrávání obsahu MP3 disku na připojený USB disk. Při přehrávání celého obsahu MP3 disku dojde k záznamu všech skladeb.

Poznámka: K selhání procesu záznamu dojde v případě, že během nahrávání stisknete tlačítko STOP.

Nahrávání z audio kazety na USB disk

Do USB portu na gramofonu připojte USB disk a poté stiskněte tlačítko TAPE. Do kazetové přihrádky nyní vložte audio kazetu a spusťte její přehrávání. Pro spuštění záznamu stiskněte 2x tlačítko RECORD. Ukončení nahrávání zajistíte po stisku tlačítka STOP.

Nahrávání z gramofonové desky na USB disk

Do USB portu na gramofonu připojte USB disk a poté stiskněte tlačítko PHONO/AUX. Na točnu gramofonu poté umístíte vybranou desku a spusťte její přehrávání. Pro spuštění záznamu z desky na USB disk stiskněte 2x tlačítko RECORD. Ukončení nahrávání zajistíte po stisku tlačítka STOP.

Nahrávání z externího audio zdroje na USB disk

Do USB portu na gramofonu připojte USB disk a stejně tak i vybrané audio zařízení (například MP3 přehrávač) a poté stiskněte tlačítko PHONO/AUX. Spusťte přehrávání na připojeném zařízení a na gramofonu poté stiskněte 2x tlačítko RECORD. Ukončení nahrávání zajistíte po stisku tlačítka STOP.

Odstranění souboru (skladby) na připojeném USB disku

Pro přechod do režimu CD/USB stiskněte a přidržte tlačítko PLAY/PAUSE ►/II na gramofonu nebo na dálkovém ovladači. Přejděte na skladbu, kterou hodláte z USB disku odstranit a poté stiskněte a přidržte tlačítko DELETE po dobu 2 sekund. Tím dojde k nevratnému odstranění souboru z USB disku.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do USB gramofonu. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Materiál krytu	dřevo
Rychlost otáčení desek	33, 45, 78 U/min
Další funkce	AM/FM tuner, AUX IN, kazetový přehrávač, CD/MP3 přehrávač
Funkce pro záznam	z gramofonových desek, CD, kazet
Hmotnost	8,5 kg
Rozměry	490 x 330 x 210 mm



Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

REI/11/2023