

Stereo systém MC5220 s digitálním laděním PLL

DENVER




Obj. č.: 152 61 88

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup stereo systému Denver MC5220. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!


Popis a ovládací prvky

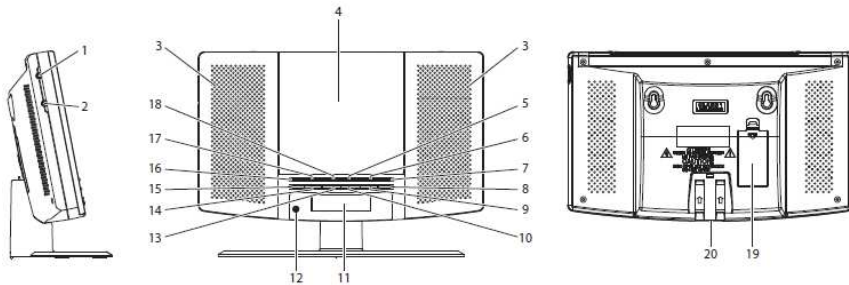

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Zdíčka Aux in | 11. LC displej |
| 2. Zdíčka sluchátek | 12. IR |
| 3. Reproduktoři | 13. Tlačítko VOL+ |
| 4. Otvor nosiče CD | 14. Tlačítko VOL- |
| 5. Tlačítko ►► | 15. Tlačítko M- |
| 6. Tlačítko ■ | 16. Tlačítko M+ |
| 7. Tlačítko ► | 17. Tlačítko Prog/Time Set |
| 8. Tlačítko Standby (pohotovostní režim) | 18. Tlačítko ◀◀ |
| 9. Tlačítko Function (výběr funkce) | 19. Schránka baterií |
| 10. Tlačítko Alarm Set | 20. Zdíčka DC |

Dálkové ovládání

1. Tlačítko Standby
2. Tlačítko Function
3. Tlačítko Stop
4. Tlačítko Volume+
5. Tlačítko Prev/Hour
6. Tlačítko Play/Pause
7. Tlačítko M-DN
8. Tlačítko Volume-
9. Tlačítko Alarm
10. Tlačítko Memory
11. Tlačítko Time
12. Tlačítko Snooze
13. Tlačítko Mute
14. Tlačítko Mode
15. Tlačítko Next/Min
16. Tlačítko M-UP
17. Tlačítko Prog
18. Tlačítko Sleep

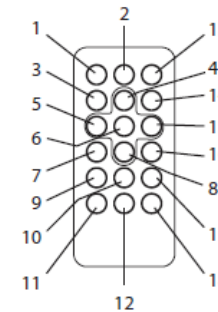

Uvedení do provozu

Napájení

Tento výrobek je určen k napájení ze sítě pomocí napájecího adaptéru AC/DC. Malý konektor adaptéru AC/DC zastrčte do zdíčky DC na přístroji.

Adaptér AC/DC zapojte ve svislé nebo vodorovné poloze do běžné zásuvky střídavého proudu s napětím 220 V, 50 Hz.

Instalace na stěnu

1. Před instalací zatlačte na označené místo na stojanu, abyste ho odpojili od stereo systému. Na zadní straně výrobku jsou dva malé montážní otvory, které slouží k zavěšení na stěnu.
2. Pokud se chystáte namontovat přístroj na stěnu, musíte se ubezpečit, že je schopna udržet hmotnost výrobku.
3. Ubezpečte se, že hřebíky, na které přístroj zavěsíte, jsou v stejné vodorovné vzdálenosti, jako jsou otvory pro zavěšení.
4. Hřebíky nebo šroubky použité pro zavěšení musí udržet váhu minimálně 6 kg.




Nastavení času

1. V režimu STANDBY OFF stiskněte a podržte tlačítko PROG/TIME SET.
2. Stiskem tlačítka ◀◀ nastavte požadovanou hodinu.
3. Stiskem tlačítka ►► nastavte požadovanou minutu.
4. Po nastavení požadovaného času stiskněte pro potvrzení tlačítko PROG/TIME SET.



 
Nastavení buzení bzučákem budíku (AL 1)

- a. Nechte přístroj v pohotovostním režimu.
- b. Stiskněte tlačítko ALARM SET a na displeji začne blikat symbol budíku „1“.
Poté znovu stiskněte a podržte tlačítko ALARM SET a na displeji začne blikat nastavení času buzení.
- c. Stiskem tlačítka ◀◀ nastavte požadovanou hodinu buzení.
- d. Stiskem tlačítka ►► nastavte požadovanou minutu buzení.
- e. V nastaveném čase se zapne signalizace buzení.

Nastavení buzení rádiem

- Nechte přístroj v pohotovostním režimu.
- Stiskněte tlačítko ALARM SET a na displeji začne blikat symbol budíku „1“. Poté znovu stiskněte a podržte tlačítko ALARM SET a na displeji začne blikat nastavení času buzení.
- Stiskem tlačítka pro výběr funkce vyberte symbol „FM“.
- Stiskem tlačítka  nastavte požadovanou hodinu buzení.
- Stiskem tlačítka  nastavte požadovanou minutu buzení.
- V nastaveném čase buzení se rádio zapne.

Nastavení buzení přehráváním CD

- Nechte přístroj v pohotovostním režimu.
- Stiskněte tlačítko ALARM SET a na displeji začne blikat symbol budíku „1“. Poté znovu stiskněte a podržte tlačítko ALARM SET a na displeji začne blikat nastavení času buzení.
- Stiskem tlačítka pro výběr funkce vyberte symbol „CD“.
- Stiskem tlačítka  nastavte požadovanou hodinu buzení.
- Stiskem tlačítka  nastavte požadovanou minutu buzení.
- V nastaveném čase buzení se začne přehrávat CD.

Poznámka: Před nastavením tohoto typu buzení se ubezpečte, že v CD přehrávači je vložené CD.

Druhý budík (AL 2) se nastavuje stejným způsobem jako AL 1.

Vypnutí signalizace buzení

Signalizaci buzení vypnete stiskem tlačítka STANDBY. Zvolený typ buzení se resetuje na další den.

Vypnutí funkce budíku









Režim budíku vypnete následujícím způsobem:

V režimu STANDBY OFF stiskněte tlačítko ALARM SET, dokud se z displeje neztratí symbol „“ a funkce budíku se tím vypne.

Nastavení hlasitosti

- Hlasitost se zvyšuje stiskem tlačítka VOL+.
- Stiskem tlačítka VOL- hlasitost snižujete.

Obsluha

- Stiskněte tlačítko STANDBY, aby se rádio zapnulo.
- Stiskem tlačítka FUNCTION vyberte funkci RADIO.
- Použití tlačítek rádia:
 - Manuální ladění
Stiskem tlačítka , nebo  vyhledejte požadovaný kmitočet. Vyšší kmitočet vyhledáte stiskem tlačítka  a nižší kmitočet stiskem tlačítka .
 - Automatické ladění
 - Stiskněte a podržte tlačítko , nebo , dokud nezačne běžet prohledávání pásma.
 - Pokud rádio najde stanici s dostatečně silným signálem, ladění se zastaví.
Automatické ladění můžete zastavit také opakovaným stiskem tlačítka , nebo .
- Pro vypnutí rádia stiskněte tlačítko STANDBY.

Uložení stanice na předvolbu

- Některým z výše uvedených způsobů ladění naladte požadovanou stanici.
- Stiskněte tlačítko MEMORY na dálkovém ovladači a na displeji začne blikat „P-01“. Poté použijte tlačítko M-UP, nebo M-DN na dálkovém ovladači, resp. tlačítko M+ / M- na přístroji, abyste změnili číslo předvolby, na kterou se stanice uloží (P01 až P20).
- Když jste na požadovaném čísle předvolby, právě poslouchanou stanici na ni uložíte stiskem tlačítka MEMORY.
- Opakováním stejného postupu uložíte i další stanice na místa č. 1 až č. 20.

Poznámka: Na předvolbu lze uložit celkem 20 stanic.

Vyvolání uložené stanice

Uloženou stanici vyvoláte, když tlačítkem M-UP nebo M-DN na přístroji nebo tlačítkem M+ / M- vyberete některou z předvoleb 1 až 20.

Poznámka: Uložené stanice se v paměti zachovávají, jen dokud je rádio připojené k napájení. V případě odpojení od proudu se uložené stanice ztratí.

Manipulace s CD

- CD vždy chraňte proti poškrábání, nečistotě, prachu, atd. Pokud disku věnujete patřičnou péči, bude k udržení jeho vynikající reprodukce zvuku postačovat, utřete-li jej měkkým hadříkem. Pokud se disky nepoužívají, měly by se uchovávat v původním obalu.
- Disk držte jen za okraje a nedotýkejte se jeho povrchu.
- Manipulace s disky je znázorněna na níže uvedených ilustracích.
- K čištění disků používejte měkký hadřík. Nepoužívejte ředidla, benzín ani jiné chemické čisticí prostředky, protože byste je mohly poškodit. Při čištění disků utírejte vždy přímým pohybem ze středu disku k jeho okraji. Nikdy ho nevytírejte krouživým pohybem.
- Nevystavujte disky delší dobu přímému slunečnímu světlu, vysoké vlhkosti nebo vysokým teplotám. Nepokládejte disky na jiné předměty nebo do blízkosti tepelných zdrojů.
- Prach na čočce čtecího mechanismu může vést k poruchám a k přerušovanému přehrávání. Čistěte ji tak, že otevřete CD mechaniku a prach vyfouknete.
Poznámka: Nedotýkejte se povrchu čočky a nedovolte, aby se dovnitř dostala voda.
- K čištění povrchu CD přehrávače použijte měkký a navlhčený hadřík. K čištění však nikdy nepoužívejte benzín, líh, nebo jiné silné chemické čisticí prostředky, protože byste ho mohli poškodit.

Správný postup





 


Nesprávný postup



Přehrávání kompaktních disků (CD)



Poznámka: Nikdy se nedotýkejte laseru uvnitř CD mechanismu. Čočku laseru čistěte v případě potřeby speciálním čisticím prostředkem na CD.

- Stiskem tlačítka STANDBY zapněte přístroj.
- Stiskněte tlačítko FUNCTION a vyberte režim CD.
- Otevřete otvor nosiče CD a vložte dovnitř CD potíštěnou stranou nahoru.
- Zavřete otvor nosiče, disk se začne otáčet a po několika sekundách se zastaví.
- Stiskem tlačítka , nebo  vyberte požadovanou stopu.
- Pro spuštění přehrávání stiskněte tlačítko .
- Dalším stiskem tlačítka  se přehrávání pozastaví.
- Opakovaným stiskem  se přehrávání obnoví.


 




Přehrávání skladeb v náhodném pořadí

- Když je přehrávání zastaveno, stiskněte tlačítko REPEAT na dálkovém ovladači, aby se na LC displeji objevil nápis „RAND“.
- Poté se začnou skladby přehrávat v náhodném pořadí.

Funkce REPEAT


 



- V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko MODE, aby se na LC displeji objevil symbol „“.
Stejná skladba se bude přehrávat stále dokola.
- Stiskněte znovu tlačítko MODE, aby se na LC displeji objevil symbol „ ALL“.
Bude se opakovat přehrávání všech skladeb na disku.
- Pro zrušení funkce opakovaného přehrávání stiskněte opakovaně tlačítko MODE na dálkovém ovladači, dokud se všechny symboly neztratí.

Posun dopředu a dozadu

1. Pro skok na jiné číslo stopy nebo rychlé prohledání všech stop na disku se používají tlačítka CD Reverse  a CD Forward .
2. Stisknete 1x tlačítko CD Reverse  a dostanete se na začátek právě poslouchané stopy. Stisknete ho opakovaně a uslyšíte předchozí stopy na disku.
3. Pro poslech následující stopy stisknete tlačítko CD Forward .
4. Když stisknete a podržíte tlačítko CD Reverse , budete v právě poslouchané skladbě postupovat dozadu a na předchozí stopy. Když najdete požadovanou část stopy, tlačítko uvolníte a obnoví se normální přehrávání.
5. Stisknete-li a podržíte tlačítko CD Forward , budete v právě poslouchané skladbě postupovat dopředu a na následující stopy. Když najdete požadovanou část stopy, tlačítko uvolníte a obnoví se normální přehrávání.

Funkce programování

Tuto funkci můžete použít k naprogramování až 20 skladeb, které se budou přehrávat v zvoleném pořadí.

1. Pokud je přehrávání zastaveno a CD se nepřehrává, stisknete tlačítko PROG/TIME SET a na displeji se objeví slovo „PROGRAM 01“, které začne blikat.
2. Stiskem tlačítka  nebo  najdete požadovanou stopu.
3. Stisknete tlačítko PROG/TIME SET, aby se stopa vybrala a uložila do paměti.
4. Opakujte kroky 2 a 3 a uložte do paměti až 20 stop.
5. Pro přehrávání vybraných stop (v režimu programování) stisknete tlačítko . Na LCD displeji se zobrazí číslo stopy a nápis „PROGRAM“.
6. Pro poslech předchozí naprogramované stopy stisknete tlačítko , nebo stisknete tlačítko  pro poslech následující naprogramované stopy.

Poznámka: Po přehrávání všech naprogramovaných stop se CD přehrávač vrátí do režimu stop.

7. Pro vymazání naprogramovaných stop z paměti stisknete tlačítko STOP, dokud se symbol „PROGRAM“ z displeje neztratí.

Zdířka AUX IN

1. Stisknete tlačítko STANDBY, aby se přístroj zapnul.
2. Stisknete tlačítko FUNCTION a vyberte režim AUX.
3. Připojte do zdířky AUX IN externí audio přehrávač, např. MP3 přehrávač.
4. Spusťte přehrávání na připojeném přehrávači.

Zdířka sluchátek

K tomuto stereo systému lze připojit stereo sluchátka s konektorem 3,5 mm. Před připojením sluchátek nastavte hlasitost systému na minimum, aby nedošlo k poškození sluchu nebo sluchátek. Sluchátka připojte do zdířky a reproduktory systému se automaticky odpojí.

Varování: Pokud po delší dobu vystavujete uši nadměrnému akustickému tlaku, může dojít k trvalému poškození sluchu. Během poslechu přes sluchátka se může stát, že neuslyšíte nějaké varovné signály.

Funkce SNOOZE

Chcete-li signalizaci buzení odložit na později, stisknete tlačítko SNOOZE na dálkovém ovladači a buzení se asi na 9 minut přeruší.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do přístroje. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a součásti přístroje.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.


Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení:	Adaptérem ze sítě 230 V AC, 50 Hz
Záložní baterie:	2 x AAA (nejsou součástí dodávky)
Počet reproduktorů:	2
RMS výkon:	2 W
Typ displeje:	LCD
Podporované pásmo:	FM
Rozměry (Š x V x H):	328 x 188 x 72 mm
Hmotnost:	2,5 kg

Příloha: Příklad uzemnění venkovní antény podle NEC

1. Anténní vodič v kabelu
2. Vybíjecí jednotka antény (NEC: část 810-20)
3. Zemnící vodič (NEC: část 810-21)
4. Zemnící svorky
5. Elektrické servisní zařízení
6. Systém zemních elektrod (NEC část 250-H)
7. Zemnící svorka

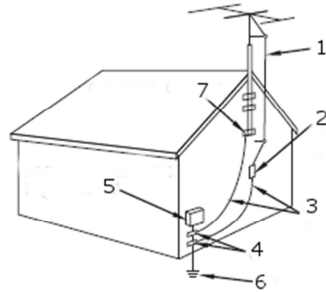

Záruka

Na stereo systém Denver MC-5220 poskytujeme záruku 24 měsíců.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/6/2019