

## Kazetový enkodér UA0281

LogiLink.

Obj. č.: 152 77 28



### Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup převodníku kazetového enkodéru UA0281. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



### Rozsah dodávky

- 1 x Enkodér
- 1 x Nabíjecí kabel USB
- 1 x Sada sluchátek
- 1 x Návod k obsluze



### Účel použití

Enkodér slouží jako převodník kazetových pásek na MP3 soubory, pomocí kterého můžete převádět skladbu na pásku přímo na USB flash disk bez použití počítače. Snadno převedete a oddělíte každou skladbu v automatickém, nebo v manuálním režimu.

Výrobek lze kromě toho používat jako přehrávač všech typů kazetových pásek a poslouchat kazetové pásky přes sluchátka, reproduktory nebo stereo systém v automobilu. Stačí, když do UA0281 zapojíte AUX konektor 3,55 mm a můžete se potěšit zvuky z dávné minulosti.


### Popis a ovládací prvky



### Ovládací prvky převodníku


1. [+]: Zvýšení hlasitosti přehrávání
2. [▶||]: Stiskem spustíte nebo zastavíte přehrávání
3. [▶▶]: Během přehrávání volíte další funkci; v pohotovostním režimu přepínání režimu
4. [◀◀]: Během přehrávání volíte poslední funkci
5. [●||]: Stiskem spustíte a zastavíte nahrávání
6. [-]: Snížení hlasitosti přehrávání

### Ovládací prvky kazetového přehrávače

6. **DIR**: Změna směru přehrávání kazety
7. **Tlačítko Play**: Stiskněte pro přehrávání kazety
8. **Přepínač Auto Reverse**: Přepnutí na symbol  se aktivuje automatické opakování
9. **F.F**: Rychlý posuv dopředu
10. **REW**: Převíjení pásky dozadu
11. **STOP**: Zastavení kazety
12. **Zdířka DC**: Připojení konektoru napájení 5 V, 500 mA
13. **Ovladač hlasitosti**
14. **Posuvný přepínač Eject**: Stiskněte směrem dolů pro otevření a vložení kazety
15. **OTG**: Zdířka pro připojení USB flash disku (nebo USB čtečky karet s vloženou SD kartou)
16. **Zdířka AUX**: Audio výstup pro zapojení reproduktoru.  
Může sloužit také jako audio vstup pro nahrávání z jiného audio zdroje.
17. **Průhled ke kontrole pohybu pásky**
18. **Schránka baterií**: Pro 2 baterie typu AA (baterie nejsou součástí dodávky)

## LED kontrolka převodu audia

Nepřetržitě svítí	Pohotovostní režim
Rychle bliká (2 x za sekundu)	Nahrávání
Pomalou bliká (1 x za sekundu)	Přehrávání
Zelená	Manuální režim
Modrá	Automatický režim

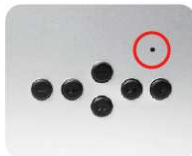


## Vložení a výměna baterií

Enkodér můžete napájet buď přes USB, nebo bateriemi. Při vkládání baterií posuňte přepínač **Eject** dozadu, aby se otevřela schránka baterií a vložte dovnitř 2 baterie AA (dejte pozor na jejich správnou polaritu). Poté schránku znovu zavřete.



## Obsluha

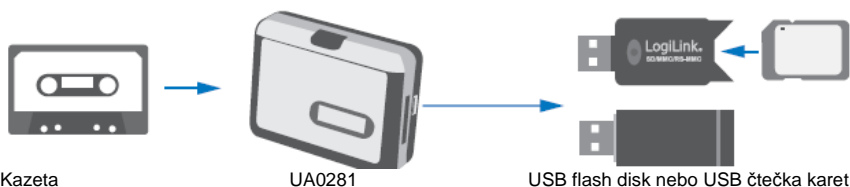

1. Vložte do enkodéru kazetu.
2. Ke zdiřce „AUX“ na přístroji připojte reproduktor.
3. K portu „OTG“ připojte USB flash disk a rozsvítí se zelená LED kontrolka.

ⓘ Z důvodu šetření energie se převodový obvod zapíná, jen když je připojen USB flash disk. Kazetu však můžete přehrávat i bez USB flash disku.

4. Stiskněte tlačítko „Play“ v horní části a kazeta se začne přehrávat.

## Nahrávání v manuálním režimu

Pokud se přehrává kazeta, je připojen USB flash disk a nepřetržitě svítí zelená LED kontrolka (přístroj je v pohotovostním režimu), jste v manuálním režimu.

1. Jednoduše stiskněte tlačítko nahrávání (●||) a UA0281 začne nahrávat (převádět) hudbu na formát MP3. Zelená LED kontrolka bude rychle blikat. Pro zastavení nahrávání stiskněte znovu tlačítko nahrávání a soubor MP3 se uloží na USB flash disk.

ⓘ Pokud zelená LED kontrolka nezačne rychle blikat, znamená to, že enkodér nenahrává. V takovém případě odpojte USB flash disk, opět ho připojte a zkuste nahrávání znovu.

2. Na místě pauzy mezi dvěma skladbami, když chcete další skladbu uložit do nového souboru, stiskněte krátce tlačítko ►►. Zelená LED kontrolka se asi za 2 sekundy vypne a poté začne znovu rychle blikat, čímž signalizuje nahrávání do dalšího souboru.
3. Pokud chcete použít automatický režim, jednoduše stiskněte a asi 4 až 5 sekund podržte tlačítko ►►, dokud LED kontrolka nezmění barvu ze zelené na modrou.

## Nahrávání v automatickém režimu

V automatickém režimu enkodér automaticky detekuje pauzu mezi 2 skladbami a uloží je do 2 samostatných souborů. Když je například na straně A (nebo B) kazety 6 skladeb:

1. Vložte do enkodéru kazetu, stiskněte Play a poté tlačítko nahrávání.
2. Pokud se přehraje všech 6 skladeb, na USB se automaticky uloží 7 MP3 souborů.

ⓘ V souborech FV0001 až FV0006 jsou nahrané skladby a soubor FV0007 je prázdný. Vytváří se kvůli krátké tiché části mezi koncem poslední skladby a koncem kazety.

3. Na USB se vytvoří složka s názvem „TAPEMP3“, ve které se ukládají jednotlivé MP3 soubory jako „FV0001“ až „FV9999“.
4. Když chcete přístroj znovu přepnout do manuálního režimu, zastavte nahrávání (nebo přehrávání) a nechte přístroj v pohotovostním režimu (svítí modrá LED kontrolka). Stiskněte a asi 3 až 5 sekund podržte tlačítko ►►, dokud LED kontrolka nezmění barvu z modré na zelenou. Můžete také UA0281 jednoduše vypnout a znovu zapnout (po zapnutí se aktivuje výchozí nastavení, tj. manuální režim).

## Otázky a odpovědi – Automatický režim

Automatická funkce je založena na úrovni hlasitosti detekované hudby. Proto, když je hlasitost nižší, než určuje stanovené nastavení, Enkodér to detekuje jako mezeru mezi 2 skladbami. Níže uvádíme situace, které mohou nastat a jejich doporučená řešení:

1. Pokud je v skladbě dlouhá pauza, enkodér to může interpretovat jako 2 skladby a uloží 2 soubory.
2. V případě, že je mezera mezi 2 skladbami velmi krátká a UA0281 ji nedokáže rozpoznat, interpretuje mezeru jako součást jedné skladby a uloží 2 skladby jako jeden soubor.

Pokud se setkáte s výše uvedenými problémy, použijte program pro editaci MP3 souborů. Odkaz pro stáhnutí programu: <http://www.audacityteam.org/>

ⓘ Doporučujeme, abyste v průběhu nahrávání přístroj nevypínali (neodpojovali zdroj napájení) a nevytahovali USB flash disk. Enkodér je však pro každý případ konstruován tak, aby v případě náhlého neočekávaného přerušení nahrávání, soubor MP3 uložil.

## Nahrávání ze zdiřky AUX

Pomocí 3,5 mm audio kabelu (není součástí dodávky) můžete nahrávat hudbu z externího zdroje audia (např. z rádia, CD přehrávače nebo z jiného zdroje, který je vybaven linkovým audio výstupem).

## Přehrávání

Přístroj je vybaven také funkcí přehrávání, takže si nahrané soubory můžete okamžitě zkontrolovat.

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko přehrávání a UA0281 začne přehrávat nahranou hudbu (LED kontrolka bude pomalu blikat).
2. Dalším stiskem tlačítka Play se přehrávání zastaví a UA0281 se vrátí do pohotovostního režimu.
3. V průběhu přehrávání můžete použít tlačítko Nahoru/Dolů k přehrávání předchozího nebo následujícího souboru.

ⓘ Kromě nahraných, můžete přehrávat také jiné MP3 soubory, které jsou uloženy na USB flash disku ve složce „TAPEMP3“.



## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do kazetového enkodéru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro teploměru.

## Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

**Šetřete životní prostředí!**

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Technické údaje

Převáděný formát	MP3
Úložné médium	USB flash disk nebo čtečka karet s SD/Micro SD kartou
Audio kanál	Stereo L/R
Přenosová rychlost	128 Kbps
Napájení	2 x baterie typu AA nebo napájecí adaptér 5 V DC
Doporučovaný formát	FAT 32
Rozměry	113 x 85 x 32 mm
Hmotnost	184 g



## Záruka

Na převodník kazetových pásek na MP3 LogiLink UA0281 poskytujeme **záruku 24 měsíců**. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/05/2017