



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Digitální spínací hodiny

BASETech



Obj. č.: 152 85 80



Obj. č.: 152 85 91

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálních týdenních spínacích hodin.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Uvedení do provozu

Připojte spínací hodiny do elektrické zásuvky. Pokud se na displeji nezobrazí žádná hodnota, stiskněte tlačítko „RESET“ (např. pomocí párátko). Spínací hodiny mají vestavěný malý NiMH akumulátor, který umožňuje spínací hodiny naprogramovat i v případě, že nejsou zapojené do zásuvky. Při dodání bývá akumulátor většinou vybitý. Pokud chcete hodiny naprogramovat okamžitě, je potřeba je ponechat zapojené v zásuvce. V opačném případě je nechte v zásuvce zapojené několik hodin, aby se akumulátor mohl dobít.

Poté je bude možné naprogramovat i po vypojení ze zásuvky.

Připojení spotřebiče

- Zástrčku spotřebiče zapojte do zásuvky na přední straně spínacích hodin.
- Zapněte spotřebič
- Tlačítkem „ON/OFF“ na spínacích hodinách můžete zvolit provozní režim.

Manuální zapínání/vypínání připojeného spotřebiče

Tlačítkem „ON/OFF“ zvolte požadovaný provozní režim; na displeji se zobrazí:

ON zásuvka spínacích hodin a tedy i spotřebič jsou stále zapnuté


OFF zásuvka spínacích hodin a tedy i spotřebič jsou stále vypnuté

AUTO spínací hodiny pracují podle programových skupin, které jste aktivovali (příslušná programová skupina musí být zapnutá, při jejím zvolení tedy nemůže být na displeji zobrazeno „-:-“).



Funkce odpočítávání a náhodného spínání funguje pouze v případě, že je nastavený režim „AUTO“. Pokud je aktivována funkce náhodného spínání, všechny ostatní spínací programy (jako i časovač odpočítávání) se automaticky deaktivují.

Popis a ovládací prvky

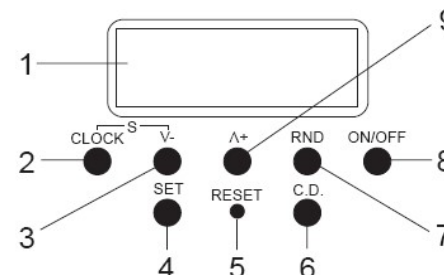

1 LCD displej

2 Tlačítko „CLOCK“

3 Tlačítko „V-“

4 Tlačítko „SET“

5 Tlačítko „RESET“

6 Tlačítko „C.D.“

7 Tlačítko „RND“

8 Tlačítko „ON/OFF“

9 Tlačítko „Λ+“

zobrazení času respektive nastavení

a) krátke stisknutí = přepnutí na zobrazení času

b) dlouhé stisknutí = přepnutí formátu zobrazení času 12/24h

c) stisknutí současně s tlačítkem „V-“ (3) slouží pro přepínání mezi zimním a letním časem (při zapnutí letního času se na displeji zobrazí „S“)

a) volba programové skupiny

b) při nastavování: snížení hodnoty

a) dlouhé stisknutí = spuštění režimu nastavení dne v týdnu a času

b) během nastavování dne v týdnu/času krátkým stisknutím tlačítka potvrdíte zadanou hodnotu a přejdete k následující hodnotě

obnovení původního nastavení přístroje

spuštění časovače odpočítávání (pouze pokud byl naprogramovaný a pokud jsou spínací hodiny v režimu „AUTO“)

spuštění programu náhodného spínání (pouze pokud jsou spínací hodiny v režimu „AUTO“)

přepínání mezi provozními režimy „ON“ (spotřebič je zapnutý), „OFF“ (spotřebič je vypnutý) a „AUTO“ (spínací hodiny pracují podle nastaveného programu)

a) volba programové skupiny

b) při nastavování: zvýšení hodnoty

Nastavení formátu času 12/24 h, letního času, dne v týdnu a času



Hodnoty můžete nastavovat pouze tehdy, pokud se hodiny nacházejí v režimu zobrazení času. Do tohoto režimu se, v případě potřeby, dostanete krátkým stisknutím tlačítka „CLOCK“.

a) Nastavení formátu času 12/24 h

Na několik sekund podržte stisknuté tlačítko „CLOCK“. V režimu 12 h se v levém horním rohu displeje zobrazí symbol „AM“ (dopoledne) resp. PM (odpoledne). V režimu 24 h se tyto symboly na displeji nezobrazují.

b) Nastavení letního času

Současně krátce stiskněte tlačítka „CLOCK“ a „V-“. Můžete zvolit letní nebo zimní čas.

Při zvolení letního času se na displeji zobrazí symbol „S“.

c) Nastavení dne v týdnu a času

- Na 2-3 sekundy podržte stisknuté tlačítko „SET“. V horní části displeje začne blikat den v týdnu.
- Tlačítka „Λ+“ a „V-“, nastavte aktuální den. Pro potvrzení krátce stiskněte tlačítko „SET“.
- Začne blikat hodina v zobrazení času.
- Tlačítka „Λ+“ a „V-“, nastavte hodinu (pokud tlačítko podržíte stisknuté, budou se hodnoty měnit rychleji). Pro potvrzení krátce stiskněte tlačítko „SET“.
- Začnou blikat minuty v zobrazení času.
- Tlačítka „Λ+“ a „V-“, nastavte minuty (pokud tlačítko podržíte stisknuté, budou se hodnoty měnit rychleji). Sekundy se přitom automaticky nastaví na „00“. Pro potvrzení krátce stiskněte tlačítko „SET“.
- Režim nastavování se automaticky ukončí.

Nastavení spínacích programů



Programy můžete nastavovat tehdy, pokud se hodiny nacházejí v režimu zobrazení času. Do tohoto režimu se, v případě potřeby, dostanete krátkým stisknutím tlačítka „CLOCK“.

1. Tlačítka „Λ+“ a „V-“, zvolte programovou skupinu (časy zapínání a časy vypínání) resp. časové odpočítávání. Pokud tlačítko podržíte stisknuté, budou se možnosti měnit rychleji.

1 ON ↔ 1 OFF ↔ ... ↔ 20 ON ↔ 20 OFF ↔ d ↔ 1 ON ↔ 1 OFF ...

Popis:

- číslo od „1“ do „20“ označuje programovou skupinu
 - „ON“ představuje čas zapnutí.
 - „OFF“ představuje čas vypnutí
 - pokud se místo čísla (1...20) zobrazí „d“, představuje to funkci časovače (nachází se mezi programovou skupinou „20 OFF“ a „1 ON“); funkce je popsána v následující kapitole
 - za programovou skupinou se zobrazí příslušný čas zapnutí resp. vypnutí (při prvním uvedení do provozu resp. po resetování, nebo pokud je programová skupina vypnutá, se zobrazí pouze čárky „-:-“).
2. Programovou skupinu zapnete resp. vypnete tlačítkem „ON/OFF“. Pokud je skupina vypnutá, zobrazí se „-:-“ (naprogramovaný čas ale zůstane uložený v paměti). Pokud je skupina zapnutá, zobrazí se naprogramovaný čas zapnutí resp. vypnutí spotřebiče, přístroj spínací program vykoná (v provozním režimu „AUTO“).
 3. Volbu skupiny provedte krátkým stisknutím tlačítka „SET“.
 4. V horní části displeje začne blikat informace o dni v týdnu. Tlačítka „Λ+“ a „V-“, nastavte, pro který den má programová skupina platit.

MO TU WE TH FR SA SU	každý den (pondělí až neděle)
MO > TU > WE > TH > FR > SA > SU	jednotlivé dny
MO WE FR	pondělí, středa, pátek
TU TH SA	úterý, čtvrtek, sobota
SA SU	sobota a neděle
MO TU WE	pondělí, úterý, středa
TH FR SA	čtvrtek, pátek, sobota
MO TU WE TH FR	pondělí až pátek
MO TU WE TH FR SA	pondělí až sobota

Jednotlivé zkratky znamenají následující dny: MO = pondělí, TU = úterý, WE = středa, TH = čtvrtek, FR = pátek, SA = sobota, SO = neděle

5. Volbu provedte krátkým stisknutím tlačítka „SET“.
6. Začne blikat zobrazení hodiny. Tlačítka „Λ+“ a „V-“, nastavte hodinu (pokud tlačítko podržíte stisknuté, budou se hodnoty měnit rychleji). Pro potvrzení krátce stiskněte tlačítko „SET“.
7. Začne blikat zobrazení minut. Tlačítka „Λ+“ a „V-“, nastavte minuty (pokud tlačítko podržíte stisknuté, budou se hodnoty měnit rychleji). Pro potvrzení krátce stiskněte tlačítko „SET“.
8. Stejným způsobem postupujte při nastavování ostatních programů.

Doporučujeme vždy naprogramovat čas zapnutí (např. „1 ON“) a k němu příslušný čas vypnutí spotřebiče („1 OFF“) (nastavení dní přitom musí být stejné). Pokud toto neuděláte, připojený spotřebič (např. stolní lampička) se sice v nastaveném čase zapne, ale už se nevypne.

Režim programování se automaticky ukončí, pokud během 15 sekund nestisknete žádné tlačítko, případně můžete krátce stisknout tlačítko „CLOCK“.

Funkce odpočítávání



Nastavení je možné pouze tehdy, pokud se hodiny nacházejí v režimu zobrazení času. Do tohoto režimu se, v případě potřeby, dostanete krátkým stisknutím tlačítka „CLOCK“.

1. Tlačítkem „V-“, zvolte funkci časovače. Na levé straně displeje se zobrazí „d“ (časovač se nachází mezi programovou skupinou „20 OFF“ a „1 ON“).
1 ON ↔ 1 OFF ↔ ... ↔ 20 ON ↔ 20 OFF ↔ d ↔ 1 ON ↔ 1 OFF ...
2. Volbu potvrďte krátkým stisknutím tlačítka „SET“.
3. Vpravo vedle „d“ začne blikat buď „ON“ nebo „OFF“. Tlačítka „Λ+“ a „V-“, zvolte časovač „ON“ nebo „OFF“.
 - “ON“ Během odpočítávání je spotřebič zapnutý. Po uplynutí nastaveného času (časovač ukazuje „00:00:00“) se spotřebič vypne.
 - “OFF“ Během odpočítávání je spotřebič vypnutý. Po uplynutí nastaveného času (časovač ukazuje „00:00:00“) se spotřebič zapne.
4. Volbu potvrďte krátkým stisknutím tlačítka „SET“.
5. Začne blikat zobrazení hodiny. Tlačítka „Λ+“ a „V-“, nastavte počet hodin (0-99) pro odpočítávání (pokud tlačítko podržíte stisknuté, budou se hodnoty měnit rychleji) a potvrďte stisknutím tlačítka „SET“.
6. Začne blikat zobrazení minut. Tlačítka „Λ+“ a „V-“, nastavte počet minut (0-59) pro odpočítávání (pokud tlačítko podržíte stisknuté, budou se hodnoty měnit rychleji) a potvrďte stisknutím tlačítka „SET“.
7. Začne blikat zobrazení sekund. Tlačítka „Λ+“ a „V-“, nastavte počet sekund (0-59) pro odpočítávání (pokud tlačítko podržíte stisknuté, budou se hodnoty měnit rychleji) a potvrďte stisknutím tlačítka „SET“.
8. Režim programování se automaticky ukončí, pokud během 15 sekund nestisknete žádné tlačítko, případně můžete krátce stisknout tlačítko „CLOCK“.
9. Spínací hodiny zapojte do zásuvky (pokud jste tak již neučinili). Do zásuvky na spínacích hodinách zapojte spotřebič.
10. Tlačítkem „ON/OFF“ nastavte provozní režim „AUTO“.
11. Krátkým stisknutím tlačítka „C.D.“ spustíte odpočítávání. V levé části displeje se zobrazí symbol „CD“.
 - Během odpočítávání (na displeji je zobrazeno „CD“) si můžete krátkým stisknutím tlačítka „V-“, nechat zobrazit zbývající čas.
 - Pokud chcete odpočítávání ukončit a vrátit časovač na nastavený čas, opět stiskněte tlačítko „C.D.“. Dalším stisknutím tlačítka „C.D.“ časovač opět spustíte.

Funkce náhodného spínání

Tato funkce umožňuje zapínání a vypínání spotřebiče v náhodném pořadí.

1. Zapojte spínací hodiny do zásuvky.
2. Tlačítkem „ON/OFF“ nastavte režim „AUTO“ (na displeji se zobrazí „AUTO“).
3. Stisknutím tlačítka „RND“ aktivujete funkci náhodného spínání. Na displeji se zobrazí „R“.



Spotřebič se na 10 až 26 minut zapne, potom se na 26 až 42 minut vypne. Pokud je program náhodného spínání zapnutý, ostatní programy (i časovač) se automaticky vypnou.

4. Funkci deaktivujete opětovným stisknutím tlačítka „RND“.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do spínacích hodin. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Spínací hodiny nevyžadují žádnou speciální údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro spínacích hodin.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

- ochrana IP20
- integrovaná zásuvka s ochranným kontaktem; s dětskou pojistkou
- maximálně 140 spínacích programů týdně
- nejkratší spínací interval: 1 minuta
- určený pro zapojení do elektrické zásuvky 230 V~/50 Hz
- max. připojený výkon 2000W (230V~, 8.7A), ohmická zátěž
- integrovaný LCD displej, možnost přepínat formát hodin mezi 12/24h
- vestavěný NiMH akumulátor zabezpečuje uchování údajů
- funkce náhodného spínání
- teplota prostředí 0°C až +55°C

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

DO/01/2021