

Mini trouba Germany KB 41 ECO

Steba
GERMANY



Obj. č.: 155 53 17


Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup mini trouby Steba Germany KB 4 ECO. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechte si návod k obsluze, abyste si ho mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis a ovládací prvky

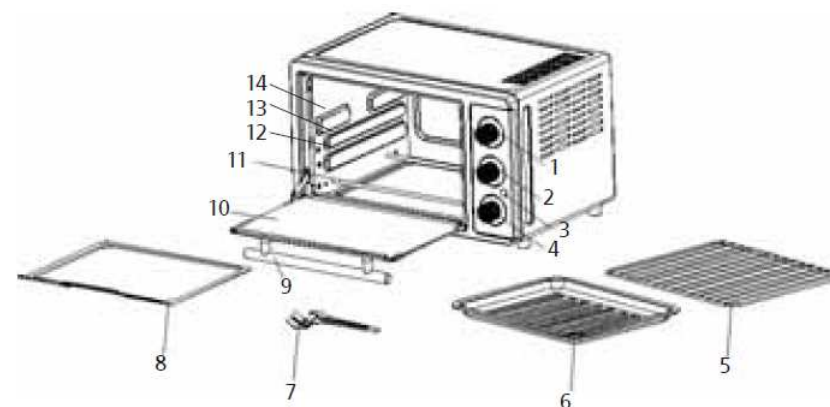

- 1 Termostat
- 2 Volič programu
- 3 LED kontrolka zapnutí
- 4 Časovač
- 5 Grilovací rošt
- 6 Odkapávací plech
- 7 Madlo

- 8 Táč na drobký
- 9 Držadlo dvířek
- 10 Skleněná dvířka
- 11 Topné těleso
- 12 Výšková poloha 1
- 13 Výšková poloha 2
- 14 Výšková poloha 3

Uvedení do provozu




- Připojte spotřebič k napájení.
- Po nastavení časovače se rozsvítí:
 - Červená LED kontrolka napájení
 - Osvětlení vnitřního prostoru
- Po nastavení teploty se rozsvítí modrá LED kontrolka.
- Pokud mini trouba dosáhne požadované teploty, modrá LED kontrolka se vypne. Po uplynutí nastaveného času se ozve zvuková signalizace a všechna světla se vypnou.


Důležité: Topné těleso je obaleno ochrannou vrstvou. Aby se odstranila, nechte prázdnou troubu alespoň 5 minut zapnutou. Během této přípravy se po při prvním použití běžně vytváří malé množství kouře. Nikdy nedávejte do trouby příliš velké kusy potravin a nedovolte, aby se potravina dotýkala topného tělesa. Potraviny s vysokým obsahem tuku by se měly grilovat na grilu v poloze 2 a chléb nebo pečivo v poloze 1. V případě potřeby snižte trochu nastavení termostatu.

Symbols nastavení




- Horní + spodní ohřev + konvekce
- Horní ohřev + konvekce + rožeň
- Horní + spodní ohřev
- Horní ohřev + rožeň
- Spodní ohřev

1. Pečení

Nastavte volič programu na  nebo  a zvolte požadovanou teplotu. Časovačem  nastavte požadovaný čas. Protože mini trouba je vybavena mechanickým časovačem, nejdříve ho nastavte na 90 minut a poté ho otočte zpět na požadovaný čas. K požadovanému času vždy přidejte 5 minut pro předehřívání trouby. V průběhu pečení mohou topné prvky zářit různými barvami – nejedná se o závadu.

V případě, že má být spodní strana připravovaného pokrmu křupavější, nastavte volič programu na konci pečení na symbol .

2. Grilování


Nastavte volič programu na  nebo , termostat na 230 °C a časovač  na požadovaný čas. Spodní ohřev se nyní neaktivuje.

Položte potraviny na drátěný rošt a vložte ho do polohy 2, nebo 3. Odkapávací plech vždy položte o jednu úroveň níže než je drátěný rošt.

Pokud grilujete potraviny na pánev, položte pánev na drátěný rošt a zasuňte ho do požadované výšky (poloha 1, nebo 2). V tomto případě nepoužívejte polohu 3, protože potravina by se mohla spálit.

3. Grilování na rožni

Upevněte grilovací jehlu na rožeň. Svázané maso nebo drůbež napíchněte na jehlu a upevněte vidličkou z druhé strany.

Dávejte pozor, aby maso bylo uprostřed rožně. Rožeň s masem vložte do otvoru hřídele na pravé straně mini trouby. Druhou stranu rožně vložte do držáku. Zasuňte odkapávací plech do nejnižší polohy a volič programu nastavte na , termostat nastavte na 230 °C. Pomocí časovače nastavte požadovanou dobu grilování.

4. Konvekční ohřev prouděním vzduchu

Tento program se používá k pečení, ohřevu, nebo k rozmrazování potravin. Pro použití funkce se musí volič programu přepnout do polohy se symbolem konvekce.

Upozornění:

Po dokončení pečení, grilování, nebo rozmrazování otočte volič programu a termostat do polohy „0“, resp. „MIN“.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do mini trouby. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti spotřebiče.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Model	Mini trouba Steba KB 41 ECO
Objem	38 l
Výkon	2000 W
Rozměry (V x Š x H)	330x 550 x 440 mm
Hmotnost:	12,5 kg



Záruka

Na mini troubu Steba Germany KB 41 ECO poskytujeme **záruku 24 měsíců**. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/5/2018