

Bluetooth audio přijímač RF-BTR-1000



Obj. č.: 157 46 05

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup Bluetooth přijímače Renkforce.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.


Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Rozsah dodávky

- Bluetooth® přijímač
- USB nabíjecí kabel (27 cm)
- Návod k obsluze

Popis a ovládací prvky

- 1 Multifunkční tlačítko s LED kontrolkou
- 2 3,5 mm jack zástrčka
- 3 Micro USB port
- 4 Mikrofon

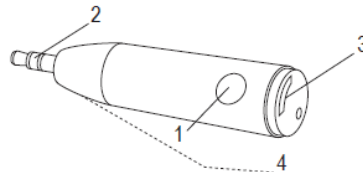

Nabíjení vestavěného akumulátoru



USB port, který je použit k nabíjení musí být schopen dodávat alespoň 500 mA. To je hodnota obvyklá pro USB porty běžné v počítačích, nicméně zařízení lze nabíjet i z napájecího zdroje s USB výstupem.

- Před prvním použitím plně nabijte vestavěný akumulátor.
- Připojte příložený USB kabel k USB portu (3).
- Zasuňte druhý konec do USB portu počítače nebo jiného vhodného USB portu. Nabíjení začne automaticky vzápětí po připojení.
- V průběhu nabíjecího procesu svítí LED (1) červeně.
- Je-li akumulátor nabitý, LED kontrolka se rozsvítí modře.
- Po ukončení nabíjení odpojte USB nabíjecí kabel.

Zapnutí / vypnutí přijímače

- Pro zapnutí přijímače stiskněte multifunkční tlačítko (1) na dobu 3 sekund. LED kontrolka (1) se rozsvítí a 2x v dlouhých intervalech zabliká.
- Pro vypnutí přijímače stiskněte multifunkční tlačítko (1) na dobu 3 sekund. LED kontrolka (1) červeně zabliká.

Ruční navázání Bluetooth® spojení

- Budte s Bluetooth® přijímačem ve vzdálenosti alespoň 1 m od zařízení se kterým chcete párovat.
- Zajistěte, aby nebyla v bezprostřední blízkosti další zařízení, která ruší rádiové vysílání. Vzdalte se z dosahu vysílání jiného zařízení nebo dál od el. zařízení typu výkonného el. motoru, lampy, mikrovlnné trouby, apod.).
- Aktivujte funkci Bluetooth® na zařízení, ze kterého chcete přehrávat hudbu na přijímači. Tuto funkci naleznete na Android zařízeních v menu Nastavení, sekce Připojení a na iOS zařízeních v menu Nastavení, sekce Bluetooth.
- Stiskněte na dobu 6 sekund multifunkční tlačítko na přijímači (1) čímž dojde k aktivaci párovacího režimu. Není-li navázáno Bluetooth® spojení, bliká LED kontrolka (1) střídavě červeně a modře.
- Jakmile se na displeji zobrazí „BTR005“ klikněte na párování, např. Vašeho smartphone a přijímače. Není-li k přijímači připojeno jiné zařízení, dojde k jeho spárování s Vaším zařízením.
- Můžete být vyzváni k zadání kódu. Zadejte heslo nebo použijte „0000“ a potvrďte.
- Jakmile jsou zařízení spárována, zabliká několikrát LED kontrolka (1).
- Nedojde-li ke spárování do 3 minut, vypněte přijímač a pokuste se o nové spárování.
- Chcete-li své zařízení od přijímače odpojit, jděte zpět do Bluetooth® nastavení a ukončete spojení. Nebo můžete jednoduše deaktivovat na Vašem zařízení funkci Bluetooth®.

Přehrávání

- Připojte přijímač pomocí 3,5mm jack konektoru do zařízení reprodukcí hudku, např. sluchátka nebo přenosné reproduktory.
- Nyní můžete přehrávat hudební soubory na Vašem zařízení po stisknutí multifunkčního tlačítka (1) na přijímači.
- Dalším stisknutím multifunkčního tlačítka (1) přehrávání přerušíte a opětovným stisknutím multifunkčního tlačítka (1) v přehrávání pokračujete.
- Je samozřejmě možné přehrávat i video. Můžete jej např. sledovat na tabletu a zvuk přehrávat na přijímači a k němu připojenému audio zařízení.
- Přehrávání hudby a ovládání hlasitosti funguje na Vašem smartphone nebo tabletu jako obvykle.
- Po 10 minutách nečinnosti se hudební přijímač automaticky vypne.

Přijetí / ukončení / odmítnutí telefonních hovorů

- Jestliže je přijímač spárován s mobilním telefonem a někdo Vám zavolá, aktuální přehrávání se přeruší a ozve se vyzváněcí tón.
- Pro přijetí hovoru stiskněte multifunkční tlačítko (1). Pro odmítnutí hovoru multifunkční tlačítko (1) podržte na 1 sekundu stisknuté.
- Pro ukončení hovoru multifunkční tlačítko (1) stiskněte opětovně.
- Pro vyvolání naposledy volaného kontaktu stiskněte multifunkční tlačítko (1) 2x rychle po sobě. Jedním stisknutím ukončíte vytáčení kontaktu.
- Samozřejmě lze pro přijetí / ukončení hovoru použít i tlačítka na displeji Vašeho telefonu.

→ Hovořte směrem k mikrofonu (4) a ujistěte se, že není mikrofon zakrytý nějakým předmětem umístěn na nepřístupném místě (např. v přihrádce auta).

Řešení problémů

- Pokud některé funkce nefungují správně, ujistěte se, že máte aktuální Bluetooth® ovladače.
- Berte prosím na vědomí, že některá audio zařízení (např. smartphony) nemusí podporovat dálkové ovládání přijímače. Podívejte se do dokumentace k Vašemu zařízení, zdali podporuje AVRCP protokol a navštivte stránky výrobce Vašeho smartphone, aktualizace zařízení může problém vyřešit.
- Není-li slyšet žádný zvuk, zkuste zvýšit hlasitost, pokud ani to nepomůže, zkuste opětovně navázat Bluetooth® spojení nebo spárování.
- Je-li zvukový přenos přerušovaný ujistěte se, že mezi audio zařízení a přijímačem není vzdálenost delší než 10 m nebo zdali nejsou v blízkosti další zdroje rušení.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do Bluetooth přijímače. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčajte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, ořesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Provozní napětí/proud	5 V/DC, max. 75 mA
Verze USB.....	2.0
Přenosová technologie	Bluetooth® 4.1+DER (duplexní)
Dosah	max. 10 m
Podporované standardy.....	A2DP, AVRCP
Frekvenční rozsah (akustický)	20 Hz až 22 kHz
Frekvenční rozsah (elektromagnet.)	2,4 GHz až 2,48 GHz
Odstup signál/šum	≥ 92 dB
Připojení	3,5 mm jack
Nabíjecí čas	max. 1,5 h
Provozní schopnost akumulátoru	cca. 4 – 5 hodin
Vysílač.....	Třída 2
Délka kabelu	27 cm
Provozní teplota	-10 °C až +50 °C
Provozní vlhkost.....	0% až 90% RH nekondenzující
Skladovací teplota.....	-10 °C až +55 °C
Skladovací vlhkost	0% až 90% RH nekondenzující
Rozměry (Š x V x H).....	12 x 12 x 66 mm
Hmotnost.....	7,4 g



Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/8/2018