

Zmrzlinovač a výrobek jogurtu PC-ICM 1140

PROFI COOK



Obj. č.: 157 64 73

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup zmrzlinovače a výrobku jogurtu Profi Cook..

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



1

Popis a ovládací prvky

1 Motor s displejem a ovládacími tlačítky

Tlačítko (zap/vyp)

Tlačítko (snížení času)

Tlačítko (zvýšení času)

2 Víko s plnicím otvorem


3 Náprava

4 Míchací nástroj

5 Uzavírací prsteneček

6 Nádoba

7 Plášť

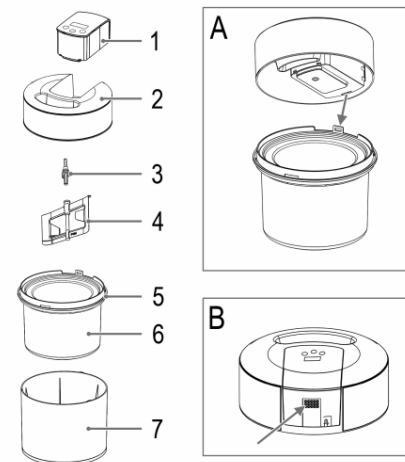

Uvedení do provozu

1. Zkontrolujte, zda nádoba není poškozená. Nepoužívejte netěsné nádoby. Unikající chladicí kapalina není jedovatá. Ale netěsná nádoba by negativně ovlivnila výsledek přípravy zmrzliny.
2. Postavte nádobu alespoň na 8 až 12 hodin do mrazničky. V mrazničce nebo chladničce by měla být teplota alespoň $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$.

i Upozornění

- Nádoba musí být suchá.
- Dbejte na to, aby nádoba stála rovně. Chladicí prostředek v nádobě se musí rovnoměrně rozložit.
- Připravte si směs. Optimální množství asi 900 ml.
- Cukr musí být úplně rozpuštěný.
- Chcete-li připravit ovocnou zmrzlinu, používejte pouze měkké ovoce bez pecek, které jste předem rozmačkali (rozmixovali). Můžete přidat také ovocnou šťávu.
- Chcete-li zmrzlinu zjemnit celými kousky ovoce, oříšky, krokantem nebo alkoholem, přidejte tyto přísady až do hotové zmrzliny.

i UPOZORNĚNÍ: Alkohol brání procesu mražení.

- Zmrzlinovou směs postavte až do okamžiku přípravy zmrzliny do chladničky. Bude-li mít teplotu nižší než $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$, zkrátí se tím doba přípravy zmrzliny.

2

Pokyny k používání

- Příklad se zapíná a vypíná tlačítkem (zap/vyp).
- Předtím, než naplníte zmrzlinovou směs do vychlazené nádoby, musí být přístroj kompletně smontovaný a zapnutý. Tím zamezíte tomu, aby zmrzlinová směs okamžitě pevně přimrzla k vnitřním stěnkám nádoby.
- Nádoby nepřehřívejte! Optimální množství: 900 ml. Objem zmrzliny se během zmrazování zvětší.
- Do plnicího otvoru během provozu nestrkejte žádné předměty jako prsty, lžice apod.
- Doba přípravy se může lišit. Závisí na:
 - ◆ receptu,
 - ◆ okolní teplotě,
 - ◆ teplotě zmrzlinové směsi
 - ◆ požadované konzistenci.
- Během provozu nenechávejte přístroj bez dozoru. Nepřetržitě kontrolujte konzistenci zmrzliny.
- Zmrzlina nesmí být příliš tuhá.



DŮLEŽITÉ: Spotřebič okamžitě vypněte, pokud:

- se míchací nástroj neustále zpomaluje nebo vykazuje těžký chod,
- jsou slyšet hlasité zvuky motoru.

V takovém případě se řiďte pokyny v části „Ukončení provozu“.

Provoz



Nebezpečí popálení chladem!

Chraňte si ruce např. chňapkami, když vyjímáte nádobu z mrazničky a přenášíte ji.

1. Přineste vychlazenou nádobu z chladničky.
2. Nasaďte nádobu do uzavíracího prstence. Jazyček uzavíracího prstence musí směřovat nahoru.
3. Obojí současně nadzvedněte a postavte do pláště. Obojí o kousek otočte, aby se uzavírací prstenec zajistil.
4. Nasaďte motor do víka. Musí se zajistit.
5. Nejprve zespodu nasaďte nápravu do motoru a následně míchací nástroj na nápravu.
6. Nasaďte víko s motorem na uzavírací prstenec (viz strana 3, obr. A). Motor se musí zajistit.
7. Elektrické zapojení:
 - Předtím, než zasunete zástrčku do elektrické zásuvky, zkontrolujte, zda souhlasí síťové napětí. Údaje o spotřebiči najdete na typovém štítku.

- Spotřebič zapojte pouze do zásuvky odpovídající předpisům.
8. Zapněte spotřebič tlačítkem „zap“. Na displeji se zobrazí „40:00“ minut. Čas můžete nastavit tlačítky \leq a \geq od 5 do 45 minut.

Motor se spustí asi po 3 sekundách.



UPOZORNĚNÍ:

Během provozu nelze nastavení času změnit!

9. Vychlazenou zmrzlinovou směs naplňte plnicím otvorem do nádoby.

Ukončení provozu

Spotřebič automaticky ukončí proces míchání, jakmile uplyne nastavený čas.

Chcete-li míchání přerušit dříve, stiskněte tlačítko zap/vyp.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
1. Odjistěte motor tím, že stisknete tlačítko (viz strana 3, obr. B). Vytáhněte motor s víkem směrem nahoru.
2. Vytáhněte míchací nástroj ze zmrzliny, aby v ní nezmrzl.
3. Silikonovou nebo dřevěnou naběračkou vyjměte z nádoby veškerou zmrzlinu, aby nepřimrzla k okraji.



POZOR:

Nepoužívejte kovovou lžici, abyste nepoškrábali povrch nádoby.

Po použití

- Hotovou zmrzlinu, kterou budete konzumovat později, uchovávejte v mrazničce.
- Rozpuštěnou zmrzlinu již znovu nezmrazujte.
- Přístroj vyčistěte tak, jak je popsáno v kapitole Čištění.

Recepty

- Při přípravě zmrzlinové směsi dodržujte pokyny uvedené v kapitole „Příprava“, bod 3.
- Množství uvedená v receptech jsou pouze orientační. Vyzkoušejte svou individuální směs.
- Další recepty najdete v kuchařských knihách nebo na internetu.

Vanilková zmrzlina (asi na 5 porci)

Vanilkový extrakt	1 až 2 čajové lžičky
Plnotučné mléko	300 ml
Smetana	450 ml
Cukr	125 g

Všechny přísady smíchejte v misce ručním mixérem, dokud se cukr nerozpustí. Vychlazenou zmrzlinovou směs naplňte do nádoby na zmrzlinu.

Doba přípravy ve zmrzlinovači: cca 25–30 minut

Čokoládová zmrzlina (asi na 5 porcí)

Vanilkový extrakt	1 čajová lžička
Plnotučné mléko	250 ml
Smetana	250 ml
Cukr	125 g

Tabulku čokolády, hořké nebo polohořké, o hmotnosti 225 g, nalámejte na kousky a zahřejte s plnotučným mlékem, smetanou a cukrem. Promíchejte mixérem, který lze použít pro mixování horkých pokrmů.

Zmrzlinovou směs nechte vychladnout a pak ji na 24 hodin postavte do chladničky.

Předtím, než zmrzlinovou směs naplníte do nádoby, ještě jednou ji promíchejte.

Doba přípravy ve zmrzlinovači: cca 20–30 minut

Jahodová zmrzlina (asi na 5 porcí)

Čerstvé, zralé jahody, krájené na plátky	250 g
Čerstvě vylisovaná citronová šťáva	1½ plévkové lžíce
Vanilkový extakt	1 čajová lžička
Plnotučné mléko	250 ml
Smetana	250 ml
Cukr	125 g

Smíchejte jahody s citronovou šťávou a asi 80 g cukru. Nechte směs asi 2 hodiny stát, aby se vytvořila šťáva. Přimíchejte zbytek cukru do mléka a ručním mixérem šlehejte na nejpomalejší stupeň tak dlouho, dokud se cukr nerozpustí. Vmíchejte do mléka smetanu, šťávu z jahod a vanilkový extrakt. Vychlazenou směs naplňte do nádoby.

Doba přípravy ve zmrzlinovači: cca 25–30 minut. V posledních 10 minutách mražení přidejte jahody.

Základní recept na sorbet

Ovocná šťáva / ovoce, mixované	600–700 ml
Cukr (podle kyselosti ovoce)	75–100 g
Bílky	1–2 polévkové lžíce

Všechny přísady míchejte v misce ručním mixérem tak dlouho, dokud se cukr nerozpustí.

Doba přípravy ve zmrzlinovači: cca 25–30 minut.

Pro zjemnění lze před koncem procesu mražení přidat 1 polévkovou lžici likéru, koňaku apod.

Sorbet je třeba poměrně brzy zkonzumovat, jinak se znovu rozteče.

Čištění



VÝSTRAHA:

- Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Motor při čištění v žádném případě neponožte do vody. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.



POZOR:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné abrazivní pomůcky.
- Nepoužívejte ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Žádnou ze součástí neumývejte v myčce nádobí.

Motor

- Motor oddělte od víka. Za tím účelem stiskněte tlačítko na motoru a motor vytáhněte směrem nahoru.
- Motor pouze otřete vlhkým hadříkem.

Příslušenství

- Všechny ostatní díly umyjte ručně ve dřezu.
- Spotřebič znovu složte až v okamžiku, kdy jsou všechny součásti suché!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů.

Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Model	PC-ICM 1140
Napájení	220 až 240 V~, 50 Hz
Příkon	12 W
Třída ochrany	II
Čistá hmotnost	cca 2,95 kg

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

REI/6/2019