



Smart WiFi Videotelefon ke Dveřím TX-82

Videotelefon ke dveřím s WiFi venkovní kamera & funkci uvolňování vrat

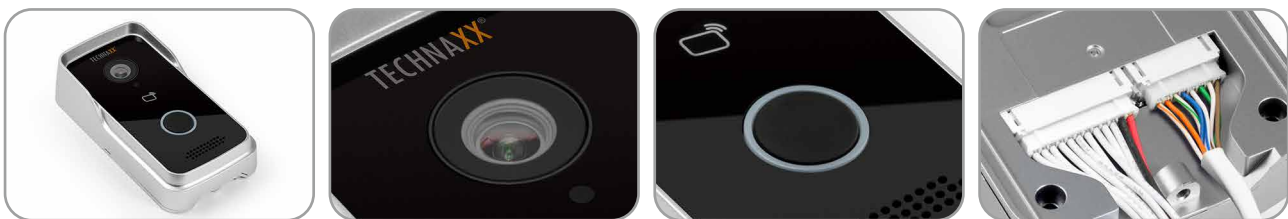

- | | | | |
|--|--|--|---|
| HD Kamera 720P mit CMOS Sensor /
HD Camera 720P with CMOS Sensor | Überwachung von Eingangsbereichen /
Monitoring Entrance Areas | Echtzeit-Videoaufnahme /
Real Time Video Recording | Schnappschussaufnahme /
Snapshot Function |
| Live-Bild via Mobiltelefon /
Live preview via mobile phone | Türöffnung via APP oder RFID/NFC Chip /
Unlock door by APP or RFID/NFC Chip | Sichtwinkel 105° horizontal & 72° vertikal /
Viewing Angle 105° horizontal & 72° vertical | Nachtsichtfunktion /
Night Vision Function |
| Push-Nachricht via APP bei Türklingel &
Sabotagealarm /
Push Notice via APP by door ring &
tamper alarm | Gegensprechanlage /
2-Way-Communication | Speicherung auf MicroSD Karte /
Storage on MicroSD Card | IP65 Strahlwasser- & Staubschutz /
IP65 Waterjet & Dust Protection |

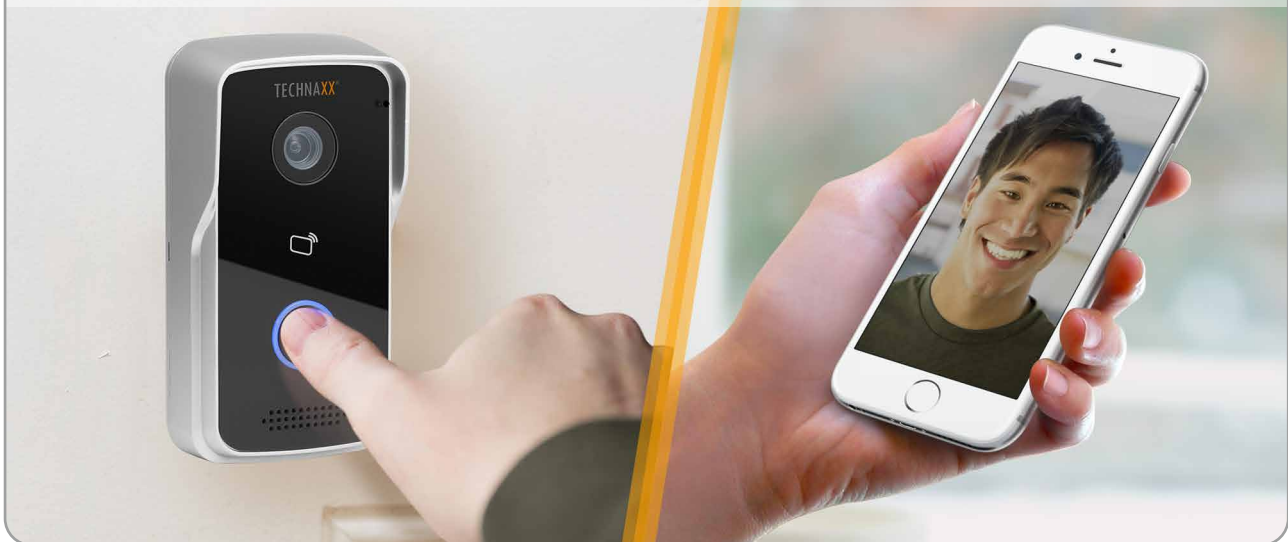

- Videotelefon ke dveřím s WiFi venkovní kamera & funkci uvolňování vrat přes APP
- Připojení přes WiFi ~25m nebo síťový kabel
- 1/4" obrazový snímač CMOS s 1 megapixel
- Obraz v reálném čase HD 720P přez APP
- Rozlišení video 1280x720
- 2,2mm objektiv: pozorovací úhel 105° horizontálně & 72° vertikálně
- Funkce Nočního Vidění ~1-2m s IR-čidlem
- Funkce "Push Notice" přes APP dveří kroužkem & sabotáž alarm
- Přístup přes iOS & Android APP zdarma
- Komunikace obousměrný (zabudovaný mikrofon & reproduktor)
- Podpora RFID/NFC čipové karty pro otevírání vstupních dveří
- Seznam návštěvníků s data & času
- Skladování na karty MicroSD až 32GB nebo FTP server
- IP65 třída ochrany kamery (proti vodnímu paprsku & prachu)

Technické údaje:

- Integrovaný: Mikrokontrolér & Linux OS
- Kompresce videa H.264 standard
- Kompresce zvuku G.711 (mikrofon, reproduktor, komunikace obousměrný)
- Otevírání dveří přes WEB rozhraní, My Secure Pro APP (iOS & Android), PC Client (Windows), RFID Chip (vzdálenost ~1-3cm)
- 10/100Mbps samo-adaptabilní Ethernetový & podpora WiFi protokolu IEEE802.11b/g/n
- Síťový protokol: TCP / IP
- Vestupné: 1-kanálové tlačítko odemýkání, 1-kanálová zpětná vazba dveřního snímače
- Venkovní ovládání 1 relé pro hlavní zámek
- Spotřeba proudu: operace max. 7W / standby max. 1W
- Externí zdroj napájení DC 12V/1A nebo standardní PoE (802.3af)
- Doporučená montážní výška 1,4-1,6m / Povrchová montáž
- Provozní podmínky: -30°C~+60°C, vlhkost 90% nebo méně
- Hmotnost / Rozměry: 400g / (D) 13,5 x (Š) 7,0 x (V) 3,5cm

Slučitelnost:

Produkty z Technaxx FullHD kamery TX-65, TX-66, TX-67, WiFi bezpečnostní systém TX-84 a sledovat dozor TX-89

Obsah balení:

- Smart WiFi Videotelefon ke dveřím TX-82
- 3x RFID tlačítko čip
- Adaptér Ethernetový (LAN)
- Postroj (napájení/vstupy/výstupy)
- Montáž na stěnu
- 3 šrouby & 3 hmoždinky
- 1 hexagon klíč T10
- Vodě odolný uzávěr
- CD
- Návod k obsluze



Číslo položky 4688

