

**ModuPlug
HDC MHX 3 FC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Flexibilní**

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MHX 3 FC
Objednací číslo	1429350000
Verze	Modul
GTIN (EAN)	4050118233476
Mnž.	1 ks

ModuPlug HDC MHX 3 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	14,5 mm	Šířka (v palcích)	0,571 inch
Výška	43 mm	Výška (v palcích)	1,693 inch
Hloubka	34 mm	Hloubka (v palcích)	1,339 inch
Čistá hmotnost	8,72 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

Obecné údaje

Cykly zapojování	≥ 500	Izolační síla	10 ¹² Ω
Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	690 V	Jmenovité napětí: podle UL/CSA	600 V
Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	8 kV	Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	40 A
Kategorie rázového napětí	III	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Materiál	Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny	Počet pólů	3
Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	1	Typ	Zásuvka
Závažnost znečištění	3	Řada	ModuPlug

PE připojení, údaje

Typ připojení PE	Šroubové připojení přes rám modulu
------------------	------------------------------------

Verze

Délka odizolování, jmenovité připojení	8 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 8
Průřez propojení AWG, min.	AWG 16	Průřez vodiče, max.	10 mm ²
Průřez vodiče, min.	1,5 mm ²	Typ připojení	Nalisované připojení

Connection data

Průřez vodiče, min.	1,5 mm ²	Průřez vodiče, max.	10 mm ²
Průřez propojení AWG, min.	AWG 16	Průřez propojení AWG, max.	AWG 8

Design

Skupina produktů	ModuPlug	Typ produktu	Modul
Typ	Zásuvka	Typ připojení	Nalisované připojení

General data

Počet pólů	3	Cykly zapojování	≥ 500
------------	---	------------------	-------

Material

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál	Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny
------------------------------	-----	----------	---

ModuPlug HDC MHX 3 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002312	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 9.1	27-44-02-18	eClass 9.0	27-44-02-92

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

 

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN
Technické údaje	STEP


ModuPlug HDC MHX 3 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Nákresy

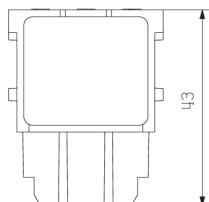


**HDC-MHX 3-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H07V-K1,5:**

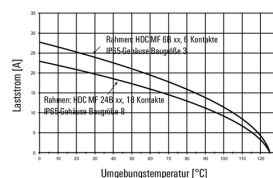

**HDC-MHX 3-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H07V-K10:**

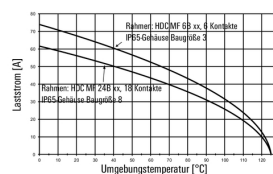

**HDC-MHX 3-modules in the IP65-housing,
Conductor H07V-K1,5:**

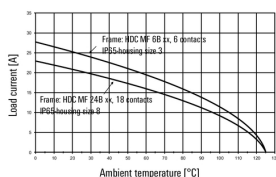

**HDC-MHX 3-modules in the IP65-housing,
Conductor H07V-K10:**

