

**SAI pasivní
SAI-4-M 5P M12 OL UT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Rozvaděče M12 jsou k dispozici v různých verzích. 4, 6 nebo 8 zdírek M12 s 4 nebo 5-pólovým designem. Skupinový vývod je k dispozici ve verzi pro pevný kabel, ve verzi pro konektor určený k připojení uživatelem, nebo ve verzi s M23. Speciální verze jsou také k dispozici. Například nabízíme rozvaděče 1-1 pro použití s jakýmkoliv typem připojení, nebo rozvaděče schválené pro použití v Ex zóně 1.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-4-M 5P M12 OL UT
Objednací číslo	1800001000
Verze	SAI pasivní, Pasivní rozvaděč senzor / aktor, M12, Verze krytu, Ne
GTIN (EAN)	4032248341825
Mnž.	2 ks

SAI pasivní SAI-4-M 5P M12 OL UT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	122,5 g
----------------	---------

Teploty

Provozní teplota	-
------------------	---

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Údaje o připojení

Výstup rozvaděče	Verze krytu
------------------	-------------

Elektrické údaje

Max. proudová kapacita na slot	4 A	Izolační síla	10 ⁹ Ω
--------------------------------	-----	---------------	-------------------

Technické údaje kabelu

Počet pólů	5
------------	---

Všeobecné technické údaje

Stupeň krytí	IP68	Počet pólů	5
Počet soketů kontaktů	4	Připojovací závit	M12
LED	Ne		

Údaje o materiálu

Materiál kontaktu	CuZn	Povrch kontaktu	Pozlacené
-------------------	------	-----------------	-----------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001599	ETIM 4.0	EC001599
ETIM 5.0	EC001599	ETIM 6.0	EC002585
eClass 6.2	27-24-26-04	eClass 7.1	27-24-26-04
eClass 8.1	27-24-26-04	eClass 9.1	27-44-01-08
eClass 9.0	27-44-01-08		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Technické údaje	WSCAD

SAI pasivní SAI-4-M 5P M12 OL UT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres

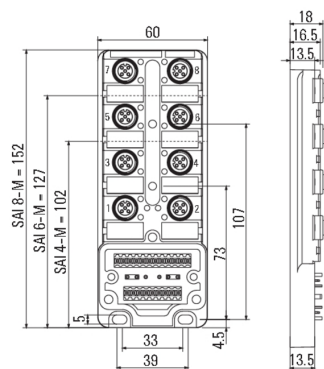


Schéma připojení

