

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

1906 BUBBLE PENDANT 200x1215 Glass Smoke

Vintage 1906 Bubble | Vnitřní skleněné svítidlo, vintage provedení, objímka E27, okrouhlý tvar stínidla



DRUH POUŽITÍ

- Obývací prostory (obývací pokoje, jídelny, ložnice atd.)
- Bary, restaurace

VÝHODY PRODUKTU

- Snadná a rychlá instalace

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Dostupné v různých barvách




TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametry

Provozování	Mains voltage
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50/60 Hz

Rozměry & váha

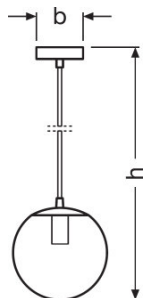

Šířka	100,0 mm
Průměr	200,0 mm
Výška	1460 mm
Váha výrobku	800,00 g

Barvy & materiály

Výrobní materiál	GLASS
Barva těla svítidla	SMOKE-GREY
Barva produktu	SMOKE-GREY
Výrobní materiál obalu	Glass

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	-20...40 °C
-----------------------	-------------

Další údaje o produktu

Produktová poznámka	Available from April 2019
---------------------	---------------------------

Vlastnosti

Stmívatelnost	Ne
Typ zapojení	Terminal
Označení objímky	E27

Certifikáty & standardy

Třída ochrany	I
Druh ochrany	IP20
Standardy	CEEACREACH

VÝBAVA / PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zdroje světla nejsou součástí balení
- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075217409	Folding carton box 1	263 mm x 263 mm x 368 mm	1096,00 g	25.45 dm ³
4058075217416	Shipping carton box 6	800 mm x 540 mm x 380 mm	8133,00 g	164.16 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.