



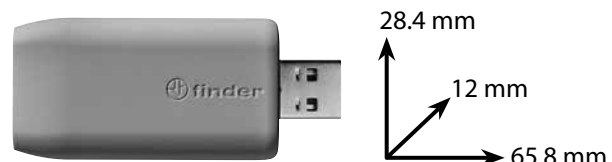

1Y.EU.005

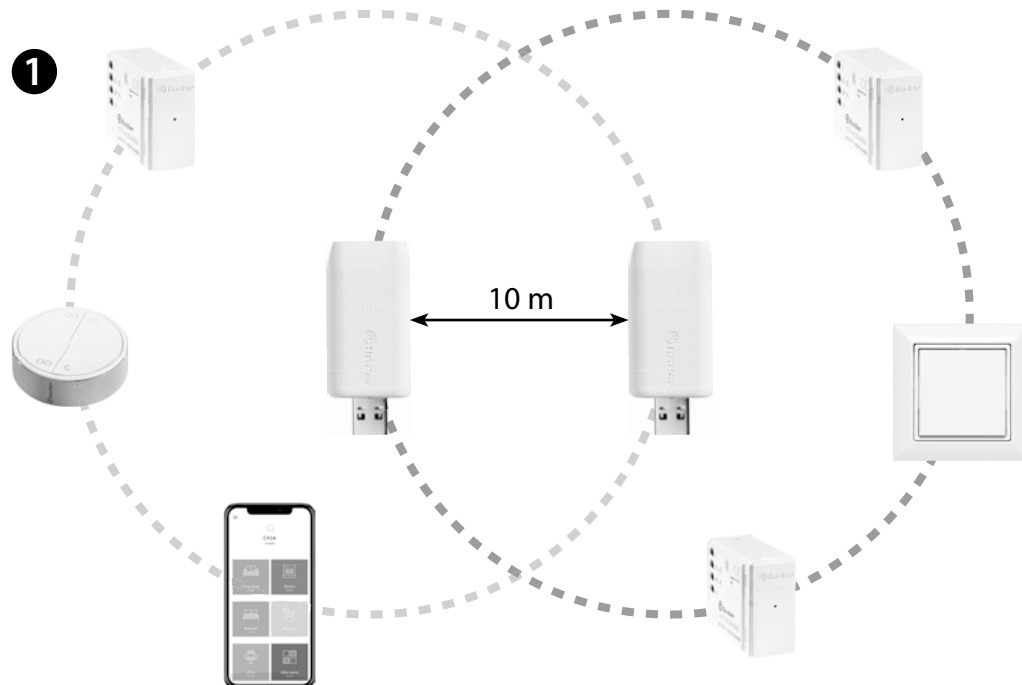

ČESKY

1Y.EU.005 PRODLUŽOVAČ DOSAHU

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení	USB 5 V/0,5 A min.
Provozní frekvence	2,4 GHz
Provozní teplota	-10...+50 °C
Schválení	CE, FCC, IC (Evropa, USA, Kanada)
Dosah signálu	přibližně 10 m ve volném prostoru a bez překážek, dosah signálu se může měnit v závislosti na struktuře budovy

1 INSTALACE

POZNÁMKA

- zařízení nepotřebuje nijak nastavovat
- LED: - zelená (připravenost k přenosu)
- nesvítil (klidový režim)
- modrá (příjem/přenos příkazu)
- max. 4 prodlužovače dosahu pro ovládací přístroj