



NÁVOD K OBSLUZE

Bezdrátový zvonek



Obj. č.: 214 21 03




Obj. č.: 216 35 20

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového tlačítka zvonku m-e 41078. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

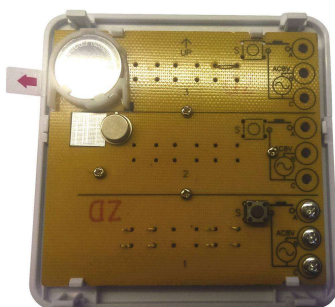

Vložení baterie

Venkovní jednotka (vysílač)

1. Venkovní jednotka (tlačítko zvonku) se napájí jednou 3 V lithiovou baterií.
2. Pomocí malého plochého šroubováku zatlačte opatrně dovnitř dvě ouška na spodní straně a poté odstraňte horní část.
3. Odstraňte z prostoru baterie kousek izolační pásky a venkovní jednotka je připravena k provozu.
4. Při výměně baterie zvedněte malým plochým šroubovákem baterii z držáku a poté vložte do držáku novou baterii, aby její kladná strana (+) směřovala nahoru.

POZOR: Po výměně baterie ve vysílači se musí znovu provést párování všech přijímačů (viz níže „Uvedení do provozu“).

Instalace

Venkovní jednotka (vysílač)

1. Pomocí malého plochého šroubováku zatlačte opatrně dovnitř dvě ouška na spodní straně a poté odstraňte horní část, abyste venkovní jednotku otevřeli.
2. Na zadní straně krytu venkovní jednotky jsou dva vyhlazené otvory (20), které je třeba propíchnout, abyste mohli kryt přišroubovat. Když k montáži použijete lepicí pásku, vyhlazené otvory nepropichujte, aby se zvýšila ochrana proti povětrnostním vlivům.
3. Zadní stranu krytu podržte na místě, kam chcete vysílač namontovat a propíchnuté otvory použijte jako šablonu pro označení míst k vyvrtání otvorů.

Pozor: Venkovní jednotka by se neměla instalovat přímo na kovové nebo plastové rámy dveří. Protože se tím výrazně snižuje provozní dosah vysílače.

4. Tužkou si označte otvory a kryt odložte.
5. Na označených místech vyvrtajte otvory pomocí 6 mm vrtáku do zdiva.
6. Do každého z otvorů vložte jednu přiloženou hmoždinku a poté přišroubujte zadní stranu krytu na místo.
7. Nyní můžete přední část krytu nasadit na namontovanou zadní část krytu.

Připojení k stávajícímu systému domovního zvonku

Na zadní straně vysílače jsou tři přípojovací svorky, které lze využít pro připojení k stávajícímu systému domovního zvonku. Svorky na vysílači označené jako „B“ a „C“ připojte paralelně k stávajícímu zvonku. Pokud je Váš stávající zvonek napájen stejnosměrným proudem (DC), tak musíte dodržet správnou polaritu: svorka „C“ představuje kladný pól a svorka B“ je záporný pól. Při napájení střídavým proudem (AC) na polaritě nezáleží.

Připojení k externímu tlačítku domovního zvonku

Vysílač je možné aktivovat také venkovním tlačítkem domovního zvonku. Toto tlačítko však nesmí být připojeno na stávající systém zvonku. Připojovací svorky „A“ a „C“ propojte dvoužilovým kabelem se svorkami na tlačítku. Délka kabelu může být i několik metrů.

Pokud používáte osvětlené tlačítko, musíte vyjmout osvětlovací těleso.

POZOR: Tímto tlačítkem zvonku (vysílačem) nelze aktivovat kabelem připojené zvonky u dveří.

Uvedení do provozu

Bezdrátové tlačítko domovního zvonku je vybaveno funkcí automatického nastavení digitálního kódovacího systému, takže ho není třeba nijak nastavovat. Před použitím si pozorně přečtěte následující část návodu.

Nastavení digitálního kódu mezi venkovní jednotkou (vysílačem) a pokojovou jednotkou (přijímačem)

Venkovní jednotka (vysílač)

Jakmile do tlačítka zvonku vložíte baterii nebo vyjmete izolační pásku baterie, pokojová jednotka (přijímač) automaticky zareaguje na jeden z 256 dostupných kódů.

Poznámka: S jednou pokojovou jednotkou můžete spárovat maximálně 4 venkovní jednotky.

Pokožová jednotka (přijímač)

Informace k nastavení přijímače na režim učení a k příjmu párovacího kódu z vysílače najdete v návodu k obsluze přijímače.

Provoz přijímače zvonku

Výběr melodie

1. Pomocí malého plochého šroubováku zatlačte opatrně dovnitř dvě ouška na spodní straně krytu a poté odstraňte horní část krytu a otevřete venkovní jednotku (vysílač).
2. Stiskněte tlačítko označené jako „S“ (16) a začne se přehrávat další vyzváněcí melodie. Vybírat můžete z 8 různých vyzváněcích melodií.

POZOR: Pro každé tlačítko zvonku můžete nastavit jinou vyzváněcí melodii. Použijte k tomu tlačítko „S“ (16), které je umístěno ve venkovních jednotkách pro 2 nebo 3 rodiny pod každým tlačítkem zvonku.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do výrobku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vytéklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Tlačítko zvonku

Napájení:	1 x 3 V lithiová baterie CR2450 (je součástí dodávky)
Spotřeba proudu:	7 mA (v zapnutém stavu) a 0,003 mA (ve vypnutém stavu)
Frekvence a přenosový výkon:	434 MHz / <10 mW
Provozní teplota:	-20 °C až +40 °C
Počet typů zvonění:	Celkem 8 volitelných typů melodie
Počet kanálů:	Celkem je dostupných 256 digitálních kódů
Počet vysílačů:	Až 4 vysílače na jeden přijímač

