

Síťový kabel - VS-M12FSBP-IP20-93E-LI/0,3 - 1403157

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Osazený kabel Ethernet, CAT5e, stíněný, 2párový, AWG 26 pružný (7drátový), RAL 5021 (vodově modrá), vestavná zásuvka M12, montáž zezadu stěny/vešroubováním SPEEDCON na zástrčku RJ45/IP20, Line, délka 0,3 m

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4046356644068

Technické údaje

Mechanické parametry

Počet pólů	4
Stíněno	ano
Cykly zapojení	≥ 100
průměr kabelu	6,70 mm
Kabelový vývod	přímo
Konstrukce kabelu	2x2xAWG26/7; SF/UTP
Délka kabelu	0,3 m
Krytí	IP67
Počet kabelových vývodů	1

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 60 °C (kabel, pevné uložení)
	-5 °C ... 60 °C (kabel, pohyblivé uložení)

Údaje o materiálu

Vnější plášť, materiál	PUR
vnější plášť, barva	vodní modř RAL5021

Elektrické parametry

Vlastnosti přenosu (kategorie)	CAT5 (IEC 11801:2002)
--------------------------------	-----------------------

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Síťový kabel - VS-M12FSBP-IP20-93E-LI/0,3 - 1403157

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	19030300
eCl@ss 6.0	27061800
eCl@ss 7.0	27060308
eCl@ss 8.0	27060308
eCl@ss 9.0	27060308

ETIM

ETIM 3.0	EC000830
ETIM 4.0	EC002061
ETIM 5.0	EC002599
ETIM 6.0	[NO ASSET AVAILABLE: TXB,10909035,P]
ETIM 7.0	EC001262

UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121616
UNSPSC 7.0901	26121616
UNSPSC 11	26121604
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	26121604

Aprobace


EAC /

Podrobnosti schválení

EAC 

Výkresy


Výkres v měřítku

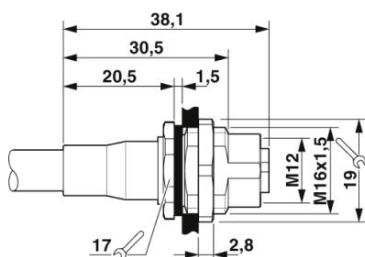

M12 přídavný zástrčkový spoj


Síťový kabel - VS-M12FSBP-IP20-93E-LI/0,3 - 1403157

Výkres v měřítku

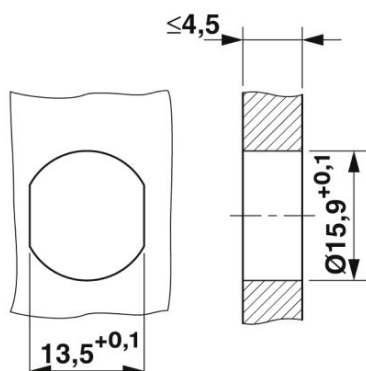


Výřez v pouzdru pro upevňovací závit M16, montážní stěna s průchozím vyvrtaným otvorem (alternativně s plochou jako ochranou proti přetočení)

Výkres v měřítku

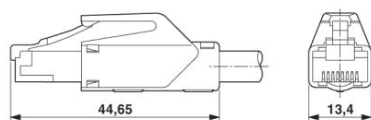

Průřez kabelu

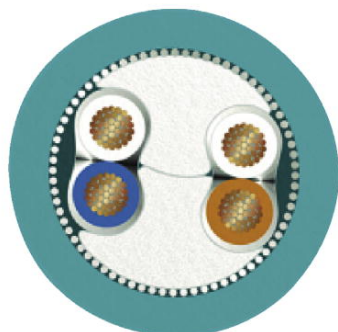

Ethernet [93E]

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>