

Odpuzovač krteků a mravenců



Obj. č.: 233 87 32

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup odpuzovače krteků.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Toto zařízení odpuzuje hraboše polní i zahradní, hryzce, myši (a mnohé jiné hlodavce), rejsky a krtky pomocí nízkofrekvenčního ultrazvukového signálu 400 Hz - 500 Hz, v intervalu každých 50 sekund. Odpuzovač jednoduše zapichnete do půdy. Při sekání trávy jej pouze vytáhnete. Tomuto odpuzovači nevádí déšť nebo vlhkost, neboť je vybaven ochranou proti vnikání vody. Jako napájení slouží 3 akumulátory typu AA, které se dobíjejí prostřednictvím vestavěného solárního článku.

Krtci a rejsci patří mezi užitečná zvířata (hubí škodlivý hmyz). Nebudte bezohlední, nezabíjejte je a neničte zbytečně životní prostředí. Pokud jsou vám krtci nebo rejsci nepříjemní, použijte jako optimální řešení náš skvělý odpuzovač, který tyto pro vás nepříjemné tvory vypudí bez použití chemie pomocí vibrací. Berte však na vědomí, že účinnost na každý druh zvířete se může lišit, výrobek byl vyvinut na základě zkušeností a poznatků zákazníků, je tedy ve většině případů účinný.

Rozsah dodávky

- Odpuzovač krteků a mravenců
- 3 akumulátory typu AA
- Návod k obsluze

Účel použití

Toto zařízení (je opatřeno bodcem) zapichnete jednoduše do půdy, kde každých 50 sekund na 2 sekundy začne vydávat ultrazvukový signál o frekvenci 400 - 500 Hz, což je pro výše uvedené živočichy nepříjemný. Tyto speciální oscilace se šíří v půdě ze zapichneté tyče přístroje do okolí a pokryjí tak svým působením plochu o výměře až 1250 m². Podle vlastností půdy může být tento okruh pokrytí menší nebo i větší.

Protože jsou tyto oscilace pro tyto živočichy nesnesitelné, „odstěhují“ se po několika dnech, (obvykle do 2 týdnů) na jiné místo, aniž by jim byla způsobena nějaká újma. Tento odpuzovač můžete použít na zahradě, na polích a na jiných místech ve volné přírodě. Tento přístroj nezpůsobuje žádnou újmu žížalám ani domácím zvířatům.

Jiný způsob používání výrobku, než bylo uvedeno výše, by mohl způsobit jeho poškození.

Uvedení do provozu

1. Vyšroubujte zelené víčko proti směru hodinových ručiček
2. Vytáhněte držák baterií z vnitřku pouzdra a vložte 3x akumulátor typu AA, které jsou součástí dodávky, kladným pólem směrem nahoru tak, jak je uvedeno na pouzdru.
3. Po vložení baterií do držáku zasuňte držák zpět do pouzdra odpuzovače, ujistěte se, že je těsnění na svém místě a dobře víčko utáhněte, aby se nepovolilo v průběhu vibrací.
4. Špička je vyrobena tak, aby pomohla odpuzovač správně zapichnet, postupujte tedy kousek po kousku s hloubením otvoru pro odpuzovač, přebytečnou zeminu vždy odstraňte a opět vyvrtejte otvor o něco hlubší, až je odpuzovač zapichnetý v zemi až po víčko. Při hloubení se neopírejte o uzávěr, hrozí jeho přetažení a poškození a v žádném případě nepoužívejte pro zvýšení silového účinku kladivo, tím by mohlo dojít k poškození výrobku.
5. Vložte odpuzovač do vyhloubeného otvoru, aby pevně držel a upěchujte zeminu kolem tyče, čím těsněji je tyč obklopována zeminou, tím lépe bude docházet k šíření vibrací do okolí.
6. Při výměně baterií postupujte podle bodů 1 – 3.



Umístění

Zapichněte (zahrabejte) bodec odpuzovače do půdy, v blízkosti stop živočichů, které chcete vyhnat (v blízkosti nor, krtin, mravenišť atd.). V případě potřeby (bude-li půda tvrdá) proveďte potřebnou prohlubeň do půdy například pomocí dřevěné tyče nebo rýče.

Nejprve ponechte alespoň po dobu dvou slunečných dnů odpuzovač ve vypnutém stavu (přepínač v poloze „OFF“), aby se dobily vložené akumulátory.

Zkontrolujte znovu uzávěr přístroje, zda je dobře uzavřený, případně jej pevně utáhněte, aby se do přístroje nedostala voda. Udějte opatrně a lehce půdu okolo přístroje. A zajistěte, aby nebyl solární článek ve stínu nebo zakryt trávou.

Tento odpuzovač pokryje okruh až 1 250 m². Podle vlastností půdy může být pokrytí okruhu působností odpuzovače sníženo. Velké kameny, kořeny, základy domů atd. mohou ovlivnit (snížit) účinnost odpuzovače. Pro pokrytí větší plochy použijte více těchto odpuzovačů.

Suchá nebo písčité půdy nejsou dobrými „vodíči“ vibrací tohoto odpuzovače.

Nejlepší výsledky dosáhnete ve vlhké humusovité nebo jílovité půdě.

Zařízení nyní začne v intervalech 50 sekund vysílat do půdy oscilace o frekvenci 400 - 500 Hz. Účinek působení zařízení poznáte již cca za 2 týdny. Nechte odpuzovač pracovat déle, abyste zabránili případnému návratu již vypuzených živočichů nebo novému „uhníždění“ jiných živočichů.

Nikdy nezahrazujte zvířatům únikovou cestu, nebuďte krutí a dejte zvířatům šanci na útěk.

Ujistěte se, že není pod zemí v místě instalace odpuzovače žádné vedení např. elektrické, vodovodní, plynové apod. Ani neumísťujte odpuzovač tam, kde by o něj mohl někdo zakopnout.

Ačkoliv má odpuzovač voděodolný uzávěr chránící jeho útroby před vlhkem a deštěm, nesmí být vystaven dlouhodobému působení stříkající vody o silné intenzitě. Stejně tak nesmí být výrobek instalován přímo do vody např. zahradního jezírka. Z těchto důvodů se ujistěte, že se v místě instalace netvoří louže.

Předpokládají-li meteorologové sněžení a mrazy, vytáhněte odpuzovač ze země. Teploty pod 0 °C nespědí vloženým akumulátorům, které ztrácí při nízkých teplotách svou kapacitu.

Abyste zajistili co nejdéle provozuschopnost tohoto zařízení, doporučujeme skladovat přes zimu nebo pokud jej nebudete dlouho používat výrobek na suchém a teplém místě.


Pokud výrobek delší dobu nefunguje, může to znamenat, že není vystaven dostatečnému slunečnímu záření nebo je již třeba vyměnit akumulátor.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

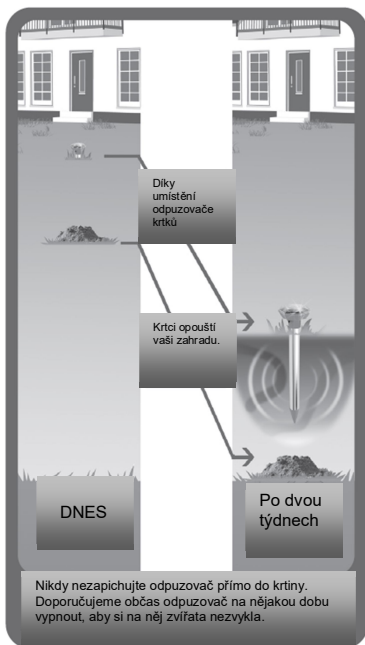

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do odpuzovače. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Technické údaje

Pouzdro:	Voděodolné vůči povětrnostním vlivům, hliníková trubka
Napájení:	3x akumulátor NiMH, typu AA (je součástí dodávky), v případě potřeby vyměnitelné.
Rozsah působnosti:	Až cca 1250 m ² podle vlastností půdy
Interval ultrazvuku:	Každých 50 sekund (vyp.) na 2 sekundy (zap.)
Frekvence ultrazvuku:	400 – 500 Hz
Provoz:	Zap./Vyp.
Nabíjení:	Polykrystalický solární článek
Materiál:	ABS / Hliník
Rozměry:	9,5 x 34 x 9,5 cm

Příklad tohoto návodu zajišťila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/08/2023