



NÁVOD K OBSLUZE

Kapesní nouzové rádio RF-CR-200



Obj. č.: 234 74 03



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup kapesního rádia Renkforce.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Toto nouzové kapesní rádio lze nabíjet buď pomocí vestavěného solárního panelu, nebo pomocí ruční klíčky a disponuje LED svítilnou, LCD displejem, pamětí až na 120 rádiových stanic, sluchátkovým výstupem a USB portem pro nabíjení mobilních zařízení.

Rozsah dodávky



- Nouzové kapesní rádio
- Lithiový akumulátor
- Řemínek, háček
- USB nabíjecí kabel
- Návod k obsluze



Vlastnosti

- Nouzový poplach, svítilna a nabíječka mobilního telefonu
- Nabíjení prostřednictvím solárního panelu nebo klíčky
- Příjem FM, AM a SW rádiových pásem s automatickým skenováním
- Paměť na uložení 120 rádiových stanic
- Hodiny a budík
- Reprodukční o průměru 40 mm
- Sluchátkový výstup
- LCD displej s podsvícením
- 3,7V Li-Ion akumulátor o vysoké kapacitě 2000 mAh.

Popis a ovládací prvky

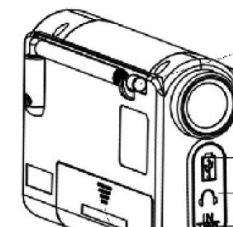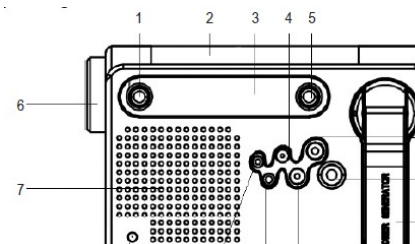

1	Svítilna zap./vyp. alarm	11	Ladění –
2	Solární panel	12	Řemínek na zápěstí
3	LCD	13	Ladění +
4	Hlasitost +/- M+	14	Pásmo (Band) / Aut. ladění (Scan)
5	Power / Sleep	15	Klíčka
6	Svítilna / Varovné světlo	16	Teleskopická anténa
7	Reproduktor	17	Výstup 5V/DC USB nabíjecí port
8	Nabíjení budík	18	3,5 mm sluchátkový výstup
9	Zámek	19	Vstup 5V/DC nabíjecí port
10	Hlasitost - / M-	20	Příhrádka baterie

Symbole na LCD

21	FM	25	Čas pro automatické vypnutí (Sleep)
22	Plně automatické ladění a uložení stanic	26	SW
23	AM jednotky	28	FM, SW jednotky
24	AM	29	Frekvence/čas/místo v paměti

Obsluha

a) Zapnutí / vypnutí rádia

1. Otevřete přihrádku akumulátoru a vložte 2000 mAh akumulátor, dodržujte správnou polaritu. Pokud nebudete rádio delší dobu používat, tak akumulátor vyjměte. Před vložením akumulátoru nabijte rádio pomocí klíčky nebo 5 – 10 minut pomocí solárního panelu.
2. Uzavřete přihrádku akumulátoru. Na displeji se objeví čas.
3. Stiskněte tlačítko Power dokud se na displeji nezobrazí „On“. Rádio je nyní zapnuté.
4. Stiskněte opětovně tlačítko Power dokud se na displeji nezobrazí „Off“. Rádio je nyní vypnuté.

b) Nastavení času automatického vypnutí

1. Stiskněte a podržte tlačítko Sleep stisknuté tak dlouho, až se na displeji zobrazí '90', to značí, že se rádio vypne po uplynutí 90 minut.
2. Stiskněte opětovně tlačítko Sleep pro přepínání mezi hodnotami 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 a Off a nastavte čas, který potřebujete.

c) Použití antény

- FM rádio
Vytáhněte teleskopickou anténu a pomocí regulace její délky a náklonu vyhledejte nejlepší signál. Pokud pozorujete silné rušení, nebo najednou přijímáte 2 stanice, anténu zkratěte.
- AM rádio
Vestavěná magnetická anténa se používá pro příjem rádiových stanic na středních vlnách. Lépe stanici naladíte pootočením celého přístroje než pomocí teleskopické antény.
- SW rádio
Vytáhněte anténu a pomocí změny délky a nasměrování naleznete nejlepší rádiový signál.

d) Volba rádiového pásma

Pro výběr požadovaného rádiového pásma použijte tlačítko Band:

- FM: 87 – 108 MHz
- AM: 520 – 1710 kHz
- SW: 3 – 10 MHz (SW1), 10 – 18 MHz (SW2)

e) Poslech rádia

- Jemné naladění rádiové frekvence
Pomocí tlačítka Ladění + nebo Ladění – zvyšujete nebo snižujete v krocích hodnotu rádiové frekvence. Minimální hodnoty kroku jsou: 0,1 MHz pro FM, 9 kHz pro AM a 0,005 MHz pro SW.
- Automatické naladění
Dlouhým stisknutím tlačítka Ladění + nebo Ladění – na 1 sekundu rychle zvyšujete nebo snižujete rádiovou frekvenci, dokud nedojde k automatickému nalezení vysílání.
- Plně automatické ladění
Dlouhým stisknutím tlačítka Scan dojde k rychlému prohledávání frekvenčního pásma od nejnižší po nejvyšší frekvenci a uložení vysílací stanice do paměti pod číslem P01 až P30.

f) Ovládání rádia

- Výběr vysílací stanice
Pro výběr uložené stanice stiskněte tlačítko M+ nebo M-. Pokud nedojde ke stisknutí ani jednoho z tlačítek po dobu delší než 2 sekundy, rádio naladí naposledy poslouchanou stanici. Pokud nejsou v paměti uloženy žádné stanice, na displeji se zobrazí „EM“ (empty = prázdná).
- Nastavení hlasitosti
Dlouhým stisknutím tlačítka Hlasitost + nebo Hlasitost – nastavujete hlasitost reprodukce v rozsahu 31 úrovní hlasitosti.

- Zámek rádia
Dlouhým stisknutím tlačítka Zámek po dobu 1 sekundy uzamknete všechny funkce, na displeji se zobrazí symbol klíče, opětovným stisknutím tlačítka Zámek na 1 sekundu zámek funkcí deaktivujete.

1. Nabíjení rádia
Nabíjení lze provádět buď otáčením ruční klíčky ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, připojením 5V/DC nabíječky nebo pomocí solárního panelu. Pokud se akumulátor nabíjí, indikátor nabíjení bude blikat a zobrazí se symbol baterie. Jakmile je akumulátor plně nabitý, indikátor nabíjení zhasne a symbol baterie bude zobrazovat plné nabití.

2. Svítílina
Chcete-li použít svítílnu použít, stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout svítílnu.

- Nouzový alarm
Dlouhým stisknutím tlačítka zap./vyp. alarm na 1 sekundu spustíte nouzový alarm. Svítílina a displej začnou blikat.

- USB nabíječka
Zapojte nabíjecí kabel USB do výstupního 5V/DC USB portu, abyste mohli nabíjet mobilní telefon nebo podobné zařízení. Během nabíjení mobilního zařízení nepřipojujte nic ke vstupnímu 5V/DC portu. Upozorňujeme, že rádio nelze používat, když je nabíjeno externí zařízení.

- Nastavení času
Stiskněte dlouze na 1 sekundu tlačítko Hlasitost- a pomocí tlačítek Ladění+ a Ladění- nastavte čas. Pro přepínání mezi hodinami a minutami použijte tlačítko Hlasitost + a pak stiskněte tlačítko Hlasitost - pro potvrzení nastaveného času.

- Nastavení budíku
Pro zobrazení hodin stiskněte tlačítko Hlasitost +, stiskněte znovu tlačítko Hlasitost+, tentokrát však na 1 sekundu a pomocí tlačítek Ladění+ a Ladění- nastavte čas buzení. Stisknutím tlačítka Hlasitost + můžete přepínat mezi hodinami a minutami a poté stisknutím tlačítka Hlasitost + potvrdit čas budíku. Když se rádio v nastavený čas buzení zapne, vypnete jej stisknutím libovolného tlačítka. Pokud budík nevypnete, bude budík znít nepřetržitě po dobu 1 hodiny a poté se automaticky vypne.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do kapesního rádia. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro přístroje.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Nabíjení:	5 V/DC (přes USB), klíčka nebo solární panel
Výstupní USB port:	Max. 5 V/DC, 2,4 A
Akumulátor:	3,7 V/2000 mAh, Li-Ion akumulátor
Rozsah frekvencí:	FM 87,5 – 108 MHz AM: 520 – 1710 kHz SW1: 3 – 10 MHz SW2: 10 – 18 MHz
Citlivost příjmu:	FM: 8 dB AM: 20 dB SW: 30 dB
Odstup signál – šum:	FM: 32 dB AM: 20 dB SW: 30 dB
Rozměry:	120 x 76 x 43 mm
Hmotnost:	208 g

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/04/2022