



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Bezdrátový přijímač zvonku BELL-270 RX



Obj. č.: 238 32 43



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového přijímače zvonku m-e Bell-270 RX. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Bell-270 RX se používá jako přijímač domovního zvonku, který je kompatibilní se všemi vysílači modelové řady Bell a FG. Můžete ho jednoduše zapojit do volné elektrické zásuvky s napětím 230 V. Když se aktivuje vysílač, Bell-270 RX přehraje melodii a po dobu 8 sekund bliká světelný kruh. V závislosti na použitém vysílači je dosah přijímače za optimálních podmínek v rozmezí 100 až 200 metrů (v přímé viditelnosti).

Na dosah signálu mají v praxi vliv různé faktory, jako například kovové a UPVC rámy dveří, stěny nebo jiná zařízení pracující na stejné frekvenci.

Funkce

Stisknutím tlačítka párování na zvonku se vyšle signál a Bell-270 RX přehraje melodii. Na světelném kroužku na přijímači bliká po dobu 8 sekund nastavená barva.

Uvedení do provozu

Zapojte Bell-270 RX do volné síťové zásuvky a pomocí příslušného vysílače proveďte párování. Kód spárovaného vysílače zůstane v paměti přijímače, i když Bell-270 RX nebude delší dobu v síťové zásuvce.


Spárování dalších vysílačů (max. 4 vysílače)

Pokud chcete s přijímačem Bell-270 RX spárovat další vysílač, stiskněte a podržte tlačítko CODE (1), dokud z přijímače neuslyšíte jedno pípnutí.

Poté máte cca 5 sekund, abyste stiskli tlačítko na novém vysílači, který chcete spárovat.

Pokud se do 5 sekund nestiskne tlačítko na vysílači, Bell-270 RX vydá dvě pípnutí a proces párování se ukončí. Po úspěšném spárování se z přijímače Bell-270 RX ozve melodie.

Poznámka: S přijímačem můžete spárovat maximálně 4 vysílače. Pokud Bell-270 RX hned po stisknutí tlačítka CODE pípne 4x, znamená to, že se s ním už spárovaly 4 vysílače a interní paměť je zaplněna. Pro uvolnění interní paměti postupujte podle kroků v části „Obnovení továrního nastavení“.

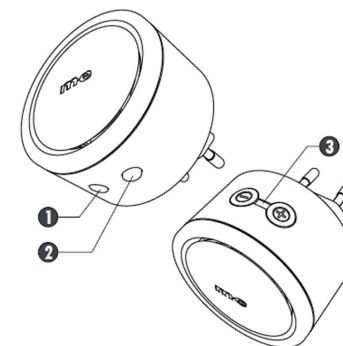

Změna hlasitosti

Hlasitost přijímače Bell-270 RX můžete nastavit na 5 úrovní pomocí dvou tlačítek (3) (+) a (-).

Změna barvy světelného kroužku

Pokud chcete změnit barvu optické signalizace, stiskněte jedenkrát tlačítko MODE (2) na přijímači Bell-270 RX. Světelný kroužek se rozsvítí další barvou a přehraje se melodie.

Nastavení vyzváněcí melodie

Vyzváněcí melodie se nastavuje na vysílači. Postupujte podle pokynů v návodu k obsluze vysílače.

Změna kódu

Pokud se z přijímače Bell-270 RX bezdůvodně ozývá melodie, znamená to, že v sousedství se pravděpodobně používá podobné zařízení se stejným kódem. V takovém případě resetujte Bell-270 RX na tovární nastavení a změňte kód vysílače (viz návod k obsluze vysílače). Poté vysílač znovu spárujte s přijímačem.

Pokud Bell-270 RX i nadále přehrává nechtěně vyzváněcí melodii, opakujte uvedený postup.

Obnovení továrního nastavení (resetování)

Vytáhněte Bell-270 RX ze síťové zásuvky a stiskněte 1x tlačítko MODE, abyste vybilí kondenzátory uvnitř přijímače Bell-270 RX.

Držte stisknuté tlačítko CODE a zapojte Bell-270 RX znovu do zásuvky. Vymažou se tím všechny spárované vysílače a Bell-270 RX se vrátí do režimu párování.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do bezdrátového přijímače. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Technické údaje

Napájení:	230 V / 50 Hz
Spotřeba proudu:	cca 1 W
Frekvence:	434 MHz
Provozní teplota:	0 °C až +45 °C
Vyzváněcí melodie:	8 vyzváněcích melodií
Kódování:	256 digitálních kódů



Příklad tohoto návodu zajišťla společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/04/2025