



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Kompaktní průtokový ohřívač vody SY-5247282

Obj. č.: 262 36 41



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup průtokového ohřívače vody Sygonix.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!


Účel použití

Výrobek poskytuje teplou vodu na přípojkách studené vody chráněných proti mrazu. Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. Nepoužívejte jej venku. Výrobek má krytí IP24 a je chráněn proti stříkající vodě z jakéhokoli směru. Nesmí se ponořit do vody. Musí být připojen pouze ke standardním domácím rozvodům studené vody. V blízkosti vodovodní přípojky musí být umístěna uzemněná zásuvka odolná proti stříkající vodě. Lze nastavit teplotu vody na výstupu.

Rozsah dodávky

- Výrobek
- 2 mosazné adaptéry
- 3 silikonové O-kroužky
- Univerzální hadicový adaptér
- Samec/samice redukce (M30/G3/4")
- Návod k obsluze

Popis a ovládací prvky

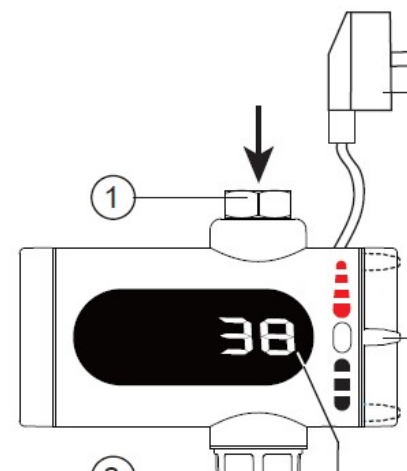

- 1 Vstup studené vody
- 2 Výstup vody
- 3 Teplota vody (měřená na výstupu)
- 4 Ovládání teploty vody
(HOT = horká, COLD = studená)
- 5 Napájecí kabel se zemnicím kontaktem


Montáž

Ohřívač vody vždy nainstalujte na vodovodní přípojku dříve, než jej zapojíte do uzemněné zásuvky. Při demontáži postupujte v opačném pořadí.




Zařízení je dodáváno se třemi různými přípojovacími adaptéry, které se hodí pro nejpoužívanější vodovodní přípojky. Použijte adaptér, který vyhovuje vašemu připojení. Pro každý adaptér vždy používejte dodaný přesný silikonový O-kroužek. Ujistěte se, že šroubové spoje jsou bezpečné a pevné. Ohřívač vody by měl být instalován pouze ve svislé poloze! Výtok vody musí vždy směřovat dolů.

Použijte závitový adaptér, který vyhovuje vašemu připojení:

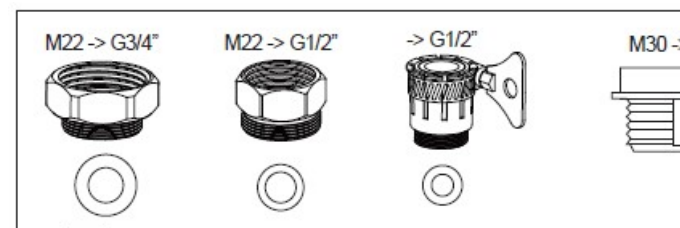


Příklady zapojení:


Připojení k vodovodnímu kohoutku s vnějším závitem

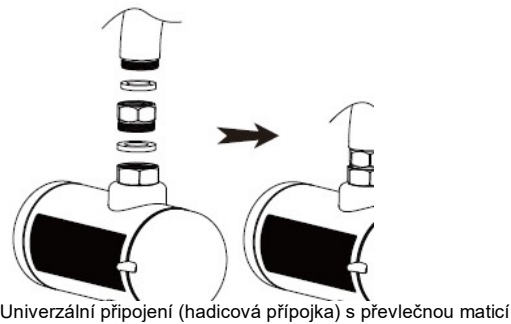

Univerzální připojení (hadicová přípojka) s převlečnou maticí

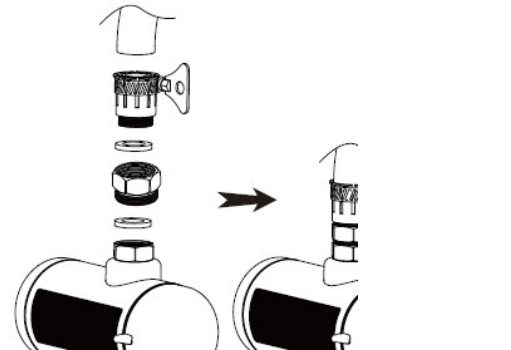

Připojení k vodovodnímu kohoutku s vnitřním závitem (volitelné)
Vhodné adaptéry pro vodovodní kohoutky s vnitřním závitem jsou dostupné ve specializovaných obchodem s instalaterským materiálem. Vstupní vnitřní závit tohoto výrobku je M22.

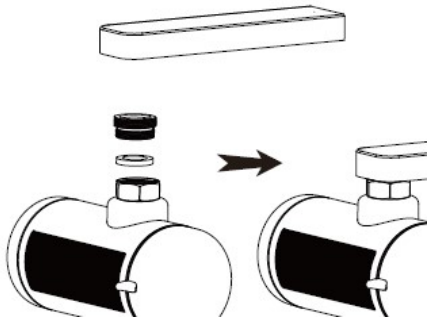


Obsluha

Ohříváč vody má integrovanou ochranu proti chodu nasucho. Ohříváč se spustí pouze tehdy, pokud zařízením protéká voda a je nastaven horký režim. Pomocí ovladače (4) na straně upravte průtok a teplotu vody. Topný výkon závisí na průtoku. Ve střední poloze je průtok omezován tryskou na výstupu. Tato poloha poskytuje nejteplejší vodu. Nastavením ovladače na červenou oblast (HOT) se zvýší průtok, ale sníží se teplota vody. Nastavením ovladače na černou oblast (COLD) se ohříváč vypne. Otočením ovladače dále do černé oblasti (STUDENÁ) se zvýší průtok. Teplota vody se nezobrazuje v poloze studené vody. Otočením ovladače do jedné ze dvou krajních poloh se ozve slyšitelné cvaknutí indikující maximální průtok. Když zavřete vodovodní kohoutek, ohříváč vody se automaticky vypne. V horkém režimu se displej zobrazení teploty vypne.

Řešení problémů

Chyba	Příčina	Řešení
Displej zobrazení teploty je prázdný	Bez napájení Bez tlaku vody Ovládání nastaveno na studenou vodu	Připojte do elektrické zásuvky Otevřete vodovodní kohoutek Ovládání nastavte do středové polohy červené oblasti.
Voda není dostatečně horká	Průtok je příliš vysoký	Otočte ovládáním do střední polohy.
Voda je příliš horká	Vstupní vodovodní kohoutek je přicpaný Průtok je příliš nízký	Zkontrolujte vodovodní kohoutek a vyčistěte jej. Otevřete vodovodní kohoutek
Ohříváč nenaskočí	Průtok je příliš nízký	Otevřete vodovodní kohoutek
Nestálý průtok z výstupního kohoutku	Výstupní tryska je znečištěná	Odstraňte trysku a vyčistěte ji (odvápněte).
Ohříváč nefunguje, ale teplota se zobrazuje	Vnitřní ochrana proti proudovému přetížení/ vysoké teploty	Ohříváč resetujte.

Resetování teplotní a ochrany proti přetížení (Reset)
Pokud průtokový ohříváč vody přestane fungovat, zkontrolujte, zda se nevypnul vnitřní jistič. Resetovací tlačítko je skryté. Před resetováním odpojte výrobek z el. zásuvky. Jemně zaberte za víčko na ovladači a odklopte jej, abyste získali přístup k resetovacímu tlačítku. Stiskněte resetovací tlačítko, dokud nezacvakne. K tomu budete možná potřebovat vhodný špičatý nástroj. Nasadte víčko zpět a zapojte zařízení zpět do elektrické zásuvky. Ohříváč vody by nyní měl opět fungovat.

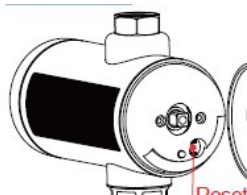

Pokud ohříváč stále nefunguje, odpojte jej od elektrické zásuvky.

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!



Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do výrobku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Technické údaje

Vstupní napětí	220 – 240 V/AC, 50/60 Hz
Spotřeba proudu	3000 – 3600 W
Délka přívodního kabelu	110 cm
Třída ochrany	1
Ochrana	IP24
Okolní podmínky	Nad bodem mrazu
Tlak vody	0,04 – 0,4 MPa
Teplota vody na výstupu	max. 50 °C
Vnitřní připojovací závit	M22 vnitřní závit
Rozměry (Š x V x H)	138 x 118 x 65 mm
Hmotnost	cca 0,8 kg



Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/06/2023