

GYSFLASH LITHIUM 30.12 PL (30 A) je speciálně navržen tak, aby nabíjel olovené a lithium-železo-fosfátové (LiFePO4) akumulátory 12 V. Poskytne dva rozdílné nabíjecí režimy garantující výkonnost každé technologie. Režim «Showroom» umožňuje bezpečně napájet vozidla v prodejnách.

DVĚ TECHNOLOGIE : OLOVO & LITHIUM


- **Vysoký pracovní cyklus**, zatěžovatel 30 A za 100 % (40°C).
- **2 režimy nabíjení:**
 - Pb** : určen pro nabíjení olovených akumulátorů 12V od kapacity 15 Ah do 375 Ah.
 - LiFePO₄** : určen pro nabíjení lithium-železo-fosfátových akumulátorů 12V od kapacity 7 Ah do 375 Ah.
- **3 režimy nabíjecího výkonu:** 7 A, 15 A a 30 A. Umožňuje zvolit nabíjecí proud v souladu s technologií a kapacitou akumulátoru.
- **Režim « Showroom »** ⚡: Zajišťuje proudovou kompenzaci do 30A při diagnostice nebo předvádění elektrických vlastností předváděcích vozidel.
- **Režim napájení**, transformuje nabíječku na stabilizovaný zdroj:
 - udržuje životnost baterie při předváděcí akci vozidel (showroom).
- Optimalizované udržovací nabíjení, nabíječka může zůstat v zimě nepřetržitě zapojena. Funkce «Auto Restart», aby se nabíječka po opětovném vypnutí mohla automaticky restartovat se správnými nastavení.
- Nabíje baterie s napětí od 2 V.



✓ START / STOP (EFB/AGM)

100% AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ

- Prodlužuje životnost a výkonnost LiFePO4 baterií.
- **Externí snímač teploty**, pro optimální nabíjení, ať už v létě nebo v zimě. Nabíječka nastavuje nabíjecí křivku v závislosti na okolní teplotě.

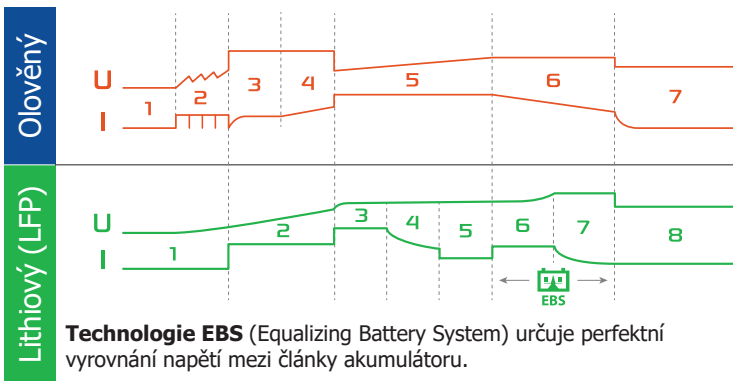

Specifická 7-kroková nabíjecí křivka bez nutnosti dozoru.

Specifická 8-kroková nabíjecí křivka bez nutnosti dozoru.

Funkce «UVP* Wake up» : umožňuje reaktivovat akumulátor po hluboké vybití a automaticky postoupit k režimu nabíjení.
*UVP : Under Voltage Protection



BEZPEČNOST / OCHRANY

- **Ochrana palubní elektroniky:** ochrana proti zkratu, přepólování, přepětí. Anti-jiskřící systém.
- **Automatický režim pohotovosti**, pokud je baterie odpojena.
- **Integrovaná teplotní sonda**, která zabraňuje přehřátí vnitřní elektroniky.
- **Zjednodušené rozhraní**, které zabrání chybám uživatele.

ERGONOMICKÁ

- Kompaktní, lehká a přenosná.
- Možnost uchycení na zedi se systémem magnetů (obj. č. 026063).

Součástí
dodávky:



Svorky
(1.9 m)

obj. č. 026094

50 / 60 Hz	300 W	I _{charge} 7/12/18 A	12 V	Charge / Maintenance Pb 15 < 270 Ah LiFePO ₄ 7 < 270 Ah	Z _z <0.5 Ah/month	Ondulation/ Ripple <100 mV Rms	Charging curve IU ₀ U	7 step 8 step	kg 1.55	mm 190 x 190 x 73	mm 193 x 260 x 95	SOS recovery Automatic >2V	IP IP 32 IP 31	2 m
220-240 V AC	300 W	7/12/18 A	12 V	Pb 15 < 270 Ah LiFePO ₄ 7 < 270 Ah	<0.5 Ah/month	<100 mV Rms	IU ₀ U	7 step 8 step	1.55	190 x 190 x 73	193 x 260 x 95	Automatic >2V	IP 32 IP 31	2 m