

Outdoorové rádio RADK0001

SCHWAIGER

Obj. č.: 285 92 17



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup outdoorového rádia Schwaiger.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!


Účel použití

Produkt je určen k příjmu rozhlasových stanic z frekvenčního pásma AM/FM a je navíc vybaven LED svítilnou pro osvětlení blízkého okolí a LED lampičkou na čtení. Prostřednictvím DC napájecího konektoru lze také napájet mobilní telefon nebo podobné zařízení.

Rozsah dodávky

- Radio s klikou
- USB nabíjecí kabel
- Návod k obsluze

Popis a ovládací prvky

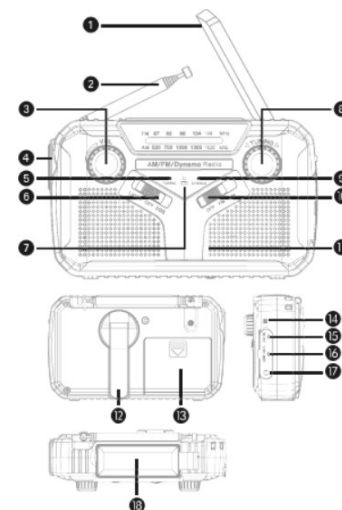

1	LED čtecí svítilna
2	Teleskopická anténa
3	Ovládání hlasitosti
4	LED svítilna
5	Kontrolka vysílače
6	Světlo ZAPNUTO / VYPNUTO / SOS
7	Kontrolka USB 5 V
8	Nastavení frekvence
9	Kontrolka nabíjení
10	Rádio VYPNUTO / FM / AM
11	Reproduktor
12	Kliková hřídel dynama
13	Příhrádka na baterie (3 x AA LR06)
14	Přepínač baterie/akumulátor
15	Micro USB nabíjecí konektor
16	Výstup napětí 5 V DC
17	Konektor pro sluchátka 3,5 mm
18	Solární nabíjecí panel

Obsluha

Vyhledávání stanic

Otočením ladícího knoflíku zvolte/naladte stanici. Indikátor ladění se rozsvítí, jakmile je kanál správně naladěn.

VOL +/-

Otočením tlačítka VOL +/- nastavte hlasitost.

SVĚTLO ZAP/VYP/SOS

Nastavte tlačítko na SVĚTLO ZAP/VYP nebo SOS, abyste aktivovali příslušnou funkci.

VYPNUTO/FM/AM

Pomocí přepínače BAND vyberte funkci VYPNUTO/FM/AM. Pro lepší příjem signálu zcela vysuňte anténu.

LED čtecí svítilna

Chcete-li zapnout lampu na čtení, vytáhněte solární panel nahoru.

Připojení rádia k napájení

Solární napájení

- Umístěte solární panel na přímé sluneční světlo.
- Je obtížné výrobek solárním článkem zcela nabít, protože se používá především k udržení napětí akumulátoru.
- Nenabíjejte rádio na horkém místě, např. v autě.
- Při nabíjení je také vhodné rádio vypnout.

POZNÁMKA:


Solární panel má životnost více než 25 let, pokud je používán 6 hodin denně.

Nabíjení rádia (DC IN 5V)

- Chcete-li rádio nabít, připojte dodaný USB kabel k USB zdroji napájení.
- Zasuňte micro USB konektor do vstupního nabíjecího konektoru na boku rádia.
- Indikátor nabíjení bliká červeně, když se baterie nabíjí.
Plně nabití interní baterie typu Li-Ion 18650 trvá 2,5 hodiny.
- Pokud je baterie plně nabitá, vydrží 11–12 hodin přehrávání rádia (v závislosti na hlasitosti) nebo 41 hodin svícení svítilny nebo 48 hodin svícení lampy na čtení.

Ruční klika

- Vyklopte rukojeť na zadní straně rádia a otočte ji v jednom ze dvou směrů.
- Otáčejte ruční klikou po dobu 5 minut, aby se aktivovala interní baterie pro první použití.
- Pět minut otáčení klikou zajistí 15–20 minut přehrávání rádia (při maximální hlasitosti), 2 hodiny svícení lampičky na čtení a 1,41 hodiny svícení.

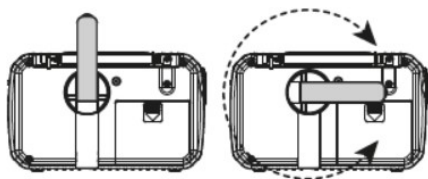

Baterie

- Toto rádio lze také používat s 3 bateriemi AA (nejsou součástí dodávky).
- Sejměte kryt bateriového prostoru (na zadní straně) a vložte do něj 3 baterie typu AA. Ujistěte se, že záporný pól (-) je v kontaktu s pružinou.
- Nasaďte zpět kryt bateriového prostoru a stiskněte přepínač baterií do polohy „AA“, aby se rádio zapnulo.
- Pokud baterie nebudou delší dobu používány, vyjměte je.

Nabíjení externích zařízení

- Posuňte přepínač akumulátorů do polohy „LI-ION“ (vpředu). USB zařízení můžete nabíjet také vložením 3 baterií do rádia nebo otáčením klikou rychlostí 130–150 otáček/min.
- Zapojte kabel USB do USB výstupu na boku rádia a připojte jej k externímu zařízení. Rádio přejde do režimu nabíjení a pomůže vám nabít vaše zařízení.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do outdoorového rádia. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Označení výrobku	RADK0001
Přijímací frekvence	87,5 - 108 MHz (FM) 520 - 1620 kHz (AM)
Připojení	1x USB 2.0 A zásuvka 1x USB 2.0 Micro-B konektor 1x 3,5 mm jack konektor (stereo)
Napájení	přes Micro USB: 5 V DC přes baterie: 1,5 V DC (3x AA)
Typ akumulátoru	Li-Ion
Kapacita akumulátoru	3,7 V / 2500 mAh
Doba nabíjení	cca 2,5 hodiny
Výdrž akumulátoru	cca 11–12 hod. rádio / 41 hodin Svítilna / 41 hodin Čtecí lampa
Výkon reproduktoru	8 Ω / 1,5 W RMS
Hmotnost	355 g
Ochrana	IP54
Okolní teplota	0 °C až +35 °C
Barva	Černá/žlutá
Rozměry	156 x 55 x 95 mm



Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/10/2025