



CZ NÁVOD K OBSLUZE

BBQ teploměr TFA Dostmann VIEW 14.1514.10



Obj. č.: 288 86 26

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup BBQ teploměru TFA Dostmann VIEW č. 14.1514.10. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Rozsah dodávky

- Bezdrátový BBQ teploměr s vysílačem
- 2x zapichovací sonda s kabelem v délce cca 150 cm
- 2x držák sondy
- Návod k obsluze



Vlastnosti

- Bezdrátový BBQ teploměr s vysílačem je určený k použití s meteostanicemi TFA VIEW WLAN a s aplikací VIEW: např. 35.8000.01; 35.8001.01; 35.8002.01; 35.8003.01.
- Bezdrátový přenos teplot až ze dvou zapichovacích sond (868 MHz) s dosahem cca 100 m (v přímé viditelnosti).
- Současné sledování teplot v jádru 2 položek připravovaných na BBQ grilu.
- Slouží k optimální přípravě masa, ryb a drůbeže.
- Sledování naměřených hodnot a nastavených upozornění v aplikaci VIEW na mobilním zařízení.
- Možnost použití v troubě nebo na grilu; ideální nástroj také pro přípravu při nízkých teplotách.
- Podsvícení displeje
- S kabelovými úchyty a držáky

Popis a ovládací prvky

Fig. 1


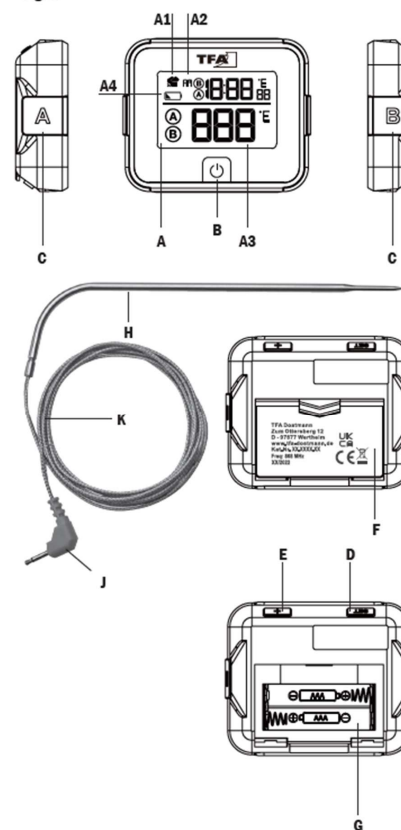


Fig. 2

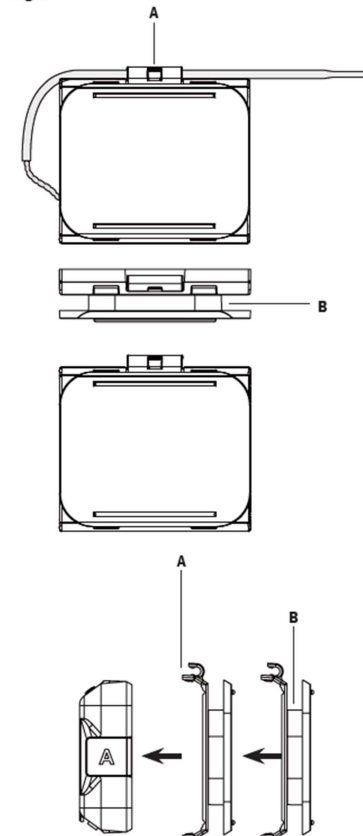

BBQ vysílač

Kryt

Obr. 1-A	Displej
Obr. 1-B	Tlačítko zap./vyp. senzoru
Obr. 1-C	Otvor konektoru sondy s pryžovou ochranou
Obr. 1-D	Tlačítko SET
Obr. 1-E	Tlačítko +
Obr. 1-F	Kryt schránky baterií s vyklápěcí opěrkou
Obr. 1-G	Schránka baterií
Obr. 1-H	Zapichovací sonda
Obr. 1-J	Konektor sondy
Obr. 1-K	Kabel (přibližně 150 cm)

Displej

Obr. 1-A1	Symbol přenosu
Obr. 1-A2	Zobrazení času AM/PM nebo teploty sondy B/A
Obr. 1-A3	Zobrazení teploty sondy A/B
Obr. 1-A4	Symbol baterie

Držák sondy

Obr. 2-A	Držák sondy
Obr. 2-B	Úchyt kabelu


Uvedení do provozu

- Odstraňte z displeje ochrannou folii.
- Zatažením směrem dolů otevřete kryt schránky baterií na zadní straně výrobku a vložte dovnitř 2 nové baterie 1,5 V AAA.
- Zavřete schránku baterií.
- Na chvíli se zapne podsvícení a zobrazí se všechny prvky displeje.
- Pak se na displeji zobrazí čas.
- Stiskněte a podržte tlačítko SET, aby se otevřel režim nastavení.
- Začne blikat číslice nastavení hodiny. Pomocí tlačítka + nastavte hodinu. Dejte pozor na zobrazení AM (00:00 – 12:00), resp. PM (12:00 – 24:00).
- Pro potvrzení nastavení stiskněte tlačítko SET.
- Začne blikat číslice nastavení minuty. Pomocí tlačítka + nastavte minuty a pro potvrzení nastavení stiskněte tlačítko SET.
- Začne blikat nastavení jednotek teploty. Pomocí tlačítka + zvolte, zda se má teplota na displeji zobrazovat v stupních Celsia (°C) nebo Fahrenheita (°F).
- Pro potvrzení nastavení stiskněte tlačítko SET.
- Přístroj je připraven k použití


Obsluha

Připojte sondy a změřte teplotu jádra.

- Pro zapnutí nebo vypnutí výrobku stiskněte a podržte tlačítko zap./vyp. senzoru.
- Z otvoru pro připojení konektoru (A) vytáhněte pryžovou ochranu a do otvoru vložte konektor.
- Zasuňte sondu alespoň 2,5 cm do středu nejsilnější části masa, u drůbeže někde mezi trup a stehno. Sonda by se neměla dotýkat kostí ani chrupavek a neměla by vyčnívat z masa. Měla by zůstat v mase po celou dobu procesu pečení (vaření).
- Pokud je kryt grilu zavřený, nebo když pečete v troubě, vyvedte kabely jednoduše ven. Dejte pozor, aby se nepoškodily o ostré okraje a závěsy víka.

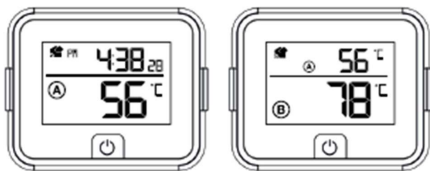

- Chcete-li změřit teplotu v grilovací jednotce, vložte sondu do grilu nebo trouby. Pro připevnění teplotní sondy ke grilu doporučujeme klip pro teploměry na maso BBQ (č. 30.3525.60).
- Při použití obou zapichovacích sond zasuňte druhý konektor do protilehlého otvoru.
- Po zapojení sondy bude několik sekund trvat, než se zobrazí teplota.
- Zobrazení se liší v závislosti na počtu připojených sond.
- Pokud jste připojili obě sondy, můžete pomocí tlačítka + vybírat teplotu požadované sondy nebo zvolit, zda chcete zobrazit čas v kombinaci s nejvyšší dosaženou teplotou.
- Není-li připojena žádná sonda, na displeji se zobrazuje jen čas.

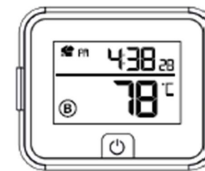

Automatické vypnutí a podsvícení

- Pokud chcete aktivovat na 10 sekund podsvícení displeje, stiskněte libovolné tlačítko.
- Pokud není připojena sonda, přístroj se po 10 minutách automaticky vypne.
- V případě, že jste připojili jednu nebo dvě sondy, ale teplota na obou sondách je nižší než 37,7 °C (100 °F), přístroj se automaticky vypne po 60 minutách.

Instalace

Držák sondy a úchyt kabelu

- Pro uskladnění můžete sondy připevnit na držák.
- Kabel je možné bezpečně uložit v kabelovém držáku. Držák senzoru lze umístit na zařízení a slouží také jako ochrana displeje, jak ukazuje obrázek č. 2.
- Při uskladnění můžete držáky sond ukládat jeden na druhý.

Připojení k meteorostanici TFA WiFi a aplikaci VIEW APP

- Pokud vlastníte meteorologickou stanici TFA VIEW WiFi, můžete připojit vysílač teploměru BBQ k aplikaci VIEW, abyste mohli číst naměřené hodnoty a nastavovat alarmy na svém mobilním zařízení. V závislosti na modelu existuje také možnost zobrazit naměřené hodnoty vysílače přímo na základní stanici.
- Uveďte základní stanici do provozu podle jejího návodu k použití a postupujte podle pokynů v části „Přidání dalších vysílačů“.
- Když se zapojí sonda a vysílač se připojí k aplikaci VIEW, ukáže se na displeji symbol datového přenosu. Symbol zabliká dvakrát při každém přenosu.
- **Pozor: Teploměr BBQ pracuje bez připojení k aplikaci VIEW.**

Řešení problémů

Problém	Řešení
Žádné zobrazení na teploměru BBQ.	Ujistěte se, že vložené baterie mají správnou polaritu. Vyměňte baterie.
Na základní meteorostanici nebo v aplikaci VIEW se nezobrazuje BBQ teploměr.	Zkraťte vzdálenost mezi vysílačem a základní stanicí VIEW (dosah je do 100 m). Podrobnější informace najdete v návodu k obsluze základní stanice.
Na displeji se zobrazuje „ERR“.	Sonda není správně připojena nebo je vadná. Zkontrolujte kontakt mezi zástrčkou a zásuvkou.

Výměna baterie

- Pokud se na displeji přístroje zobrazí symbol baterie nebo uvidíte příslušný symbol na displeji meteorostanice, resp. se zobrazí tato informace v aplikaci VIEW, baterie v BBQ senzoru se musí vyměnit.
- Zatažením směrem dolů otevřete kryt schránky baterií na zadní straně výrobku, vyjměte staré baterie a vložte dovnitř 2 nové baterie AAA 1,5 V. Dbejte na správnou polaritu.
- Zavřete schránku baterií.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do teploměru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro teploměru.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vytéklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonů ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Vysílač teploměru BBQ

Rozsah teploty:	0 °C až +246 °C (32 °F až +475 °F)
Napájení:	2 x baterie AAA 1,5 V (nejsou součástí dodávky) Doporučujeme používat alkalické baterie.
Životnost baterií:	cca 2 roky (v případě alkalických baterií)
Přenosový interval vysílače:	Každé 3 minuty; po každé změně teploty o 1 °C
Přenosová frekvence:	868 MHz
Max. přenosový výkon:	<25 mW
Dosah přenosu:	Max. 100 m (v přímé viditelnosti)
Rozměry:	85 x 24 (65) x 70 mm
Hmotnost:	78 g (pouze přístroj)



Příklad tohoto návodu zajišťila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/11/2025